


DAIKIN

4P563369-1

Adapter za povezivanje električnih
provodnika za električne dodatke

KRP1BA58

 

 

Priručnik za
ugradnju

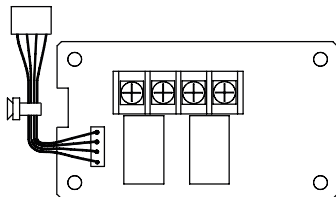


Obavezno pročitajte ovaj priručnik pre ugradnje i pridržavajte se uputstava.

Pribor

Proverite da li je priložen sledeći pribor:


Naziv	Adapter	Nosač štampane ploče	Spona	Uputstvo za ugradnju
Oblik				
Količina	1x	4x	3x	1x

Nazivi delova

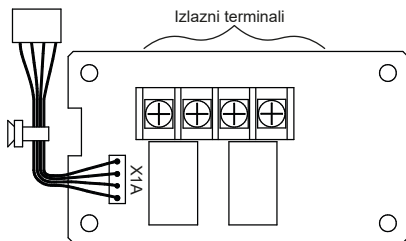

Povezivanje električnih provodnika

- Pre nego što pokušate da povežete provodnike, pogledajte dijagram povezivanja električnih provodnika priložen uz unutrašnju jedinicu.
- Prilikom povezivanja provodnika, vodite računa da provodnici koji povezuju jedinice ne prolaze preko štampane ploče.
- Povežite adapter na unutrašnju jedinicu kao što je opisano u nastavku.

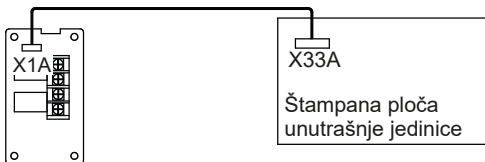


Prijem signala za prikaz funkcionisanja

Pričvršćivanje brojača sati

Izlaz se generiše pri kontaktu dok kompresor funkcioniše.

Primer: Prenosni kapacitet 20 mA i više ili 1,2 A i manje

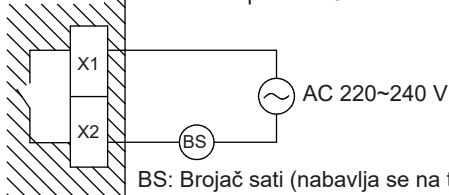


BS: Brojač sati (nabavlja se na terenu)

Prikaz UKLJUČENOG ventilatora

Izlaz se generiše pri kontaktu dok ventilator funkcioniše.

Primer: Prenosni kapacitet 20 mA i više ili 1,2 A i manje

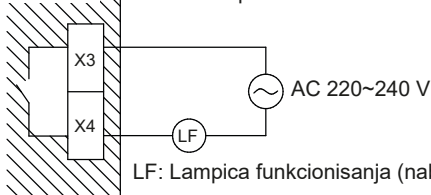


LF: Lampica funkcionisanja (nabavlja se na terenu)


Ugradnja


- Nemojte spajati u snopove provodnike niskog i visokog napona.
- Uvežite u snop sav višak provodnika priloženim vezicama kako biste sklonili nepovezane provodnike od štampane ploče unutrašnje jedinice.

Kasetni tip za plafonsku montažu

 Napomena: Za ugradnju adaptera je potrebna kutija za ugradnju štampane ploče adaptera.

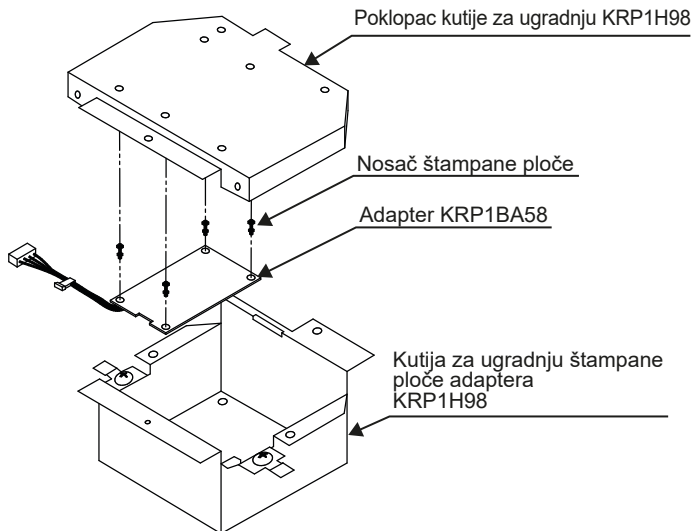



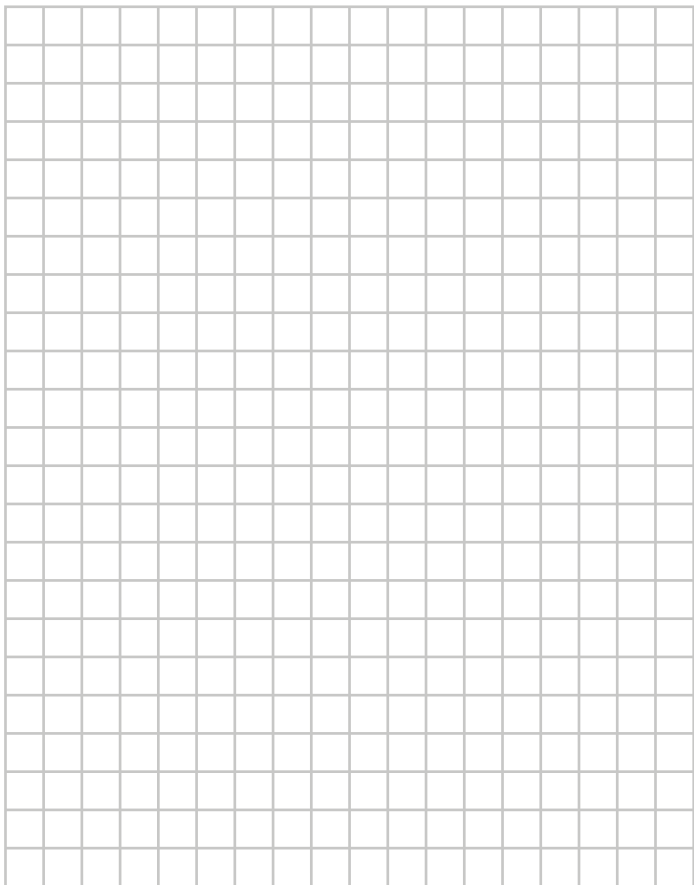

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium