



Download the
ONECTA app




STAND BY ME

Discover our service offer



Gebruiksaanwijzing

Daikin kamerairconditioner

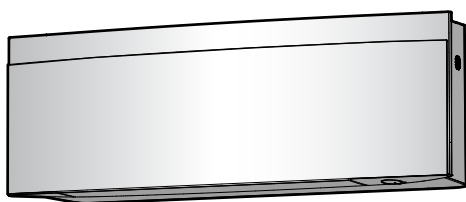

FTXTJ30A2V1BW
FTXTJ30A2V1BB

Gebruiksaanwijzing
Daikin kamerairconditioner

Nederlands

Inhoud

1	Over de documentatie	2
1.1	Over dit document	2
2	Veiligheidsinstructies voor de gebruiker	2
2.1	Instructies voor veilig gebruik	3
3	Over het systeem	4
3.1	Binnenunit	4
3.1.1	Daikin-Eye lampje	5
3.2	Over de gebruikersinterface	5
3.2.1	Onderdelen: Draadloze afstandsbediening	5
3.2.2	Draadloze afstandsbediening gebruiken	5
4	Voor het gebruik	6
4.1	Batterijen plaatsen	6
4.2	Magnetische houder van de draadloze afstandsbediening monteren	6
4.3	Voeding inschakelen	6
4.4	Instelling binnenunit	6
4.4.1	Voorpaneel openen	6
4.4.2	Draadloze LAN-verbinding	7
4.4.3	Verticaal uitblazen	9
5	Functie	9
5.1	Werkingsbereik	9
5.2	Bedrijfsstand en temperatuurstelpunt	9
5.2.1	Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen	10
5.3	Luchtstroomsnelheid	10
5.3.1	Luchtstroomsnelheid regelen	10
5.4	Uitblaasrichting	10
5.4.1	Verticale uitblaasrichting regelen	11
5.4.2	Horizontale uitblaasrichting regelen	11
5.4.3	Gebruik van 3D uitblaasrichting	12
5.4.4	Comfort-functie starten/stoppen	12
5.5	Intelligent eye	12
5.5.1	Intelligent eye starten/stoppen	12
5.6	Powerful-functie	12
5.6.1	Powerful-functie starten/stoppen	12
5.7	Econo-functie	13
5.7.1	Econo-functie starten/stoppen	13
5.8	Geluidsarme stand buitenunit	13
5.8.1	Geluidsarme stand buitenunit starten/stoppen	13
5.9	Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering)	13
5.9.1	Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering) starten/stoppen	13
5.10	Werking haardlogica	14
5.10.1	Haardlogica starten/stoppen	14
5.11	Instelling klok en timer	14
5.11.1	Klokinstelling	14
5.11.2	In-/uitschakeltimer	14
5.11.3	Weektimer	15
6	Energie besparen en optimale werking	17
7	Onderhoud en service	17
7.1	Overzicht: onderhoud en service	17
7.2	Binnenunit en draadloze afstandsbediening schoonmaken	17
7.3	Voorpaneel schoonmaken	18
7.4	Voorpaneel openen	18
7.5	Luchtfilters reinigen	18
7.6	Het titanium apatiet geurverdringend filter en het zilverdeeltjesfilter (Ag-ion-filter) reinigen	19
7.7	Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en zilverdeeltjesfilter (Ag-ion-filter) vervangen	19
7.8	Voorpaneel sluiten	19
7.9	Aandachtspunten voor een lange periode van stilstand	19

8	Opsporen en verhelpen van storingen	20
9	Als afval verwijderen	20

1 Over de documentatie

1.1 Over dit document

Onze welgemeende dank voor de aankoop van dit product. Verzoek:

- Lees zorgvuldig de documentatie vooraleer de gebruikersinterface te gebruiken om zo de best mogelijke werking te kunnen garanderen.
- Vraag de installateur u te informeren over de instellingen die hij gebruikte om uw systeem te configureren. Controleer of hij de tabellen met de instellingsinstellingen ingevuld heeft. Indien NIET, verzoek hem dit alsnog te doen.
- Bewaar de documentatie voor latere raadpleging.

Doelpubliek

Eindgebruikers



INFORMATIE

Dit apparaat is bedoeld om in werkplaatsen, in de lichte industrie en in boerderijen door deskundige of geschoolde gebruikers gebruikt te worden of, in de handel en in huishoudens, door niet gespecialiseerde personen.

Documentatieset

Dit document maakt deel uit van een documentatieset. De volledige set omvat:

- **Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid:**
 - Veiligheidsinstructies te lezen vóór gebruik van uw systeem
 - Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
- **Gebruiksaanwijzing:**
 - Snelle handleiding voor basisgebruik
 - Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
- **Uitgebreide handleiding voor de gebruiker:**
 - Gedetailleerde stap-voor-stapinstructies en achtergrondinformatie voor basis- en gevorderd gebruik
 - Formaat: Digitale bestanden op <https://www.daikin.eu>. Gebruik de zoekfunctie 🔍 om uw model te vinden.

Laatste herzieningen van de meegeleverde documentatie kunnen op de regionale Daikin-website of via uw installateur beschikbaar zijn.

Scan de onderstaande QR-code voor de volledige documentatieset en meer informatie over uw product op de Daikin website.



De originele instructies zijn opgesteld in het Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

2 Veiligheidsinstructies voor de gebruiker

Leef altijd de volgende veiligheidsinstructies en voorschriften na.

2.1 Instructies voor veilig gebruik



WAARSCHUWING: MATIG ONTVLAMBAAR MATERIAAL

Het koelmiddel in deze unit is weinig ontvlambaar.



VOORZICHTIG

De binnenunit bevat radio-apparatuur; houd een afstand van minimaal 10 cm tussen het stralingsgedeelte van de apparatuur en de gebruiker.



VOORZICHTIG

Steek GEEN vingers, stokken of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. Wanneer de ventilator met hoge snelheid draait, zou dit letsels veroorzaken.



WAARSCHUWING

- Wijzig, demonteer, verwijder, herinstalleer of repareer de unit NIET zelf aangezien een verkeerde demontage of installatie een elektrische schok of brand kan veroorzaken. Neem contact op met uw dealer.
- Zorg dat er geen open vlammen zijn in het geval van een koelmiddellek. Het koelmiddel zelf is helemaal veilig, niet-giftig en matig ontvlambaar, maar er zal wel een giftig gas vrijkomen wanneer het koelmiddel per ongeluk lekt in een kamer met lucht van een ventilatorkachel, gasfornuis, enz. Laat de reparatie van een lek altijd controleren door erkend servicepersoneel voordat u de unit weer in gebruik neemt.



VOORZICHTIG

Verander de stand van de horizontale en verticale kleppen ALLEEN met de draadloze afstandsbediening of een andere gebruikersinterface (indien van toepassing). Wanneer u de horizontale en verticale kleppen met de hand verplaatst terwijl ze draaien, geraakt het mechanisme defect.



VOORZICHTIG

Stel kleine kinderen, planten of dieren NOOIT rechtstreeks bloot aan de luchtstroom.



WAARSCHUWING

Zet GEEN brandbare sprays bij de airconditioner en gebruik GEEN sprays in de buurt van de unit. Anders kan er brand ontstaan.



VOORZICHTIG

Gebruik het systeem NIET wanneer een rookvormig insecticide in de ruimte wordt verspreid. Anders zouden de chemische stoffen zich in de unit kunnen ophopen, met gevaar voor de gezondheid van mensen die overgevoelig zijn voor chemische stoffen.



WAARSCHUWING

- Het koelmiddel in de unit is weinig ontvlambaar, maar lekt normaal NIET. Als het koelmiddel in de kamer lekt en in contact komt met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis, dan kan er brand ontstaan of kan een schadelijk gas worden gevormd.
- Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding UIT, verlucht de ruimte en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.
- Gebruik de unit NIET totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddellek gerepareerd is.



WAARSCHUWING

- Doorboor of verbrand GEEN onderdelen van de koelmiddelcyclus.
- Gebruik GEEN andere schoonmaakmiddelen of manieren om het ontdooien te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Denk eraan dat het koelmiddel in het systeem geurloos is.

3 Over het systeem



WAARSCHUWING

Het toestel moet worden opgeslagen waar het geen mechanische schade kan oplopen in een voldoende geventileerde ruimte zonder ontstekingsbronnen die continu branden (bijvoorbeeld: open vuur, een brandend gastoestel of een werkende elektrische verwarming). De afmetingen van de ruimte moeten zijn zoals beschreven in de Algemene voorzorgsmaatregel.



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Wanneer u de airconditioner of het luchtfilter wilt schoonmaken, moet u de unit eerst stilleggen en alle voedingen UITSCHAKELEN. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen.



VOORZICHTIG

Controleer na langdurig gebruik of de staander en bevestiging niet beschadigd zijn. Bij beschadiging dreigt de unit te vallen en letsel te veroorzaken.



VOORZICHTIG

Raak de lamellen van de warmtewisselaar NIET aan. Deze lamellen zijn scherp en kunnen snijwonden veroorzaken.



WAARSCHUWING

Ga voorzichtig te werk met ladders wanneer u op een hoogte werkt.



WAARSCHUWING

Verkeerde schoonmaakproducten of een verkeerde manier van schoonmaken kan plastic onderdelen beschadigen of waterlekken veroorzaken. Spatten van schoonmaakproducten op elektrische componenten (bv. motoren) kan een defect, rook of brand veroorzaken.



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Leg de unit stil, schakel de stroomonderbreker UIT of trek het netsnoer uit alvorens de unit schoon te maken. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen.



WAARSCHUWING

Stop de werking en schakel de voeding UIT als er zich iets abnormaals voordoet (brandgeur, enz.).

Als u de unit onder dergelijke omstandigheden laat werken, kan dit leiden tot een defect, elektrische schok of brand. Neem contact op met uw dealer.

3 Over het systeem



WAARSCHUWING: MATIG ONTVLAMBAAR MATERIAAL

Het koelmiddel in deze unit is weinig ontvlambaar.



VOORZICHTIG

De binnenunit bevat radio-apparatuur; houd een afstand van minimaal 10 cm tussen het stralingsgedeelte van de apparatuur en de gebruiker.



OPMERKING

Gebruik het systeem NIET voor andere doeleinden. Gebruik de unit NIET voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, om te voorkomen dat de kwaliteit ervan wordt aangetast.

3.1 Binnenunit



VOORZICHTIG

Steek GEEN vingers, stokken of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. Wanneer de ventilator met hoge snelheid draait, zou dit letsels veroorzaken.



INFORMATIE

Het geluidsdrukkniveau is lager dan 70 dBA.



WAARSCHUWING

- Wijzig, demonteer, verwijder, herinstalleer of repareer de unit NIET zelf aangezien een verkeerde demontage of installatie een elektrische schok of brand kan veroorzaken. Neem contact op met uw dealer.
- Zorg dat er geen open vlammen zijn in het geval van een koelmiddellek. Het koelmiddel zelf is helemaal veilig, niet-giftig en matig ontvlambaar, maar er zal wel een giftig gas vrijkomen wanneer het koelmiddel per ongeluk lekt in een kamer met lucht van een ventilatorkachel, gasfornuis, enz. Laat de reparatie van een lek altijd controleren door erkend servicepersoneel voordat u de unit weer in gebruik neemt.


AAN/UIT-toets

Als er geen gebruikersinterface (bijv. draadloze afstandsbediening) is, kunt u de unit starten/stoppen met de AAN/UIT-knop op de binnenunit. Wanneer de unit met deze knop wordt gestart, worden de volgende instellingen gebruikt:

- Bedrijfsstand = Automatisch
- Temperatuurstelling = 25°C
- Luchtstroomsnelheid = Automatisch

3.1.1 Daikin-Eye lampje

De kleur van het Daikin Eye verandert met de werking.

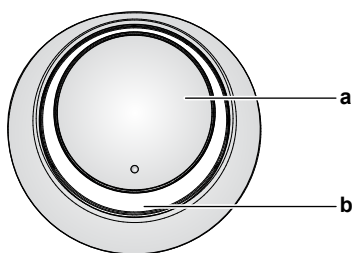

- a ON/OFF-toets
b Daikin eye (met infraroodsignaalontvanger)

Werking	Kleur Daikin Eye
Automatisch	Rood/blauw
Koelen	Blauw
Verwarmen	Rood
Alleen ventilator	Wit
Drogen	Groen
Timerbedrijf	Oranje ^(a)

^(a) Wanneer de werking met de uit-/inschakeltimer of de weektimer is ingesteld, licht het Daikin-Eye af en toe oranje op. Na een 10-tal minuten oranje oplichten krijgt het 3 minuten weer de kleur van de bedrijfsstand. **Voorbeeld:** Wanneer tijdens het koelen de timer wordt ingesteld, licht het Daikin-Eye 10 seconden op, waarna het 3 minuten blauw wordt.


3.2 Over de gebruikersinterface**Draadloze afstandsbediening****INFORMATIE**

De binnenunit wordt geleverd met de draadloze afstandsbediening als gebruikersinterface. Deze handleiding beschrijft alleen het gebruik met deze gebruikersinterface. Als een andere gebruikersinterface aangesloten is, zie de gebruiksaanwijzing van die gebruikersinterface.


- **Rechtstreeks zonlicht.** Stel de draadloze afstandsbediening NIET bloot aan rechtstreeks zonlicht.
- **Stof.** Stof op de signaalzender of -ontvanger vermindert de gevoeligheid. Veeg stof weg met een zachte doek.
- **Fluorescentielampen.** Het signaal kan mogelijk niet worden doorgegeven als er fluorescentielampen in de kamer zijn. Neem in dat geval contact op met uw installateur.
- **Andere apparaten.** Als de draadloze afstandsbediening andere apparaten doet werken, verplaats die apparaten of neem contact op met uw installateur.
- **Gordijnen.** Controleer of er geen gordijnen of andere voorwerpen zijn die het signaal tussen de unit en de draadloze afstandsbediening blokkeren.

**OPMERKING**

- Laat de draadloze afstandsbediening NIET vallen.
- Laat de draadloze afstandsbediening NIET nat worden.

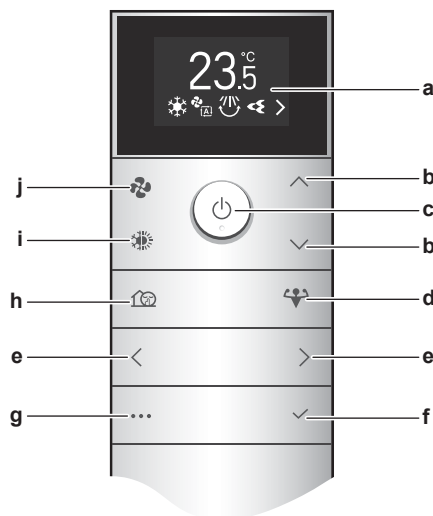3.2.1 Onderdelen: Draadloze afstandsbediening

- a Lcd-scherm
b Toetsen temperatuur omhoog/omlaag en menunavigatie omhoog/omlaag
c AAN/UIT-toets
d Toets Powerful-stand
e Toetsen menunavigatie links/rechts
f Toets bevestigen
g Toets hoofdmenu
h Geluidsarme stand buitenunit
i Toets standkeuze (automatisch, koelen, verwarmen, drogen, alleen ventilator)
j Toets luchtdebiet

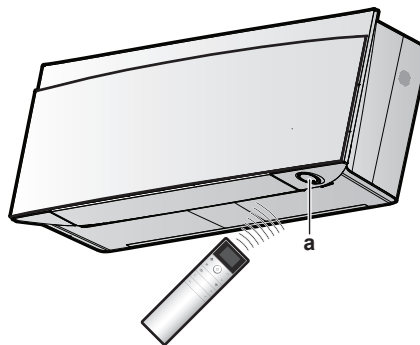3.2.2 Draadloze afstandsbediening gebruiken

a Infraroodsignaalontvanger

Opmerking: Zorg ervoor dat er zich geen obstakels op minder dan 500 mm onder de infraroodsignaalontvanger bevinden. Zij kunnen de ontvangstprestaties van de draadloze afstandsbediening beïnvloeden.

- 1 Richt de signaalzender op de infraroodsignaalontvanger op de binnenunit (maximale afstand: 7 m).

Resultaat: Wanneer de binnenunit een signaal van de draadloze afstandsbediening ontvangt, hoort u een geluid:

Geluid	Beschrijving
Biep-biep	De werking begint.
Biep	De instelling verandert.
Lange biep	De werking stopt.

4 Voor het gebruik

4 Voor het gebruik



INFORMATIE

Deze handleiding bevat slechts enkele instellingen vóór gebruik.


Voor het instellen van de stand vóór gebruik, zie de **uitgebreide handleiding voor de gebruiker** op de Daikin website onder "Documentatie". Scan de QR-code in "1.1 Over dit document" [p. 2] OF ga naar <https://www.daikin.eu> en zoek uw model met de zoekfunctie 🔍.

- **Instelling binnenut:** helderheid van het Daikin eye, openen van het voorpaneel, draadloze LAN-verbinding, verticale uitblaasfunctie, installatiepositie van de binnenunit, functie droog houden
- **Instelling draadloze afstandsbediening:** Lcd-contrast, lcd-helderheid, uitschakeltijd lcd, automatisch verzenden na selecteren, kanalen van de infraroodontvanger van de binnenunit

4.1 Batterijen plaatsen

De batterijen hebben een levensduur van ongeveer 1 jaar.


- 1 Verwijder het achterdeksel.
- 2 Installeer beide batterijen.
- 3 Breng het deksel weer aan.

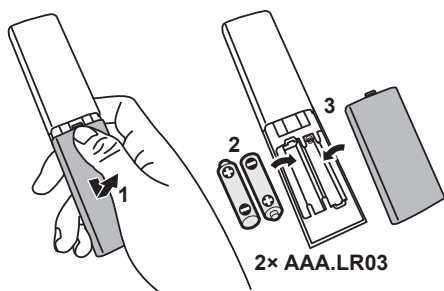

INFORMATIE

- Wanneer op het scherm (eerste positie) knippert, zijn de batterijen bijna leeg.
- Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, wordt de werking van de draadloze afstandsbediening beperkt en kunt u de unit alleen nog maar uitschakelen, alle timerfuncties zijn uitgeschakeld. Vervang zo snel mogelijk de batterijen.
- Vervang **ALTIJD** beide batterijen tegelijk.

4.2 Magnetische houder van de draadloze afstandsbediening monteren

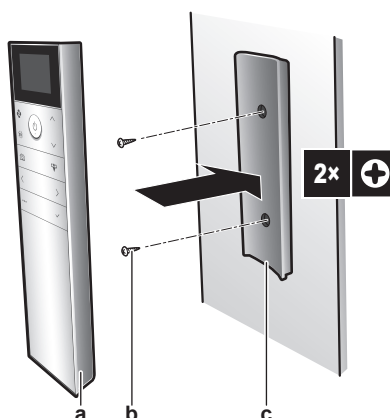

- a Draadloze afstandsbediening
b Schroeven (lokaal te voorzien)
c Magnetische houder van de draadloze afstandsbediening

- 1 Kies een plaats binnen het bereik van de unit.
- 2 Bevestig de houder met schroeven op de muur of een gelijkaardige plaats.
- 3 Hang de draadloze afstandsbediening op de houder.



INFORMATIE

De houder van de draadloze afstandsbediening is magnetisch. Installeer de houder met de juiste kant naar boven.

4.3 Voeding inschakelen

- 1 Zet de stroomschakelaar aan.

Resultaat: De klep van de binnenunit gaat open en dicht om de referentiepositie in te stellen.

4.4 Instelling binnenunit

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen en navigeer naar het menu instellingen van de binnenunit met en . Druk op om het menu te openen.

Menu instellingen binnenunit



- 2 Voer de onderstaande instellingen uit.
- 3 Druk op om terug te keren naar het hoofdmenu of druk op om terug te keren naar het thuis scherm.

4.4.1 Voorpaneel openen

Het voorpaneel opent automatisch wanneer de unit begint te werken. Gebruik deze functie om het voorpaneel te openen wanneer de unit UIT staat. **Voorbeeld:** bij het onderhoud.

Voorpaneel openen met de draadloze afstandsbediening

- 1 De unit moet UIT staan. Schakel ze indien nodig uit met .

- 2 Navigeer in het menu instellingen van de binnenunit naar het scherm voorpaneel openen met en .

Scherm voorpaneel openen



- 3 Druk op om te bevestigen.

Resultaat: Het voorpaneel wordt geopend.

- 4 Druk opnieuw op om het voorpaneel te sluiten of druk op om terug te keren naar het thuis scherm.

4.4.2 Draadloze LAN-verbinding

Verbind uw unit met uw thuisnetwerk en download de app om de thermostaatinstellingen te veranderen, temperatuurprogramma's in te stellen, uw energieverbruik te raadplegen, enz.


Ga naar app.daikineurope.com voor meer informatie over specificaties, instelmethodes, de FAQ en tips voor het oplossen van problemen.



De klant staat in voor:

- Smartphone of tablet met minimum ondersteunde versie van Android of iOS, gespecificeerd op app.daikineurope.com.
- Internetverbinding en communicatietoestel zoals modem, router, etc.
- Draadloosnetwerktoegangspunt
- Geïnstalleerde gratis ONECTA-app

Opmerking: Indien nodig, staan de SSID (Service Set Identifier) en de KEY (paswoord) - op de unit.

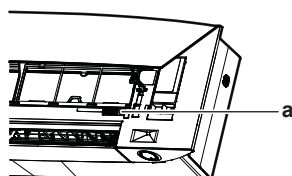

a Label met SSID en KEY

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het draadloos netwerk

NIET gebruiken in de buurt van:

- **Medische apparatuur.** Bijv. personen met een pacemaker of een defibrillator. Dit product kan elektromagnetische storingen veroorzaken.
- **Automatisch werkende apparatuur.** Bijv. automatische deuren of brandalarmapparatuur. Dit product kan een slechte werking van de apparatuur veroorzaken.
- **Magnetron.** Kan de draadloze LAN-communicatie beïnvloeden.

De ONECTA-app installeren

- 1 Ga naar Google Play (Android) of de App Store (iOS) en zoek "ONECTA".
- 2 Volg de instructies op het scherm om de ONECTA-app te installeren.

Zoek de app rechtstreeks met de QR-code op het scherm van de draadloze afstandsbediening

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen en navigeer naar het menu instellingen van de draadloze afstandsbediening met en .
- 2 Druk op om het menu te openen.

Menu instellingen draadloze afstandsbediening



- 3 Navigeer naar het scherm QR-code met en .
- 4 Scan de QR-code met uw smartphone of een ander smart toestel.

Resultaat: De QR-code opent de App Store of Google Play.



- 5 Volg de instructies op het scherm om de app te installeren.



INFORMATIE

Als de QR-code niet goed leesbaar is, pas ze dan aan met of en probeer vervolgens opnieuw.

Draadloze verbinding instellen

De draadloze adapter kan op twee manieren worden verbonden met uw thuisnetwerk.

- Met een smart toestel (smartphone, tablet) en SSID (Service Set Identifier) en KEY (paswoord)
- Met de WPS-knop (Wi-Fi Protected Setup) op uw wifi-router.

Voor meer informatie en de FAQ, zie app.daikineurope.com.

Opmerking: De instellingen worden uitgevoerd in het menu instelling van het draadloos netwerk met behulp van de draadloze afstandsbediening. Richt de draadloze afstandsbediening bij het instellen altijd op de infraroodsignaalontvanger op de unit.



INFORMATIE

Het toestel mag niet werken wanneer u de draadloze verbinding instelt. De verbinding kan NIET tot stand worden gebracht wanneer de unit draait.

- 1 **Leg de unit stil** voordat u de draadloze verbinding instelt.
- 2 De router van het draadloos netwerk moet dicht genoeg bij de unit staan en het signaal mag niet worden geblokkeerd.

Menu	Beschrijving
ON OFF	• ON = Draadloos netwerk AAN (instelling verbinding AP-stand/RUN-stand (SSID + KEY)) • OFF = Draadloos netwerk UIT
EXIT	Afsluiten en naar menu instellingen gaan

4 Voor het gebruik

Menu	Beschrijving
 WPS	Instelling WPS-verbinding
 RESET	Resetten op fabriekswaarden
 STATUS	Controle verbindingstatus

Draadloos netwerk verbinden met uw thuisnetwerk

De draadloze adapter kan met uw thuisnetwerk worden verbonden met:

- de WPS-knop (Wi-Fi Protected Setup) op de router (indien voorzien),
- de SSID (Service Set Identifier) en de KEY (paswoord) - op de unit.

- 1 Navigeer in het menu instellingen van de binnenunit naar de instelling van de draadloosnetwerkverbinding met  en . Druk op  om het menu te openen.

Menu instellingen binnenunit



Instelling draadloosnetwerkverbinding



- 2 Verander de instelling naar ON met  en . Druk op  om uw selectie te bevestigen.

Draadloosnetwerksignaal AAN Draadloosnetwerksignaal UIT



Resultaat: De verbindinganimatie staat 5 seconden op het scherm en het scherm met de status van het draadloos netwerk wordt weergegeven.

- 3 Ga verder met instellen met de WPS-knop of de SSID en KEY.

Verbinden met WPS-knop

- 1 Navigeer naar het WPS-scherm met  en . Druk op  om uw selectie te bevestigen.

Resultaat: De kleur van het Daikin Eye wisselt af tussen oranje en deels groen.

Instelling WPS



- 2 Druk binnen de minuut op de WPS-knop op uw communicatietoestel (bijv. router). Raadpleeg de handleiding van uw communicatietoestel.

Resultaat: Als de verbinding geslaagd is, wisselt de kleur van het Daikin Eye af tussen blauw en deels groen.

INFORMATIE

Als er geen verbinding met uw router mogelijk is, probeer dan de procedure van "[Verbinden met SSID- en KEY-nummer](#)" .

- 3 Druk op  om terug te keren naar het thuisscherm of gebruik het EXIT-scherm om terug te keren naar het menu instellingen van de binnenunit.

Verbinden met SSID- en KEY-nummer

- 1 Open de ONECTA-app op uw smart toestel en volg de stappen op het scherm.
- 2 Verbind uw smart toestel met hetzelfde draadloos netwerk als de unit.
- 3 Controleer of de verbinding geslaagd is (zie "[Verbindingsstatus draadloos netwerk bevestigen](#)" .
- 4 Druk op  om terug te keren naar het thuisscherm of gebruik het EXIT-scherm om terug te keren naar het menu instellingen van de binnenunit.


Verbindingsstatus draadloos netwerk bevestigen

- 1 Navigeer naar het statusscherm met  en . Druk op  om te bevestigen.

Statusscherm



- 2 Controleer het Daikin Eye.

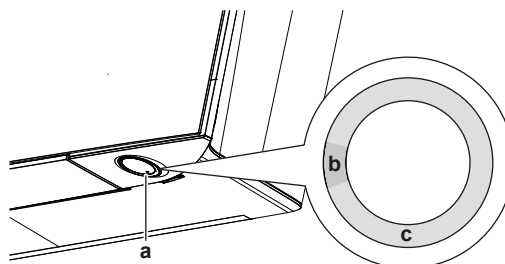

- a Daikin Eye
- b Deels groen
- c Rood, oranje of blauw

De kleur van het Daikin Eye wisselt af tussen deels groen en...	...dan is de draadloze adapter...
Rood	niet verbonden
oranje	actief en klaar om verbinding te maken met het thuisnetwerk via de WPS-knop; zie " Verbinden met WPS-knop "  .
blauw	verbonden met het thuisnetwerk: - via SSID + KEY. - of - via de WPS-knop op de router.

- 3 Druk op  om terug te keren naar het thuisscherm of gebruik het EXIT-scherm om terug te keren naar het menu instellingen van de binnenunit.

Verbindingsinstellingen instellen op de fabriekswaarden

Stel de instelling van de verbinding weer in op de fabriekswaarden als u wilt:

- de verbinding met het draadloos netwerk en het communicatietoestel (bijv. router) of smart toestel verbreken,

- de instelling opnieuw uitvoeren als de verbinding mislukt is.

- 1 Navigeer naar het RESET-scherm met en . Druk op om uw selectie te bevestigen.

Resultaat: De instelling is op de fabriekswaarden ingesteld.

Resetscherm



- 2 Druk op om terug te keren naar het thuisscherm of gebruik het EXIT-scherm om terug te keren naar het menu instellingen van de binnenunit.

Draadloze verbinding uitschakelen


- 1 Open het menu instellingen van het draadloos netwerk en verander de instelling naar OFF met en . Druk op om uw selectie te bevestigen.

Resultaat: De kleur van het Daikin Eye wisselt af tussen groen en wit. De communicatie staat UIT.


4.4.3 Verticaal uitblazen

Deze functie helpt om een optimale luchtstroom en temperatuurverdeling te bereiken in de verwarmstand. U kunt deze functie uitschakelen als er meubelen of andere voorwerpen onder de unit staan.

Verticaal uitblazen UIT

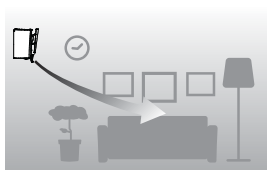


Verticaal uitblazen AAN

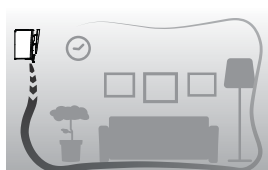

Verticaal uitblazen in-/uitschakelen

- 1 Navigeer in het menu instellingen van de binnenunit naar de instelling verticaal uitblazen met en .

Verticaal uitblazen AAN

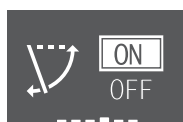

Verticaal uitblazen UIT



- 2 Verander de instelling met en .
- 3 Druk op om uw selectie te bevestigen.
- 4 Druk opnieuw op om terug te keren naar het hoofdmenu of druk op om terug te keren naar het thuisscherm.

5 Functie



INFORMATIE

De binnenunit wordt geleverd met de draadloze afstandsbediening als gebruikersinterface. Deze handleiding beschrijft alleen het gebruik met deze gebruikersinterface. Als een andere gebruikersinterface aangesloten is, zie de gebruiksaanwijzing van die gebruikersinterface.

5.1 Werkingsbereik

Gebruik het systeem binnen de volgende temperatuur- en vochtgehaltebereiken om een veilige en efficiënte werking te verzekeren.

	Koelen en drogen ^{(a)(b)}	Verwarmen ^(a)
Buitentemperatuur	−10~46°C droge bol bol	−30~24°C droge bol −31~18°C natte bol
Binnentemperatuur	18~37°C droge bol 14~28°C natte bol	10~30°C droge bol
Binnenvochtigheid	≤80% ^(a)	—

^(a) Een beveiliging kan het systeem stilleggen als de unit buiten het bedrijfsbereik wordt gebruikt.

^(b) Condensatie en druppelend water kunnen voorkomen als de unit buiten het bedrijfsbereik wordt gebruikt.

5.2 Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt

Wanneer. Stel de bedrijfsstand van het systeem in en stel de temperatuur in wanneer u wil:

- Een kamer verwarmen of koelen
- Lucht in een kamer blazen zonder te verwarmen of te koelen
- De vochtigheidsgraad in een kamer verlagen

Wat. De werking van het systeem verschilt naar gelang van de selectie van de gebruiker.

Instelling	Beschrijving
Automatisch 	Het systeem koelt of verwarmt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt. Het schakelt indien nodig automatisch om tussen koelen en verwarmen.
Koelen 	Het systeem koelt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt.
Verwarmen 	Het systeem verwarmt een kamer tot op het temperatuurinstelpunt. Verwarmingsboost Dit is een automatische functie; uw woning wordt snel opgewarmd wanneer u de unit in de stand verwarmen opstart.
Alleen ventilator 	Het systeem regelt alleen de luchtstroom (luchtstroomsnelheid en uitblaasrichting). In deze stand kan de temperatuur niet worden ingesteld.
Drogen 	Het systeem verlaagt de vochtigheid in de kamer. In deze stand kan de temperatuur niet worden ingesteld.

Bijkomende informatie:

- **Buitentemperatuur.** Het koel- of verwarmingsvermogen van het systeem neemt af bij een te hoge, respectievelijk te lage buitentemperatuur.
- **Ontdooien.** Bij het verwarmen kan er ijs worden gevormd op de buitenunit, waardoor het verwarmingsvermogen afneemt. In dat geval schakelt het systeem automatisch over naar ontdooien om het ijs te verwijderen. Bij het ontdooien blaast de binnenunit GEEN warme lucht uit.

5 Functie

- **Vochtigheidssensor.** Regel de vochtigheid door ze tijdens het koelen te verlagen.

5.2.1 Het systeem starten/stoppen en de temperatuur instellen

Bedrijfsstand

- 1 Druk op  om het carrouselmenu van de bedrijfsstand te openen. Wanneer u meermaals op  drukt, verandert de stand als volgt:



INFORMATIE

- In het carrouselmenu kunt u ook in beide richtingen navigeren met  en  of  en .
- Het carrouselmenu begint altijd met de actieve instelling.

- 2 Druk op  om te **starten**.

- 3 Het thuisscherm verandert als volgt en het Daikin Eye begint te branden.

Thuisscherm wanneer de unit is ingeschakeld bij...		
verwarmen, koelen, automatisch	drogen	alleen ventilator
		

Temperatuurinstelpunt

- 4 Druk één of meerdere keren op  of  om het **temperatuurinstelpunt** te verlagen of te verhogen.

Koelen	Verwarmen	Automatisch	Drogen of alleen ventileren
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Geen instelpunt ^(a)

^(a) In de stand **drogen** of **alleen ventilator** kan de temperatuur NIET worden ingesteld.

- 5 Druk op  om te **stoppen**.

Resultaat: Het thuisscherm verandert als volgt en het Daikin Eye wordt gedoofd.

Thuisscherm wanneer de unit uitgeschakeld is



5.3 Luchtstroomsnelheid



INFORMATIE

- In de droogstand kan de luchtstroomsnelheid NIET worden ingesteld.
- De luchtstroomsnelheid in de verwarmingsstand wordt verlaagd om te voorkomen dat er een koude luchtstroom ontstaat. Wanneer de temperatuur van de luchtstroom is gestegen, gaat de werking verder met de ingestelde luchtstroomsnelheid.

De kracht van de uitgeblazen lucht uit de binnenunit kan worden ingesteld.

Instelling	Beschrijving
Ventilatorsnelheid 1~5 	5 uitblaasniveaus van laag tot hoog.
Automatisch 	De binnenunit past de ventilatorsnelheid automatisch aan op basis van het instelpunt en de kamertemperatuur.
Geluidsarme werking binnenunit 	Verlagen van geluid van de binnenunit (Voorbeeld: 's nachts)



INFORMATIE

Als de unit het temperatuurinstelpunt bereikt:

- in de stand koelen of in de automatische stand. De ventilator stopt.
- in de stand verwarmen. De ventilator werkt met lage luchtstroomsnelheid.

5.3.1 Luchtstroomsnelheid regelen

- 1 Druk op  om het carrouselmenu van het uitblaasniveau te openen. Wanneer u meermaals op  drukt, verandert de stand als volgt:



INFORMATIE

- In het carrouselmenu kunt u ook in beide richtingen navigeren met  en  of  en .
- Het carrouselmenu begint altijd met de actieve instelling.

5.4 Uitblaasrichting

De uitblaasrichting is de richting waarin de binnenunit de lucht blaast. De horizontale of verticale kleppen worden hiervoor bewogen. Stel de uitblaasrichting naar wens in en in draaiende of vaste stand.

Instelling	Uitblaasrichting
Verticaal automatisch draaien 	Laat de horizontale kleppen op en neer bewegen.
Horizontaal automatisch draaien 	Laat de verticale kleppen van links naar rechts bewegen.
3-D uitblaasrichting 	Beweegt afwisselend omhoog en omlaag en van links naar rechts
[—] 	Blijft in een vaste stand.


**VOORZICHTIG**

Verander de stand van de horizontale en verticale kleppen ALLEEN met de draadloze afstandsbediening of een andere gebruikersinterface (indien van toepassing). Wanneer u de horizontale en verticale kleppen met de hand verplaatst terwijl ze draaien, geraakt het mechanisme defect.


Het draaibereik van de horizontale klep hangt af van de bedrijfsstand. De horizontale klep stopt in de bovenste stand wanneer de luchtstroomsnelheid bij het omhoog en omlaag draaien op laag wordt ingesteld.

Comfort




De unit past de uitblaasrichting automatisch aan om de kamer efficiënter te koelen of te verwarmen. De uitgeblazen lucht valt minder op.

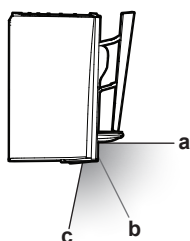

- a Stand horizontale klep bij koelen en drogen
- b Stand horizontale klep bij verwarmen (verticaal uitblazen UIT)
- c Stand horizontale klep bij verwarmen (verticaal uitblazen AAN)

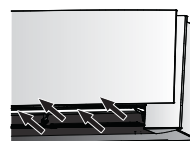Bij koelen en drogen

De uitblaasrichting wordt aangepast om de lucht langs het plafond uit te blazen.

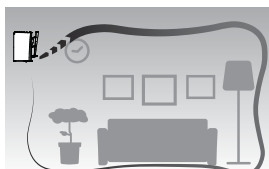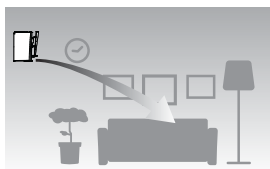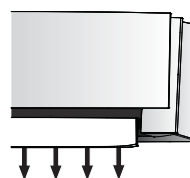Comfort-functie actief**Comfort-functie uitgeschakeld****Bij verwarmen**

De uitblaasrichting wordt aangepast om de lucht langs de vloer uit te blazen.

Verticaal uitblazen AAN: De unit detecteert de kamer- en vloertemperatuur en kiest automatisch 1 van de 3 uitblaasrichtingen (ruimteverwarming, omlaag, verticaal).

Verticaal uitblazen UIT: De unit werkt alleen met de uitblaasrichting omlaag.

Uitblazen ruimteverwarming	Uitblazen omlaag	Verticale uitblaasrichting

**INFORMATIE**

Als u de functie verticaal uitblazen wilt uitschakelen (bijv. als er meubelen of andere voorwerpen onder de unit staan), zie "Verticaal uitblazen in-/uitschakelen" [p. 9]. Als de functie verticaal uitblazen is uitgeschakeld, wordt de lucht omlaag uitgeblazen.

**INFORMATIE**

De Powerful- en Comfort-functie kunnen niet tegelijk worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang. Als automatisch verticaal draaien is geselecteerd, wordt de Comfort-functie geannuleerd.

- 1 Druk op om het hoofdmenu te openen en navigeer naar het menu instellingen van de uitblaasrichting met en . Druk op om het menu te openen.

Menu instelling uitblaasrichting

- 2 Voer in dit menu de volgende instellingen van de uitblaasrichting uit. Druk vervolgens op om terug te keren naar het hoofdmenu of druk op om naar het huisscherm te gaan.

5.4.1 Verticale uitblaasrichting regelen

- 1 Navigeer in het menu instelling van de uitblaasrichting naar het scherm verticaal uitblazen met en .
- 2 Verander de instelling met en .

Verticaal uitblazen - draaien**Verticaal uitblazen - vast**

- 3 **Voor verticaal draaien.** Druk op om uw selectie te bevestigen.


Resultaat: verschijnt onderaan op het huisscherm. De horizontale kleppen beginnen te draaien.

- 4 **Voor vaste stand.** Druk op wanneer de kleppen de gewenste stand hebben bereikt.

Resultaat: verdwijnt van het huisscherm. De horizontale kleppen stoppen.

5.4.2 Horizontale uitblaasrichting regelen

- 1 Navigeer in het menu instelling van de uitblaasrichting naar het scherm horizontaal uitblazen met en .
- 2 Verander de instelling met en .

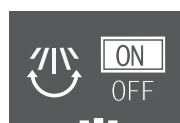Horizontaal uitblazen - draaien**Horizontaal uitblazen - vast**

- 3 **Voor horizontaal draaien.** Druk op om uw selectie te bevestigen.

5 Functie

Resultaat:  verschijnt onderaan op het thuis scherm. De verticale kleppen beginnen te draaien.

- 4 **Voor vaste stand.** Druk op  wanneer de verticale kleppen de gewenste stand hebben bereikt.

Resultaat:  verdwijnt van het thuis scherm. De verticale kleppen stoppen.

INFORMATIE

Wanneer de unit in een hoek van een kamer is geïnstalleerd, mogen de verticale kleppen niet naar een muur gericht zijn. De unit zal minder efficiënt werken als de lucht wordt geblokkeerd door een muur.


5.4.3 Gebruik van 3D uitblaasrichting

- 1 Stel verticaal en horizontaal uitblazen in op ON.
- 2 **3D**  verschijnt onderaan op het thuis scherm. De horizontale en verticale kleppen beginnen te draaien.

Verticaal uitblazen AAN



Horizontaal uitblazen AAN

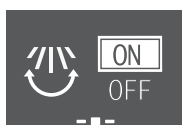


- 3 Om de kleppen niet meer te laten bewegen, stel verticaal en horizontaal uitblazen in op OFF wanneer de horizontale en verticale kleppen de gewenste stand hebben bereikt.

Resultaat: **3D**  verdwijnt van het thuis scherm. De horizontale en verticale kleppen stoppen.

5.4.4 Comfort-functie starten/stoppen

- 1 Navigeer in het menu instelling van de uitblaasrichting naar het scherm comfort-functie met  en .
- 2 Verander de instelling met  en .

Comfort-functie actief

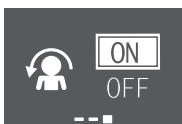

Comfort-functie uitgeschakeld



- 3 Druk op  om uw selectie te bevestigen.

Resultaat: Comfort-functie actief:  verschijnt onderaan op het thuis scherm.

Resultaat: Comfort-functie uitgeschakeld:  verdwijnt van het thuis scherm.

5.5 Intelligent eye

Het systeem detecteert beweging in de kamer en past automatisch de uitblaasrichting en de temperatuur aan om te voorkomen dat lucht rechtstreeks op mensen wordt uitgeblazen. Als er 20 minuten geen beweging wordt gedetecteerd, gaat het systeem in de energiebesparingstand:

Over de Intelligent eye sensor

OPMERKING

- Klop of duw niet op de Intelligent eye sensor. Anders kan dit een defect veroorzaken.
- Plaats GEEN grote voorwerpen in de buurt van de Intelligent eye sensor.

INFORMATIE

De Nachtstand (uitschakeltimer) kan NIET tegelijk met de Intelligent eye functie worden gebruikt.

- **Detectiebereik.** Tot 9 m.
- **Detectiegevoeligheid.** Verandert naargelang van de plaats, het aantal personen in de kamer, het temperatuurbereik, etc.
- **Detectiefouten.** De sensor kan per ongeluk huisdieren, zonlicht, bewegende gordijnen, etc. detecteren.

5.5.1 Intelligent eye starten/stoppen

- 1 Druk op  om het hoofdmenu te openen en navigeer naar het scherm Intelligent eye met  en .
- 2 Verander de instelling met  en .

Intelligent eye actief



Intelligent eye uitgeschakeld



- 3 Druk op  om uw selectie te bevestigen.

Resultaat: Intelligent eye actief:  verschijnt onderaan op het thuis scherm.

Resultaat: Intelligent eye uitgeschakeld:  verdwijnt van het thuis scherm.

5.6 Powerful-functie

Deze functie maximaliseert snel het koel-/verwarmingseffect in een willekeurige stand. U krijgt het maximale vermogen.

INFORMATIE

Powerful kan NIET worden gecombineerd met Econo, Comfort en geluidsarme stand buitenunit. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.

De Powerful-functie vergroot het vermogen van de unit NIET als de unit al op maximaal vermogen draait.

5.6.1 Powerful-functie starten/stoppen

- 1 Druk op  om het pop-upmenu van de Powerful-functie te openen.
- 2 Druk op  of  en  om de functie in of uit te schakelen.

Resultaat: Powerful-functie actief:  verschijnt onderaan op het thuis scherm.

Resultaat: Powerful-functie uitgeschakeld:  verdwijnt van het thuis scherm.

Powerful-functie actief



Powerful-functie uitgeschakeld



**INFORMATIE**

- De Powerful-functie kan alleen worden ingesteld wanneer de unit draait; het -symbool op het scherm geeft aan dat de functie momenteel niet mogelijk is.
- Als u op drukt of als u de bedrijfsstand verandert, wordt de werking geannuleerd; verdwijnt van het huisscherf.

5.7 Econo-functie

Dit is een functie die een efficiënte werking mogelijk maakt door het maximale stroomverbruik te beperken. Deze functie is nuttig voor gevallen waarbij een stroomonderbreker zou worden geactiveerd wanneer het product samen met andere toestellen wordt gebruikt.

**INFORMATIE**

- De Powerful- en Econo-functie kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.
- De Econo-functie beperkt de draaisnelheid van de compressor om het stroomverbruik van de buitenunit te verlagen. Als het stroomverbruik al laag is, verlaagt de Econo-functie dit niet verder.

5.7.1 Econo-functie starten/stoppen

- Druk op om het hoofdmenu te openen en navigeer naar het scherm Econo met en .
- Verander de instelling met en .

Econo-functie actief**Econo-functie uitgeschakeld**

- Druk op om uw selectie te bevestigen.

Resultaat: Econo-functie **actief**: verschijnt onderaan op het huisscherf.

Resultaat: Econo-functie **uitgeschakeld**: verdwijnt van het huisscherf.

**INFORMATIE**

- De Econo-functie kan alleen worden ingesteld wanneer de unit draait; het -symbool op het scherm geeft aan dat de functie momenteel niet mogelijk is.
- Als u op drukt, de bedrijfsstand in alleen ventilator verandert of de Powerful-functie instelt, wordt de Econo-functie geannuleerd; verdwijnt van het huisscherf.

5.8 Geluidsarme stand buitenunit

Gebruik de geluidsarme stand van de buitenunit om het geluidsniveau van de buitenunit te verlagen. **Voorbeeld:** 's Nachts.

**INFORMATIE**

- Powerful en geluidsarme stand buitenunit kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De laatst geselecteerde functie heeft voorrang.
- Deze functie is alleen beschikbaar bij automatisch, koelen en verwarmen.
- De geluidsarme stand van de buitenunit beperkt de draaisnelheid van de compressor. Als de draaisnelheid van de compressor al laag is, verlaagt de geluidsarme stand van de buitenunit de draaisnelheid van de compressor NIET verder.

5.8.1 Geluidsarme stand buitenunit starten/stoppen

- Druk op om het pop-upmenu van de geluidsarme stand buitenunit te openen.

Geluidsarme stand buitenunit actief**Geluidsarme stand buitenunit uitgeschakeld**

- Druk op of om de functie in of uit te schakelen.

Resultaat: Geluidsarme stand buitenunit **actief**: verschijnt onderaan op het huisscherf.

Resultaat: Geluidsarme stand buitenunit **uitgeschakeld**: verdwijnt van het huisscherf.

Opmerking: blijft op het huisscherf staan, ook wanneer de unit wordt uitgeschakeld met de draadloze afstandsbediening of de ON/OFF-schakelaar van de binnenunit.

5.9 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering)


De Streamer produceert elektronen met een hoge snelheid met een sterk oxiderend vermogen die slechte geuren verminderen. In combinatie met het titaniumpatiet luchtzuiveringsfilter en de luchtfilters zuivert deze functie de lucht in de kamer.

**INFORMATIE**

- De elektronen blijven in de unit om een veilige werking te garanderen.
- De Streamer kan een zoemend geluid maken.
- Als er weinig lucht wordt uitgeblazen, kan de Streamer even stoppen om een ozongeur te voorkomen.

5.9.1 Werking van de Flash Streamer (luchtzuivering) starten/stoppen

- Druk op om het hoofdmenu te openen. Het scherm Flash Streamer staat op de eerste plaats van het hoofdmenu.
- Verander de instelling met en .

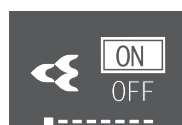Flash Streamer actief**Flash Streamer uitgeschakeld**

- Druk op om uw selectie te bevestigen.

5 Functie

Resultaat: Flash Streamer **actief:**  verschijnt onderaan op het huisscherf.

Resultaat: Flash Streamer **uitgeschakeld:**  verdwijnt van het huisscherf.

5.10 Werking haardlogica

Gebruik de werking Haardlogica om de warme lucht van een externe warmtebron (bijv. open haard) gelijkmatig over de kamer te verspreiden.



INFORMATIE

- Als de ingestelde temperatuur in de verwarmingsstand wordt bereikt, start de werking haardlogica automatisch.
- Tijdens de werking haardlogica verspreidt de ventilator van de binnenunit de warme lucht van de externe bron over de kamer.
- De luchtstroomsnelheid hangt af van het verschil tussen de ingestelde temperatuur en de temperatuur in de kamer (hogere temperatuurverschil = hogere luchtstroomsnelheid).

5.10.1 Haardlogica starten/stoppen

Vereiste: Bedrijfsstand is ingesteld op **verwarmen** "5.2 Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt" [p. 9].

- Druk op  om het hoofdmenu te openen en navigeer naar het scherm Haardlogica met  en .
- Verander de instelling met  en .

Werking haardlogica actief



Werking haardlogica uitgeschakeld



- Druk op  om uw selectie te bevestigen.

Resultaat: Werking haardlogica **actief:**  verschijnt onderaan op het huisscherf.

Resultaat: Werking haardlogica **uitgeschakeld:**  verdwijnt van het huisscherf.




INFORMATIE

De werking haardlogica kan alleen worden ingesteld in de verwarmingsstand; het -symbool op het scherm geeft aan dat de functie momenteel niet mogelijk is.

5.11 Instelling klok en timer

- Druk op  om het hoofdmenu te openen en navigeer naar het menu instelling klok en timer met  en . Druk op  om het menu te openen.

Menu instelling klok en timer

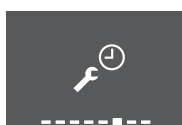

- Voer in dit menu de volgende instellingen van de klok en de timer uit. Druk vervolgens op  om terug te keren naar het hoofdmenu of druk op  om naar het huisscherf te gaan.

5.11.1 Klokinstelling

Als de interne klok van de binnenunit NIET op de juiste tijd is ingesteld, werken de inschakel-, uitschakel en weektimer niet juist. Stel de klok opnieuw in:

- Nadat een onderbreker de unit heeft uitgeschakeld.
- Na een stroompanne.
- Na het vervangen de batterijen in de draadloze afstandsbediening.

Klok instellen

- 1 Navigeer in het menu instelling klok en timer naar het scherm klokinstelling met  en . Voer de instelling in met .

Klokinstelling (geeft actuele klokinstelling weer)



Opmerking: Als de klok nog niet was ingesteld, moet u eerst de klok instellen. Timerinstellingen zijn pas mogelijk nadat de klok is ingesteld.


- 2 Verander de dag van de week met  en .

Instelling dag van de week



- 3 Ga naar de uurinstelling met .

Uurinstelling

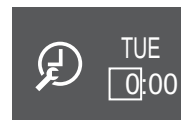

- 4 Verander het uur met  en  (24-uurs formaat).

- 5 Ga naar de minuteninstelling met .

Minuteninstelling



- 6 Verander de minuten met  en .

5.11.2 In-/uitschakeltimer

Timerfuncties zijn nuttig om de airconditioner 's nachts of 's ochtends automatisch uit of in te schakelen. De in- en uitschakeltimer kunnen ook worden gecombineerd.



INFORMATIE

Programmeer de timer opnieuw in de volgende gevallen:

- De unit werd uitgeschakeld door een stroomonderbreker.
- Een stroompanne.
- Na het vervangen van de batterijen in de draadloze afstandsbediening blijft de tijdsinstelling voor de in-/uitschakeltimer behouden, maar wordt de timer zelf uitgeschakeld.


**INFORMATIE**

De klok MOET juist worden ingesteld voordat u een timerfunctie gebruikt. Zie "Klok instellen" ► 14].

Uitschakeltimer starten/stoppen

- 1 Navigeer in het menu instelling klok en timer naar het scherm uitschakeltimer met en .

Uitschakeltimer uitgeschakeld **Uitschakeltimer ingesteld op 7:00**

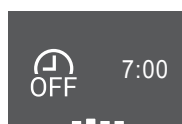

- 2 Druk op om het menu instelling uitschakeltimer te openen.

Resultaat: Wanneer u de uitschakeltimer voor het eerst instelt, wordt de actuele tijd afgerond tot de volgende 10 minuten weergegeven.


Resultaat: Als de uitschakeltimer al was ingesteld, wordt de laatste instelling weergegeven.

- 3 Verander CANCEL naar TIME met .
- 4 Ga naar de uurinstelling met en verander de uurinstelling met en in 24-uurs formaat.
- 5 Ga naar de minuteninstelling met en verander de minuteninstelling met en in stappen van 10 minuten.


Verander CANCEL naar TIME



Uren instellen

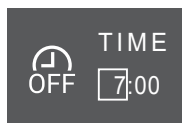

Minuten instellen

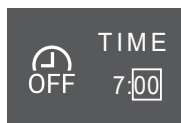

- 6 Druk op om uw selectie te bevestigen.

Resultaat: verschijnt onderaan op het huisscherf. De ingestelde tijd wordt weergegeven op het scherm van de uitschakeltimer in het hoofdmenu. Het Daikin Eye licht oranje op. Na de ingestelde tijd wordt de unit uitgeschakeld.

- 7 Om de timerinstelling te annuleren, ga naar het menu instelling uitschakeltimer en verander TIME naar CANCEL.

Resultaat: verdwijnt van het huisscherf. Op het scherm van de uitschakeltimer in het hoofdmenu wordt geen uur weergegeven. Het Daikin Eye licht niet meer oranje op.

**INFORMATIE**

Wanneer u de in-/uitschakeltimer instelt, wordt de tijdstelling opgeslagen in het geheugen. Na het vervangen van de batterijen in de draadloze afstandsbediening blijft de tijdstelling voor de in-/uitschakeltimer behouden, maar wordt de timer zelf uitgeschakeld.

Nachtstand

Wanneer de uitschakeltimer is ingesteld, past de airconditioner de temperatuur automatisch aan (0,5°C hoger voor koelen, 2,0°C lager voor verwarmen) om overmatig koelen/verwarmen te voorkomen en voor een comfortabele slaapt temperatuur te zorgen.

Inschakeltimer starten/stoppen

- 1 Navigeer in het menu instelling klok en timer naar het scherm inschakeltimer met en .

Inschakeltimer uitgeschakeld



Inschakeltimer ingesteld op 14:00



- 2 Druk op om het menu instelling inschakeltimer te openen.

Resultaat: Wanneer u de inschakeltimer voor het eerst instelt, wordt de actuele tijd afgerond tot de volgende 10 minuten weergegeven.


Resultaat: Als de inschakeltimer al was ingesteld, wordt de laatste instelling weergegeven.

- 3 Verander CANCEL naar TIME met .
- 4 Ga naar de uurinstelling met en verander de uurinstelling met en in 24-uurs formaat.
- 5 Ga naar de minuteninstelling met en verander de minuteninstelling met en in stappen van 10 minuten.

Verander CANCEL naar TIME



Uren instellen

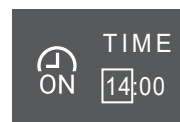

Minuten instellen



- 6 Druk op om uw selectie te bevestigen.

Resultaat: verschijnt onderaan op het huisscherf. De ingestelde tijd wordt weergegeven op het scherm van de inschakeltimer in het hoofdmenu. Het Daikin Eye licht oranje op. Na de ingestelde tijd wordt de unit ingeschakeld.

- 7 Om de timerinstelling te annuleren, ga naar het menu instelling inschakeltimer en verander TIME naar CANCEL.

Resultaat: verdwijnt van het huisscherf. Op het scherm van de inschakeltimer in het hoofdmenu wordt geen uur weergegeven. Het Daikin Eye licht niet meer oranje op.

In- en uitschakeltimer combineren

- 1 Voor informatie over het instellen van de timers, zie "Uitschakeltimer starten/stoppen" ► 15] en "Inschakeltimer starten/stoppen" ► 15].

Resultaat: en staan onderaan op het huisscherf.

Voorbeeld:			
Scherf	Huidige tijd	Instellen wanneer...	Werking
14:00	6:00	de unit draait.	Stopt om 7:00 en begint om 14:00.
		de unit NIET draait.	Beginnt om 14:00.
7:00			

5.11.3 Weektimer

 
 
Met deze functie kunt u tot 4 timerinstellingen voor elke dag van de week opslaan.

Voorbeeld: Maak een instelling aan voor maandag tot vrijdag en een andere instelling voor de weekends.

5 Functie

INFORMATIE

De volgende instelprocedure geldt alleen voor de draadloze afstandsbediening. We bevelen wel aan om de weektimer in te stellen met de ONECTA-app. Zie "4.4.2 Draadloze LAN-verbinding" [p. 7] voor meer informatie.

Dag van de week	Voorbeeld van instelling
maandag~vrijdag	
zaterdag	—
zondag	

- **AAN-AAN-AAN-AAN-instelling.** Tijdstippen en insteltemperatuur programmeren.
- **UIT-UIT-UIT-UIT-instelling.** Alleen de uitschakeltijd kan voor elke dag worden ingesteld.

Opmerking: Richt de draadloze afstandsbediening op de binnenunit en controleer of u bij het instellen van de weektimer een ontvangsttoon hoort.

INFORMATIE

De klok MOET juist worden ingesteld voordat u een timerfunctie gebruikt. Zie "Klok instellen" [p. 14].

INFORMATIE

- Weektimer en uit-/inschakeltimer kunnen NIET tegelijk worden gebruikt. De uit-/inschakeltimer heeft voorrang. De weektimer gaat in stand-by,  verdwijnt van het huisscherm. Wanneer de uit-/inschakeltimer afgelopen is, wordt de weektimer actief.
- De dag van de week, uit-/inschakeltimer, tijd en temperatuur (alleen voor inschakeltimer) kunnen met de weektimer worden ingesteld. Andere instellingen zijn gebaseerd op vorige instellingen van de inschakeltimer.

Weektimer instellen

- 1 Navigeer in het menu instelling klok en timer naar het menu instellingen weektimer met  en .
- 2 Verander OFF naar ON met  en , en bevestig dan met .

Resultaat: Het Daikin Eye licht oranje op. Instellingen voor de eerste dag van de week worden weergegeven (4 items per dag).

Weektimer uitgeschakeld




Weektimer actief




- 3 Navigeer tussen de dagen met  en . Navigeer tussen de 4 items met  en .


Voorbeeld:

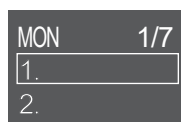

Leeg veld – geen instelling voor maandag

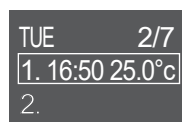

Unit **start:** op dinsdag om 16:50 met een temperatuurinstelpunt van 25°C

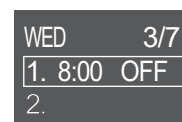


Unit **stopt:** op woensdag om 8:00

- 4 Druk op  om de instelling te openen.

- 5 Verander de instelling naar ON, OFF of DEL.

Inschakeltimer

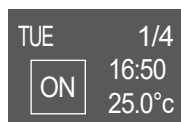

De unit start op het ingestelde tijdstip met het temperatuurinstelpunt

Uitschakeltimer



De unit stopt op het ingestelde tijdstip.

Verwijderen



Verwijdert dit item

In-/uitschakeltimer

- 6 Ga naar de uurinstelling met  en verander de uurinstelling met  en  in 24-uurs formaat.
- 7 Ga naar de minuteninstelling met  en verander de minuteninstelling met  en  in stappen van 10 minuten.

- 8 **Voor uitschakeltimer.** Bevestig de instelling met .

Resultaat: De dag van de week met 4 items wordt weergegeven. Het nieuwe item staat in de lijst. Op het ingestelde tijdstip wordt de unit in- of uitgeschakeld. Deze lijst staat gerangschikt op tijdstip.

- 9 **Bij de inschakeltimer** kunt u ook het temperatuurinstelpunt instellen. Ga naar de temperatuurinstelling met  en verander het instelpunt met  en . Bevestig de instelling met .

Resultaat: De dag van de week met 4 items wordt weergegeven. Het nieuwe item staat in de lijst. De unit begint te werken met het temperatuurinstelpunt. Deze lijst staat gerangschikt op tijdstip.

INFORMATIE

De temperatuur kan op de draadloze afstandsbediening tussen 10 en 32°C worden ingesteld, maar:

- in de koelstand en de automatische stand werkt de unit met een temperatuur van minstens 18°C, ook als deze is ingesteld op 10~17°C;
- in de verwarmingsstand en de automatische stand werkt de unit met een temperatuur van hoogstens 30°C, ook als deze is ingesteld op 31~32°C.

Item verwijderen

- 1 Om afzonderlijke items te verwijderen, verander de instelling in DEL en bevestig met .

Resultaat: De dag van de week met 4 items wordt weergegeven. Het item wordt verwijderd. Deze lijst staat gerangschikt op tijdstip.

6 Energie besparen en optimale werking



INFORMATIE

- De unit verbruikt ook nog stroom wanneer ze uitgeschakeld is.
- Wanneer de stroom wordt hersteld na een stroompanne, werkt de unit verder in de eerder geselecteerde stand.



VOORZICHTIG

Stel kleine kinderen, planten of dieren NOOIT rechtstreeks bloot aan de luchtstroom.



OPMERKING

Plaats GEEN voorwerpen die nat kunnen worden onder de binnenunit en/of buitenunit. Anders kunnen condensatie op de unit of de koelmiddelleidingen, vuil op het luchtfilter of een verstopte afvoer druppelend water veroorzaken, waardoor voorwerpen onder de unit kunnen vuil worden of schade oplopen.



WAARSCHUWING

Zet GEEN brandbare sprays bij de airconditioner en gebruik GEEN sprays in de buurt van de unit. Anders kan er brand ontstaan.



VOORZICHTIG

Gebruik het systeem NIET wanneer een rookvormig insecticide in de ruimte wordt verspreid. Anders zouden de chemische stoffen zich in de unit kunnen ophopen, met gevaar voor de gezondheid van mensen die overgevoelig zijn voor chemische stoffen.



WAARSCHUWING

- Het koelmiddel in de unit is weinig ontvlambaar, maar lekt normaal NIET. Als het koelmiddel in de kamer lekt en in contact komt met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis, dan kan er brand ontstaan of kan een schadelijk gas worden gevormd.
- Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding UIT, verlucht de ruimte en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.
- Gebruik de unit NIET totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddel gerepareerd is.



WAARSCHUWING

- Doorboor of verbrand GEEN onderdelen van de koelmiddelcyclus.
- Gebruik GEEN andere schoonmaakmiddelen of manieren om het ontdooien te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Denk eraan dat het koelmiddel in het systeem geurloos is.



WAARSCHUWING

Het toestel moet worden opgeslagen waar het geen mechanische schade kan oplopen in een voldoende geventileerde ruimte zonder ontstekingsbronnen die continu branden (bijvoorbeeld: open vuur, een brandend gastoestel of een werkende elektrische verwarming). De afmetingen van de ruimte moeten zijn zoals beschreven in de Algemene voorzorgsmaatregel.



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Wanneer u de airconditioner of het luchtfilter wilt schoonmaken, moet u de unit eerst stilleggen en alle voedingen UITSCHAKELEN. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen.



WAARSCHUWING

Om elektrische schokken of brand te voorkomen:

- Spoel de unit NIET af.
- Gebruik de unit NIET met natte handen.
- Plaats GEEN voorwerpen met water op de unit.



VOORZICHTIG

Controleer na langdurig gebruik of de staander en bevestiging niet beschadigd zijn. Bij beschadiging dreigt de unit te vallen en letsel te veroorzaken.



VOORZICHTIG

Raak de lamellen van de warmtewisselaar NIET aan. Deze lamellen zijn scherp en kunnen snijwonden veroorzaken.



WAARSCHUWING

Ga voorzichtig te werk met ladders wanneer u op een hoogte werkt.

7 Onderhoud en service

7.1 Overzicht: onderhoud en service

De installateur moet een jaarlijks onderhoud uitvoeren.

Over het koelmiddel

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen. Laat de gassen NIET vrij in de atmosfeer.

Koelmiddeltype: R32

Waarde globaal opwarmingspotentieel (GWP): 675



OPMERKING

De geldende wetgeving inzake **gefluoreerde broeikasgassen** vereist dat de koelmiddelvulling van de unit zowel in gewicht als CO₂-equivalent wordt uitgedrukt.

Formule om het aantal ton CO₂-equivalent te berekenen: GWP-waarde van het koelmiddel × totale koelmiddelvulling [in kg]/1000

Neem contact op met uw installateur voor meer informatie.



OPMERKING

Dit onderhoud MOET worden uitgevoerd door een erkend installateur of een servicetechnicus.

Laat het onderhoud minstens één keer per jaar uitvoeren. De geldende wetgeving kan evenwel kortere onderhoudsintervallen vereisen.

7.2 Binnenunit en draadloze afstandsbediening schoonmaken



WAARSCHUWING

Verkeerde schoonmaakproducten of een verkeerde manier van schoonmaken kan plastic onderdelen beschadigen of waterlekken veroorzaken. Spatten van schoonmaakproducten op elektrische componenten (bv. motoren) kan een defect, rook of brand veroorzaken.

7 Onderhoud en service



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Leg de unit stil, schakel de stroomonderbreker UIT of trek het netsnoer uit alvorens de unit schoon te maken. Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op te lopen.




OPMERKING

- Gebruik **GEEN** benzine, benzeen, verdunner, schuurpoeder of vloeibaar insecticide. **Mogelijk gevolg:** Verkleuring en vervorming.
- Gebruik **GEEN** water of lucht van 40°C of warmer. **Mogelijk gevolg:** Verkleuring en vervorming.
- Gebruik **GEEN** schuurproducten.
- Gebruik **GEEN** schuurborstel. **Mogelijk gevolg:** Anders kan de coating er afkomen.
- De eindgebruiker mag **NOOIT** de interne delen van de unit zelf schoonmaken; alleen een bevoegde servicemedewerker mag dit doen. Neem contact op met uw dealer.

- 1 Maak schoon met een zachte doek. Gebruik water of een neutraal schoonmaakmiddel voor moeilijk te verwijderen vlekken.

7.3 Voorpaneel schoonmaken

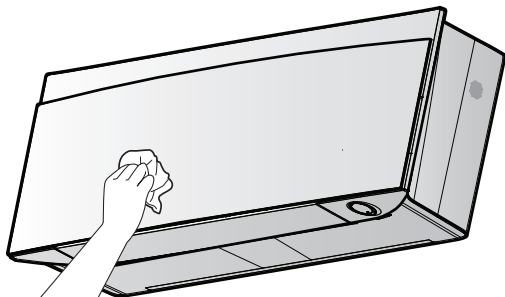

- 1 Maak het voorpaneel schoon met een zachte doek. Gebruik water of een neutraal schoonmaakmiddel voor moeilijk te verwijderen vlekken.

7.4 Voorpaneel openen


- 1 Stop de werking met

Resultaat: Het voorpaneel sluit automatisch.

- 2 Open het voorpaneel met de draadloze afstandsbediening. Zie "4.4.1 Voorpaneel openen" [p. 6].

Resultaat: Het voorpaneel wordt geopend.

- 3 Schakel de voeding UIT.
- 4 Trek beide vergrendelingen op de achterkant van het voorpaneel naar beneden.
- 5 Open het voorpaneel tot de steun in de bevestigingslip past.

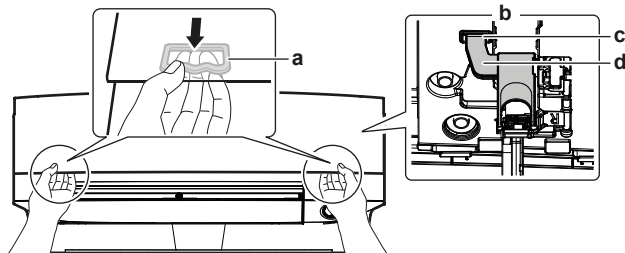


- a Vergrendeling (1 aan elke kant)
- b Achterkant van het voorpaneel
- c Bevestigingslip
- d Support




INFORMATIE

Als u de draadloze afstandsbediening **NIET** kunt vinden of wanneer u een andere optionele controller gebruikt. Trek het voorpaneel voorzichtig met de hand omhoog zoals weergegeven in de volgende afbeelding.

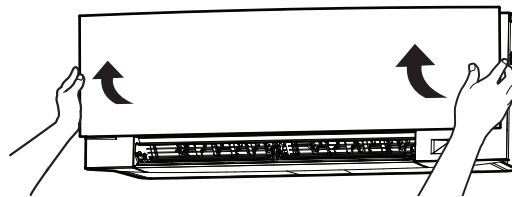


7.5 Luchtfilters reinigen


- 1 Druk op de lip in het midden van elk luchtfilter en trek het dan omlaag.
- 2 Trek de luchtfilters uit de unit.

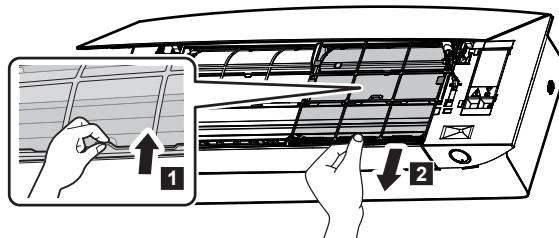

- 3 Verwijder het titaniumpatiet luchtzuiveringsfilter en het zilverdeeltjesfilter van de tabs.

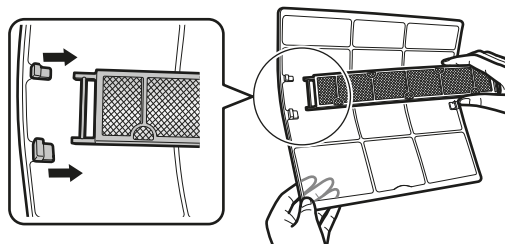

- 4 Was de luchtfilters met water of maak ze schoon met een stofzuiger.

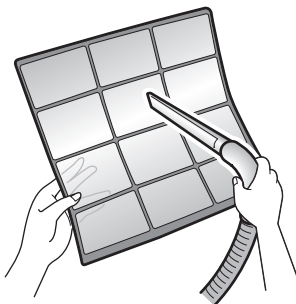

- 5 Laat ze 10-15 minuten weken in lauw water.



i INFORMATIE


- Als het stof NIET gemakkelijk kan worden verwijderd, was de luchtfilters met lauw water met een verdund neutraal schoonmaakmiddel. Laat de luchtfilters drogen in de schaduw.
- Verwijder zeker het titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en het zilverdeeltjesfilter.
- Er wordt geadviseerd de luchtfilters om de 2 weken te reinigen.

7.6 Het titanium apatiet geurverdringend filter en het zilverdeeltjesfilter (Ag-ion-filter) reinigen

i INFORMATIE


Maak het filter om de 6 maanden schoon met water.

- Verwijder het titanium apatiet geurverdringend filter en het luchtzuiverend en allergen verwijderend filter met zilver uit de 4 klauwen.

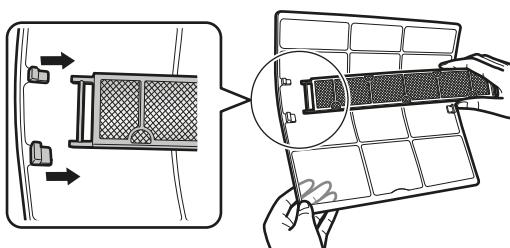

a Klauw

- Verwijder het stof met een stofzuiger uit het filter.

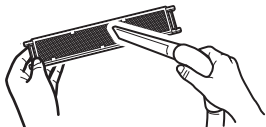

- Laat het filter 10 tot 15 minuten weken in warm water.

Opmerking: Verwijder het filter NIET uit het frame.




- Schud het resterende water er na het wassen af en laat het filter drogen in de schaduw. Wring het filter NIET uit om het water te verwijderen.

7.7 Titaniumapatiet luchtzuiveringsfilter en zilverdeeltjesfilter (Ag-ion-filter) vervangen

i INFORMATIE

Vervang het filter om de 3 jaar.

- Verwijder het filter van de tabs op het filterframe en installeer een nieuw filter.

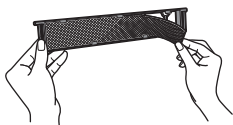**i** INFORMATIE


- Gooi het filterframe NIET weg; hergebruik het.
- Gooi het oude filter weg bij het niet-brandbaar afval.

Neem contact op met uw verdeler om titanium apatiet geurverdringend filter of zilverdeeltjesfilters te bestellen.

Item	Onderdeelnummer
Titanium geurverdringend filter	KAF970A46
Zilverdeeltjesfilter	KAF057A41


7.8 Voorpaneel sluiten

- Installeer de filters weer.
- Hef het voorpaneel een beetje op en verwijder de steun van de bevestigingslip.

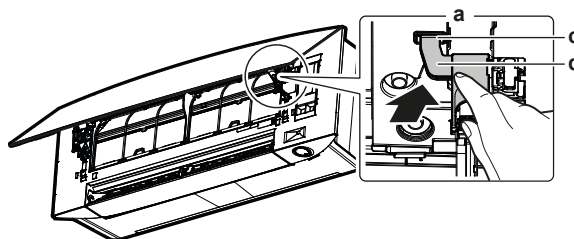

- a Achterkant van het voorpaneel
- b Bevestigingslip
- c Support

- Sluit het voorpaneel.

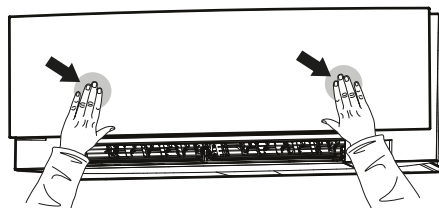

- Duw het voorpaneel zacht omlaag tot het klikt.

7.9 Aandachtspunten voor een lange periode van stilstand

Laat de unit enkele uren in de stand **alleen ventilator** draaien om de binnenkant van de unit te drogen.

- Stel de stand in op alleen ventilator, zie "[5.2 Bedrijfsstand en temperatuurinstelpunt](#)" [p. 9].
- Zet de stroomonderbreker UIT wanneer de unit stopt.
- Maak de luchtfilters schoon en plaats ze terug op hun oorspronkelijke plaats.
- Vervang de batterijen van de draadloze afstandsbediening.

i INFORMATIE

Er wordt geadviseerd periodiek onderhoud door een specialist te laten uitvoeren. Neem contact op met uw dealer voor gespecialiseerd onderhoud. De klant staat in voor de onderhoudskosten.

In sommige bedrijfsomstandigheden kan de binnenkant van de unit na enkele seizoenen vuil worden. Dit leidt tot slechte prestaties.

8 Opsporen en verhelpen van storingen

Als zich één van de volgende problemen voordoet, neem dan onderstaande maatregelen en neem contact op met uw dealer.



WAARSCHUWING

Stop de werking en schakel de voeding UIT als er zich iets abnormaals voordoet (brandgeur, enz.).

Als u de unit onder dergelijke omstandigheden laat werken, kan dit leiden tot een defect, elektrische schok of brand. Neem contact op met uw dealer.

ALLEEN een erkend servicetechnicus mag het systeem repareren.

Storing	Maatregel
Als een beveiliging zoals een zekering, onderbreker of aardlekschakelaar vaak in werking treedt, of als de AAN/UIT-schakelaar NIET goed werkt.	Schakel de hoofdvoeding UIT.
Als water uit de unit lekt.	Stop de werking.
De bedrijfsschakelaar werkt NIET goed.	Schakel de voeding UIT.
Het Daikin Eye knippert en u kunt de foutcode controleren op de draadloze afstandsbediening. Om foutcodes weer te geven, zie de uitgebreide handleiding van de binnenunit.	Verwittig uw installateur en geef hem de foutcode door.

Als het systeem NIET goed werkt, behalve voor de hiervoor vermelde gevallen, en geen van de vermelde storingen van toepassing is, volg dan de volgende procedures om na te gaan wat er misloopt.



INFORMATIE

Zie de uitgebreide handleiding op <https://www.daikin.eu> voor meer tips voor het oplossen van problemen. Zoek je model met behulp van de zoekfunctie 🔍.

 
 
Neem contact op met uw installateur als u na controle van alle bovenstaande punten het probleem niet zelf kunt oplossen. Geef hem de symptomen door, de volledige modelnaam van de unit (met indien mogelijk ook het fabricagenummer) en de installatiedatum (mogelijk vermeld op de garantietafel).

 

9 Als afval verwijderen

 


OPMERKING

Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOETEN conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden. De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandlingsbedrijf worden behandeld.



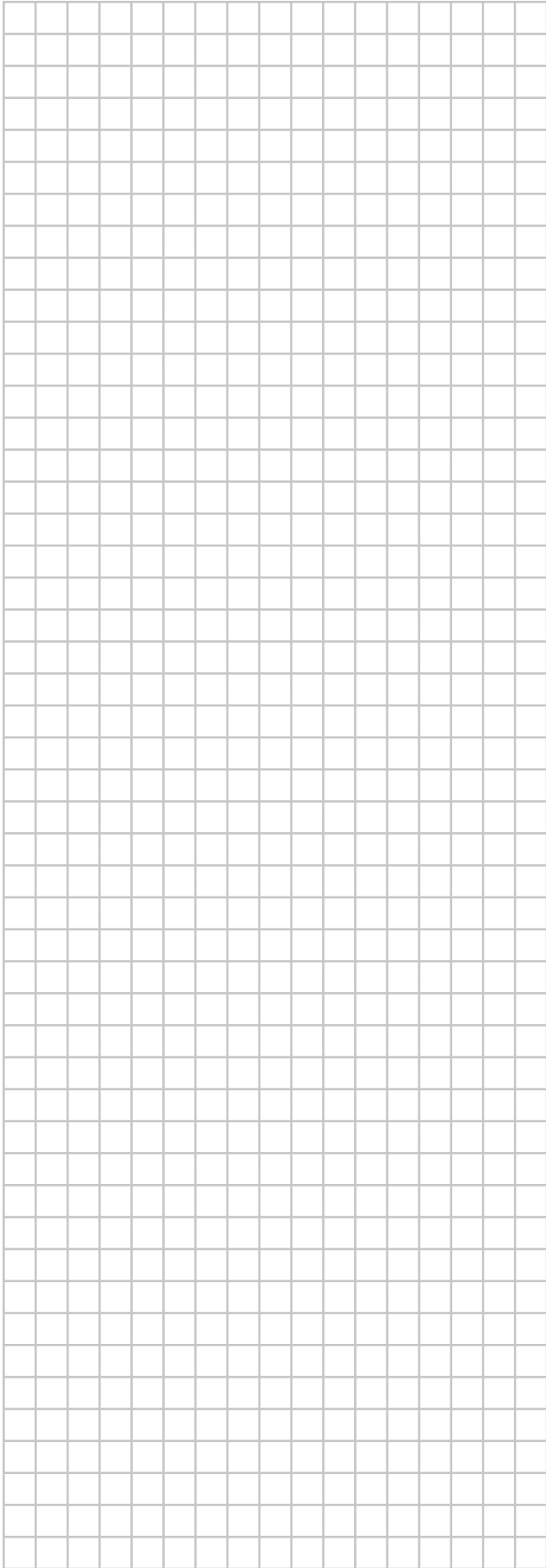





Copyright 2023 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P717028-4B 2023.03