





BRUKERVEILEDNING

Fjernkontroll

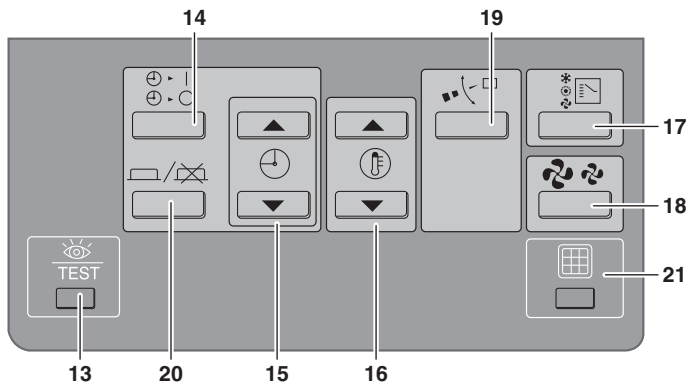

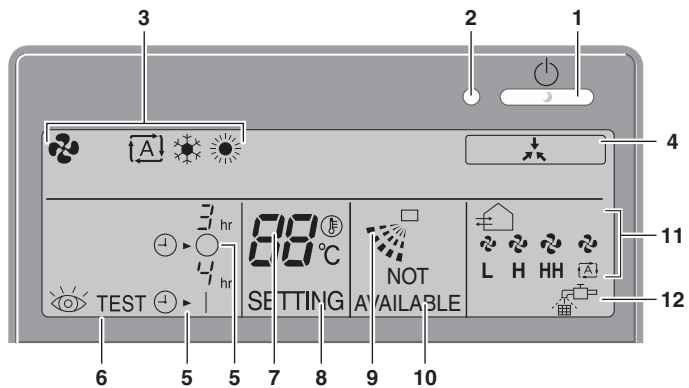

TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKERVEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN. ETTER Å HA LEST BRUKERVEILEDNINGEN, MÅ DU OPPBEVARE DEN EN SIKKERT STED FOR FREMTIDIG BRUK.



Før første gangs bruk må du kontakte forhandleren for å få alle opplysninger vedrørende luftkondisjoneringsinstallasjonen din.

Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene. Andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

Dette anlegget er ikke ment brukt av personer, inkludert barn, med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i bruk av anlegget av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med anlegget.

Advarsel

- La aldri fjernkontrollen bli våt, dette kan forårsake elektrisk støt eller brann.
- Trykk aldri på knappene på fjernkontrollen med en hard og spiss gjenstand. Fjernkontrollen kan skades.
- Du må aldri inspisere eller reparere fjernkontrollen selv, overlatt dette til en kvalifisert serviceperson.

Innhold

side

1. Egenskaper og funksjoner.....	1
2. Navn og funksjon til brytere og symboler	1
3. Beskrivelse av driftsmodus.....	3
4. Drift.....	3
5. Programmere PÅ/AV-tidsbryteren	5
6. Vedlikehold	6
7. Feilsøking	6

1. Egenskaper og funksjoner

BRC315D7 er en fjernkontroll som gjør deg i stand til å styre installasjonen.

1 GRUNNLEGGENDE FJERNKONTROLL

De grunnleggende fjernkontrollfunksjonene er:

- PÅ/AV,
- endring av driftsmodus,
- temperaturjustering,
- justering av luftvolum,
- justering av retningen på luftstrømmen.

 
2. Navn og funksjon til brytere og symboler (Se figur 1)


1 PÅ/AV-KNAPP


Trykk på PÅ/AV-knappen for å starte eller stanse systemet.


2 DRIFT-lampe


Drift-lampen lyser under drift eller blinker i tilfelle feil.

3 DRIFTSMODUSSYMBOL 
Disse symbolene angir gjeldende driftsmodus (VIFTE, AUTOMATISK, KJØLING, VARME).

4 SYMBOL FOR EKSTERN STYRING 
Dette symbolet indikerer at en annen kontroll med høyere prioritet styrer eller deaktiverer installasjonen din.


5 SYMBOL FOR PÅ/AV-TIDSBRYTER 
Dette symbolet angir at AV/PÅ-tidsbryteren er aktivert.


6 INSPEKSJON PÅKREVD 
Dette symbolet angir at inspeksjon er påkrevd. Kontakt installatøren.


7 VISNING AV INNSTILT TEMPERATUR 
Dette angir gjeldende innstilte temperatur for installasjonen.

8 INNSTILLING SETTING
Brukes ikke, kun til serviceformål.


9 SYMBOL FOR LUFTSTRØM 
Dette symbolet angir luftstrømretningen (kun for installasjoner med motordrevne luftstrømklafter).



10 IKKE TILGJENGELIG ^{NOT AVAILABLE} 
NOT AVAILABLE vises hvis ikke-installert utstyr adresseres eller en funksjon ikke er tilgjengelig.
Når flere innendørsenheter er koblet til samme fjernkontroll, vises "NOT AVAILABLE" bare hvis ingen av de tilkoblede enhetene har denne funksjonen.

 
 
11 SYMBOL FOR VIFTEHASTIGHET 
Dette symbolet angir innstilt viftehastighet.


12 SYMBOL FOR RENGJØRING AV LUFTFILTER 
Dette symbolet indikerer at luftfilteret må rengjøres. Se håndboken for innendørsanlegget.


 
13 KNAPP FOR INSPEKSJON/PRØVEDRIFT 
Brukes ikke, kun til serviceformål.

14 KNAPP FOR PÅ/AV-TIDSBRYTER 
Denne knappen aktiverer eller deaktiverer PÅ/AV-tidsbryteren.

15 KNAPP FOR TIDJUSTERING 

Disse knappene brukes til å justere tidsbryteren (i programmeringsmodus) til justere tiden for en programmert handling. Begge knapper har en funksjon for automatisk gjentakelse.

16 KNAPPER FOR JUSTERING AV TEMPERATUR 

Disse knappene brukes til justering av gjeldende settpunkt (16–32°C) (step=1°C).

17 KNAPP FOR DRIFTSENDRING 
Denne knappen kan du bruke til å velge driftsmodus for installasjonen (VIFTE, AUTOMATISK, KJØLING, VARME).
Denne funksjonen er i utgangspunktet ikke tilgjengelig. Funksjonen aktiveres hvis du kutter ledningen til krysskobling J8. Se installeringshåndboken hvis du vil ha informasjon om hvordan du kutter krysskoblingen (J8).

18 KNAPP FOR VIFTEHASTIGHET 
Denne knappen veksler mellom L (lav), H (høy), HH (svært høy) og  (automatisk).

19 KNAPP FOR JUSTERING AV LUFTSTRØMRETNING

Denne knappen brukes til justering av retningen på luftstrømmen.

20 PROGRAMMERINGSKNAPP FOR TIDSBRYTER

Denne knappen bekrefter eller avbryter PÅ/AV-tidsbryteren.

21 NULLSTILLINGSKNAPP FOR RENGJØRING AV LUFTFILTER

Denne knappen brukes for å nullstille symbolet for rengjøring av luftfilteret.

3. Beskrivelse av driftsmodus

1 DRIFT MED BARE VIFTE

I denne modusen sirkulerer luften uten varme eller kjøling.

2 AUTOMATISK DRIFT

I denne modusen veksler kontrollen automatisk mellom varme og kjøling i henhold til settpunkt eller grensetemperatur.

3 KJØLEDRIFT

I denne modusen aktiveres kjøling i henhold til settpunkt eller grensetemperatur.

Gjelder bare 2-rørs innendørsenheter: Hvis vanntemperaturen ikke er i kjøleområdet, vil symbolet ikke blinke.

4 VARMEDRIFT

I denne modusen aktiveres varme i henhold til settpunkt eller grensetemperatur.


Gjelder bare 2-rørs innendørsenheter: Hvis vanntemperaturen ikke er i varmeområdet, vil symbolet ikke blinke.


 


4. Drift

Manuell drift

I manuell drift bestemmer brukeren installasjonens innstillinger. Den siste innstillingen forblir aktiv inntil brukeren endrer den.




Da kontrollen kan brukes til en rekke installasjoner og funksjoner, kan det hende at du velger en funksjon som ikke er tilgjengelig i din installasjon; i så fall vises meldingen NOT AVAILABLE til å velge ønsket driftsmodus hvis

Bruk knappen  til å velge ønsket driftsmodus hvis krysskobling J8 er kuttet.

	Drift med bare vifte
	Automatisk drift
	Drift med kjøling
	Drift med varme



 


1 DRIFT MED BARE VIFTE

Brukerjusterbare parametre:

- viftehastighet, bruk knappen  .
- luftstrømretning, bruk knappen .



 
2 AUTOMATISK DRIFT

Brukerjusterbare parametre:

- settpunkt for temperatur, bruk knappene  og .
- viftehastighet, bruk knappen  .
- luftstrømretning, bruk knappen .




3 DRIFT MED KJØLING

Brukerjusterbare parametre:

- settpunkt for temperatur, bruk knappene ,
- viftehastighet, bruk knappen ,
- luftstrømretning, bruk knappen .

4 DRIFT MED VARME


Brukerjusterbare parametre:

- settpunkt for temperatur, bruk knappene ,
- viftehastighet, bruk knappen ,
- luftstrømretning, bruk knappen .

Bruk av PÅ/AV-tidsbryter





Handlingene som er programmert i PÅ-/AV-tidsbryteren, utføres automatisk.

PÅ/AV-tidsbryteren utfører alltid siste kommando, noe som innebærer at brukeren midlertidig kan overstyre den sist utførte programmerte handlingen. Se "[Manuell drift](#)" på side 3. Neste programmerte handling (i PÅ/AV-tidsbryteren) bringer kontrollen tilbake til PÅ/AV-tidsbryteren.

Bruk knappen  til å aktivere eller deaktivere PÅ/AV-tidsbryteren.

NB!



PÅ/AV-tidsbryteren overstyres knappen , bruk bare knappen  for å aktivere eller deaktivere PÅ/AV-tidsbryteren. PÅ/AV-tidsbryteren er aktivert når symbolet  er synlig. Knappen  overstyres PÅ/AV-tidsbryteren bare til neste programmerte handling.

Du finner informasjon om konfigurering av TIDSBRYTEREN i kapitlet "[5. Programmerer PÅ/AV-tidsbryteren](#)" på side 5.

Hva kan PÅ/AV-tidsbryteren gjøre?

PÅ/AV-tidsbryterens konsept er enkelt og likefremt, men effektivt.

PÅ/AV-tidsbryteren kan styre 2 handlinger:

- 1 slå av installasjonen (styringssslutt)
- 2 slå på installasjonen på et fastsatt tidspunkt

Hva kan PÅ/AV-tidsbryteren gjøre?

Hvis den er aktivert, vil PÅ/AV-tidsbryteren utføre de programmerte handlingene.

Den styrer installasjonen til følgende:

- slå av installasjonen (PÅ-tidsbryteren forblir aktivert og reaktiverer installasjonen som programmert); driftslampen slås av,

ELLER

- slå på installasjonen (AV-tidsbryteren forblir aktivert og slår installasjonen av som programmert); driftslampen slås på.

Hva gjør PÅ/AV-tidsbryteren IKKE?

PÅ/AV-tidsbryteren kan ikke:

- styre viftehastigheten
- styre retningen til luftstrømmen
- endre driftsmodus
- endre settpunkt

 
Parametrene som er listet opp ovenfor, kan angis manuelt uten at dette påvirker PÅ/AV-tidsbryteren.

Mer avanserte fjernkontroller kan skaffes. Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon.


5. Programmere PÅ/AV-tidsbryteren


Hvordan programmere PÅ/ AV-tidsbryteren?

- 1 Velg PÅ/AV-tidsbryteren for å programmere. Trykk på knappen for PÅ/AV-tidsbryteren for å velge PÅ-tidsbryter eller AV-tidsbryter.



 - Dette symbolet blinker til programmeringen er fullført.
- 2 Velg tidspunkt for tidsbryteren. Trykk på knappen for innstilling av tidspunkt, og angi tidspunktet. Hver gang du trykker på $\oplus \blacktriangle$, øker tiden med 1 time. Hver gang du trykker på $\ominus \blacktriangledown$, reduseres tiden med 1 time. Maksimalt 72 timer kan velges.
 - 3 Bekreft PÅ- eller AV-tidsbryteren.

Trykk på programmeringsknappen  for tidsbryteren for å fullføre innstillingen. Symbolet $\oplus \cdot \circ$ eller $\oplus \cdot |$ slutter å blinke og vises på vanlig måte. Gjenværende tid til handlingen angis i timer.

- 4 Avbryte tidsbryteren. Trykk på programmeringsknappen  for tidsbryteren for å avbryte den programmerte tidsbryteren.

Hvordan programmere AV- tidsbryteren og PÅ-tidsbryteren samtidig?

Eksempel:

Avslutte driften etter 3 timer, deretter starte driften igjen etter 1 time.

Programmeringsmåte:

Aktivere AV-tidsbryteren etter 3 timer og PÅ-tidsbryteren etter 4 timer.

- 1 Trykk på knappen for PÅ/AV-tidsbryter til symbolet for AV-tidsbryteren blinker.
- 2 Trykk på knappen for tidsjustering og velg 3 timer.
- 3 Trykk på programmeringsknappen for tidsbryteren på nytt. AV-tidsbryteren er programmert til å aktiveres etter 3 timer.
- 4 Trykk på knappen for PÅ/AV-tidsbryter til symbolet for PÅ-tidsbryteren blinker.
- 5 Trykk på knappen for tidsjustering og velg 4 timer.
- 6 Trykk på programmeringsknappen for tidsbryteren på nytt. PÅ-tidsbryteren er programmert til å aktiveres etter 4 timer.


Innstillingene er fullført.



NB! AV-tidsbryteren har høyere prioritet enn PÅ-tidsbryteren i tilfeller der begge brytere er programmert til samme tidspunkt.


Når handlingen er fullført, må den programmeres på nytt hvis det igjen er behov for den.

Gjenværende timer vises etter at innstillingene er fullført.

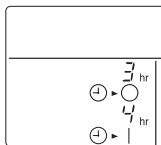


AV-tidsbryter = 3 timer

PÅ-tidsbryter = 4 timer

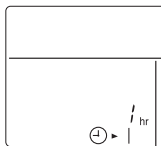

Stopp driften etter 3 timer

 1 time igjen til driften starter



Alle innstillinger er fullført

6. Vedlikehold

Fjernkontrollen trenger ikke vedlikehold.

Fjern smuss med en myk, fuktig klut.

NB! Bruk bare rent vann til å fukte kluten med.



 
7. Feilsøking

Retningslinjene nedenfor kan hjelpe deg å løse problemet. Kontakt installatøren hvis du ikke kan løse problemet.

Ingen avlesning på fjernkontrollen (tom skjerm)

Kontroller at hovedstrømmen fremdeles tilføres installasjonen.


Bare vises

Dette betyr at strømmen til installasjonen nettopp er slått på, vent til  vises.


Jeg kan ikke aktivere PÅ/AV-tidsbryteren ()

PÅ/AV-tidsbryteren kan ikke aktiveres når en sentralisert kontroll er tilkoblet.


NOTES

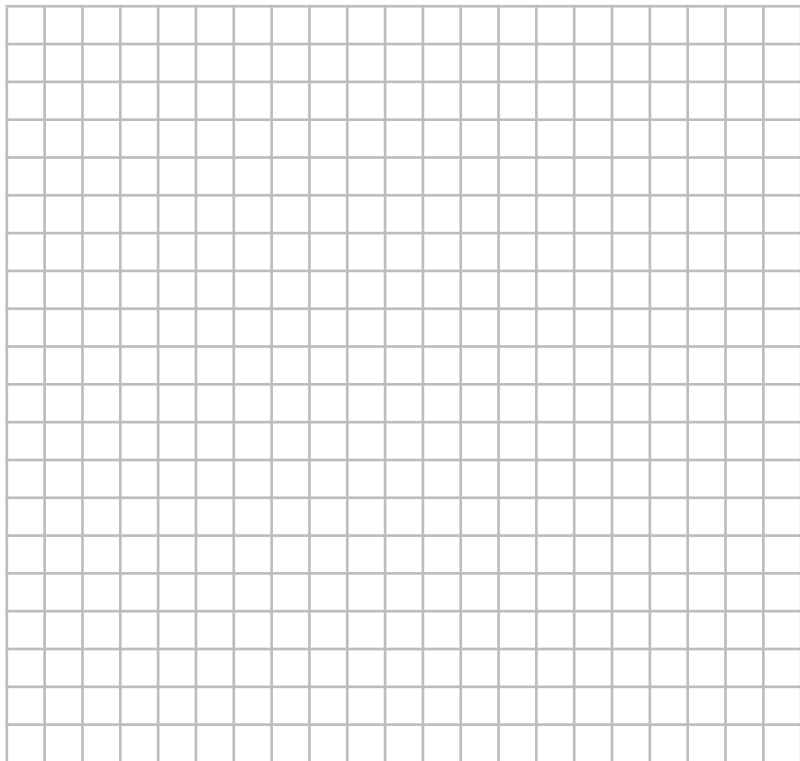

NOTES

 

NOTES

 



4PW64949-1 000000J

Copyright 2010 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW64949-1 10.2010