

DAIKIN

MANUAL DE UTILIZARE




Manual de utilizare
pentru telecomanda
cu fir

Română

OM-G17-0808-DAIKIN (DENV)
Nr. piesă: R08019032312


Descrierea telecomenzii G17

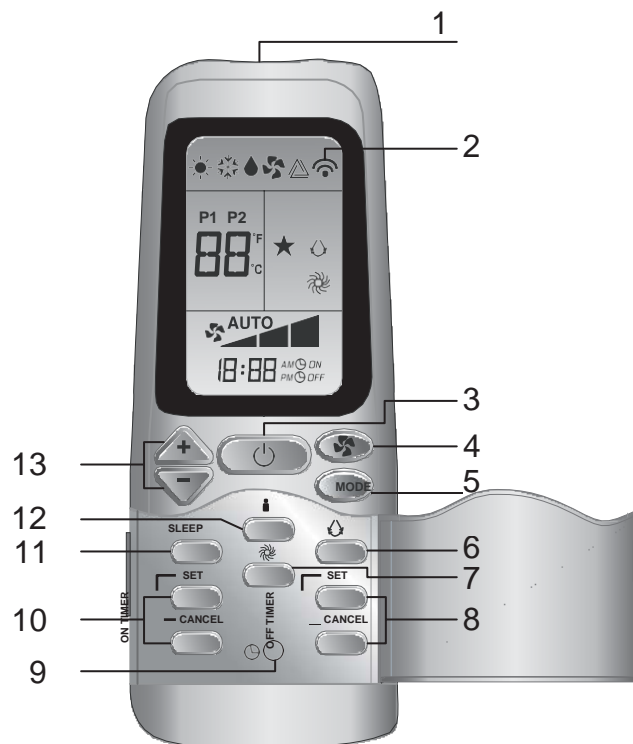

MONTAREA PE PERETE



INTRODUCEREA BATERIILOR (AAA.R03)

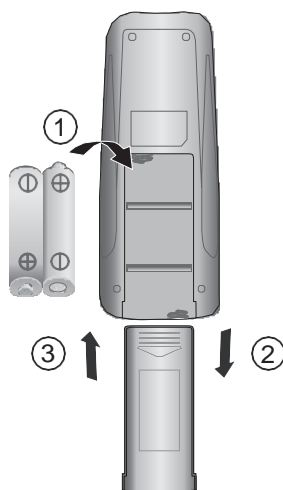


ii

Baterie

- 1) Tip: AAA.R03
- 2) Cantitate: 2 bucăți

Cerințe privind eliminarea

Bateriile furnizate cu telecomanda sunt marcate cu acest simbol.



El înseamnă că bateriile nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere nesortate.











 







În cazul în care sub simbolul respectiv este imprimat unul chimic, acesta din urmă indică faptul că bateria conține un metal greu peste o anumită concentrație.

Possibilele simboluri chimice sunt:

- Pb: plumb (>0,004%)

Bateriile uzate trebuie procesate la un centru specializat de tratare pentru reutilizare. Prin asigurarea eliminării corecte, contribuți la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor. Pentru mai multe informații, contactați autoritățile locale.

GHID DE UTILIZARE

- Sursa de transmisie**
 - Sursa de unde va fi transmis semnalul.
- Indicația transmisiei de semnal**
 - Clipire pentru a confirma că ultima setare a fost transmisă unității.
- Butonul „ON/OFF” (PORNIT/OPRIT)**
 - Apăsați o dată pentru a porni unitatea de aer condiționat.
 - Apăsați din nou pentru a opri unitatea.
- Selectarea vitezei ventilatorului**
 - Apăsarea continuă a butonului  va comuta viteza ventilatorului în ordinea următoare:
Scăzută —  Medie —  Ridicăta —  Automată
 - Nu mai apăsați atunci când viteza dorită a ventilatorului este afișată pe ecran.
- Modul de funcționare**
 - Apăsați butonul **MODE** (Mod) pentru a selecta tipul de mod de operare.
 - Pentru unitatea numai cu răcire, modurile disponibile sunt: **COOL** () (Răcire), **DRY** () (Uscare) și **FAN** () (Ventilator).
 - Pentru unitatea cu pompă de căldură, modurile disponibile sunt: **AUTO** () (Automat), **COOL** () (Răcire), **DRY** () (Uscare), **FAN** () (Ventilator) și **HEAT** () (Încălzire).
 - Modul **AUTO** () (Automat) nu este disponibil pentru sistemele cu apă răcită și cu 2 țevi.
- Baleierea automată a aerului (opțiune)**
 - Apăsați butonul **SWING** () (Baleiere) pentru a activa funcția de baleiere automată a aerului.
 - Pentru a distribui aerul într-o direcție specifică, apăsați butonul **SWING** () (Baleiere) și așteptați până când fanta de aer se mișcă în direcția dorită, apoi apăsați butonul încă o dată.
- Funcția Turbo**
 - Apăsați  pentru răcire sau încălzire rapidă.
 - Viteza ventilatorului este comutată pe valoarea maximă.
 - Apăsați din nou pentru a dezactiva funcția.
 - Disponibilă numai în modurile Heat (Încălzire), Cool (Răcire) și Dry (Uscare).
 - Funcția Turbo () nu este disponibilă pentru sistemul cu apă răcită.
- Reglarea temporizatorului de oprire**
 - Apăsând butonul **SET** (Setare) se va activa funcția temporizatorului de oprire.
 - Reglați ora de oprire dorită, apăsând continuu butonul **SET** (Setare).
 - Apăsați butonul **CANCEL** (Anulare) pentru a anula setarea temporizatorului de oprire.
- Setarea orei**
 - Apăsați lung butonul  pentru a seta ora.


10. Setarea temporizatorului de pornire

- Apăsând butonul **SET** (Setare) se va activa funcția temporizatorului de pornire.
- Reglați ora de pornire dorită, apăsând continuu butonul **SET** (Setare). Dacă temporizatorul este fixat la 7.30, aparatul de aer condiționat va porni cu precizie la ora 7.30.
- Apăsați butonul **CANCEL** (Anulare) pentru a anula setarea temporizatorului de pornire.

11. Setarea modului de așteptare

- Apăsând butonul **SLEEP** (Așteptare) veți activa funcția modului de așteptare.

- Aceasta este o opțiune pentru a economisi energie. Când unitatea funcționează în modul răcire, temperatura setată este mărită cu 0,5 °C după prima jumătate de oră, cu încă 0,5 °C după a doua jumătate de oră și cu 1 °C după următoarea oră.
- Când unitatea funcționează în modul încălzire, temperatura setată este redusă cu 1 °C după prima jumătate de oră, cu încă 1 °C după a doua jumătate de oră și cu 1 °C după următoarea oră.

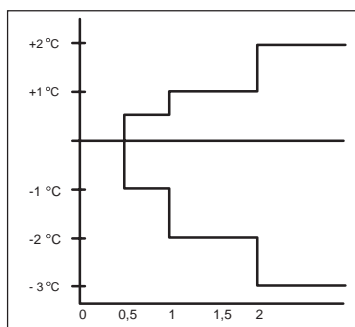

- Această funcție este disponibilă în modul **COOL** (Răcire), **HEAT** (Încălzire) și **AUTO** (Automat).

12. Personalizarea setărilor

- Apăsați lung timp de 3 s, apoi va clipi. Apăsați din nou pentru a comuta între și .
- Setati setarea dorită, apoi lăsați telecomanda timp de 4 s fără a apăsa nicio tastă; programul va salva setarea.
- Apăsați o dată pentru a activa setarea P1, apoi apăsați din nou pentru a comuta între P1 și P2.
- Apăsați orice tastă pentru a dezactiva personalizarea setărilor.

13. Setarea temperaturii

- Pentru a seta temperatura dorită în încăperea, apăsați butonul + sau - pentru a mări sau reduce temperatura setată.
- Intervalul de setare a temperaturii se încadrează între 16 °C și 30 °C (setare opțională de la 20 °C la 30 °C).
- Apăsați simultan ambele butoane pentru a mări și scădea setarea din °C la cea în °F.

NOTE

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Sediul central:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan
Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<http://www.daikin.com/global/>

DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Nr. piesă: R08019032312