



DAIKIN EUROPE NV.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

المكتب الرئيسي:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

مكتب طوكيو:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<http://www.daikin.com/global/>

رقم الجزء.: R08019032554



مذكرة



o





مذكرة



٤





مذكرة





٩. تهيئة مؤقت OFF


- اضغط زر **SET** لتنشيط وظيفة مؤقت الإيقاف.
- اضغط وقت الإيقاف المرغوب بالاستمرار بضغط زر **SET**.
- اضغط زر **CLR** لإلغاء تهيئة مؤقت الإيقاف.

١٠. الدوران التلقائي للهواء (اختياري)

- اضغط زر **SWING** لتنشيط وظيفة دوران الهواء.
- لتوزيع الهواء باتجاه معين، اضغط زر **SWING** وانتظر الى ان يتحرك الشق بالاتجاه المرغوب واضغط الزر مرة أخرى.

١١. تهيئة وضع النوم

- اضغط زر **SLEEP** لتنشيط وظيفة وضع النوم.

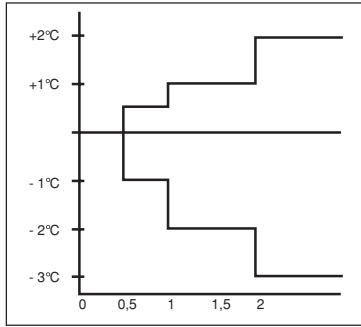

- هذا هو خيار الاقتصاد بالطاقة. عندما تكون الوحدة في وضع تشغيل التبريد، تزداد درجة حرارة الضبط بمقدار ٠,٥ درجة مئوية بعد نصف الساعة الأولى، وتزداد بمقدار ٠,٥ درجة مئوية أخرى بعد نصف الساعة الثاني وتزداد بمقدار ١ درجة مئوية بعد الساعة التالية.
- عندما تكون الوحدة في وضع تشغيل التدفئة، تنخفض درجة حرارة الضبط بمقدار ١ درجة مئوية بعد نصف الساعة الأولى، وتنخفض بمقدار ١ درجة مئوية أخرى بعد نصف الساعة الثاني وتنخفض بمقدار ١ درجة مئوية بعد الساعة التالية.

- تتوفر هذه الوظيفة تحت وضع **HEAT**, **COOL** و **AUTO**.

١٢. تهيئة وقت الساعة

- اضغط زر ▲ لزيادة وقت الساعة.
- اضغط زر ▼ لتقليل وقت الساعة.

١٣. التهيئة الشخصية

- اضغط ▲ واحتفظ به مضغوطاً لمدة ٣ ثواني، ثم تومض العلامة P1. اضغط مرة أخرى للدوران بين P1 و P2.
- اضبط التهيئة المرغوبة، ثم اترك الجهاز اليدوي لمدة ٤ ثواني من دون ضغط أي مفتاح وسوف يتم حفظ التهيئة في البرنامج.
- اضغط ▲ لتنشيط تهيئة P1، ثم اضغط مرة أخرى للدوران بين P1 و P2.
- اضغط اي مفتاح لتعطيل التهيئة الشخصية.





دليل التشغيل

١. مصدر الإرسال
 - المصدر الذي يتم نقل الإشارة به.
٢. علامة إرسال الإشارة
 - تومض لتأكيد بأن التهيئة الأخيرة قد تم نقلها للوحدة.
٣. زر "ON/OFF"
 - اضغط مرة واحدة لتشغيل مكيفة الهواء.
 - اضغط مرة أخرى ل إيقاف الوحدة.
٤. تهيئة درجة الحرارة
 - لضبط درجة الحرارة المرغوبة للغرفة، اضغط زر ▲ أو ▼ لزيادة أو تقليل درجة الحرارة المضبوطة.
 - يتراوح مدى درجة الحرارة ما بين ١٦°م إلى ٢٠°م (التهيئة الاختيارية من ٢٠°م إلى ٣٠°م).
 - اضغط الزرين كليهما في آن واحد لتحويل ▲ و ▼ من °C إلى °F.
٥. وضع التشغيل
 - اضغط زر **MODE** لاختيار نوع وضع التشغيل.
 - لوحدة التبريد فقط، ان الأوضاع المتوفرة هي: (☼) **COOL**، (▲) **DRY** و (☼) **FAN**.
 - لوحدة ضخ التدفئة، الأوضاع المتوفرة هي: (▲) **AUTO**، (☼) **COOL**، (▲) **DRY** و (☼) **FAN** و (☼) **HEAT**.
 - الوضع (▲) **AUTO** غير متوفر لنظام الماء المبرد.
٦. اختيار سرعة المروحة
 - اضغط زر ☼ باستمرار لتحويل سرعة المروحة بالترتيب التالي:
منخفض ← متوسط ← عالي ← تلقائي
 - توقف عن الضغط عندما تظهر سرعة المروحة على عارضة الشاشة.
٧. الوظيفة التريبينية
 - اضغط ☼ للتبريد السريع أو تشغيل التدفئة.
 - سوف تزداد درجة الحرارة الداخلية إذا كانت المكيفة في وضع **HEAT**، وتقل إذا كانت في وضع **COOL** أو **DRY**.
 - سوف تزداد سرعة المروحة إذا لم تكن في سرعتها القصوى.
 - سوف تتم إعادة درجة الحرارة وسرعة المروحة الى تهيئة المستخدم اذا ضغطت زر ☼ مرة اخرى او بعد مرور ٢٠ دقيقة.
 - يتوفر في اوضاع **HEAT** و **COOL** و **DRY** فقط.
 - وظيفة التريبو (☼) غير متوفرة لنظام الماء المبرد.
٨. تهيئة مؤقت **ON**
 - اضغط الزر **SET** لتنشيط وظيفة مؤقت التشغيل.
 - اضبط وقت التشغيل المرغوب بالاستمرار بضغط زر **SET**. اذا تم ضبط المؤقت على 7.30 صباحاً، سوف تشتغل مكيفة الهواء في الساعة 7.30 صباحاً بالضبط.
 - اضغط الزر **CLR** لالغاء تهيئة مؤقت التشغيل.





بطارية

(١) النوع : AAA,R03

(٢) الكمية : بطاريتان

شروط التخلص منها

إن البطاريات التي تورد مع جهاز التحكم عليها هذه العلامة وهي تعني أنه يحظر أن ترمى هذه البطاريات مع بقية مخلفات المنزل. فإذا وجدت علامة كيميائية أسفل هذا الرمز فالعلامة الكيميائية تعني أن البطارية تحتوي على معادن ثقيل يفوق تركيزها معيناً. ويمكنك أن تجد أي من العلامات الكيميائية التالية: ■ نسبة الرصاص: (>0,004%)

لا بد من معالجة البطاريات المستعملة في وحدة معالجة متخصصة حتى يمكن استخدامها مرة أخرى. وأعلم أنه من خلال التخلص السليم من هذه البطاريات تعمل على تجنب أضرار بيئية أو أضرار على صحة الإنسان. ويمكنك الاتصال بالسلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات في هذا الشأن.






كيفية التثبيت على الجدار




إدخال البطاريات (AAA.R03)

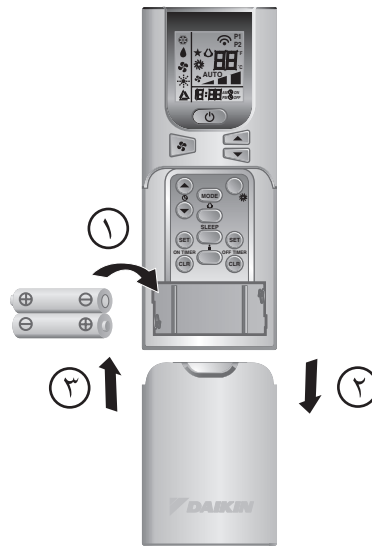

ii



اشارة مفتاح التحكم عن بعد G15

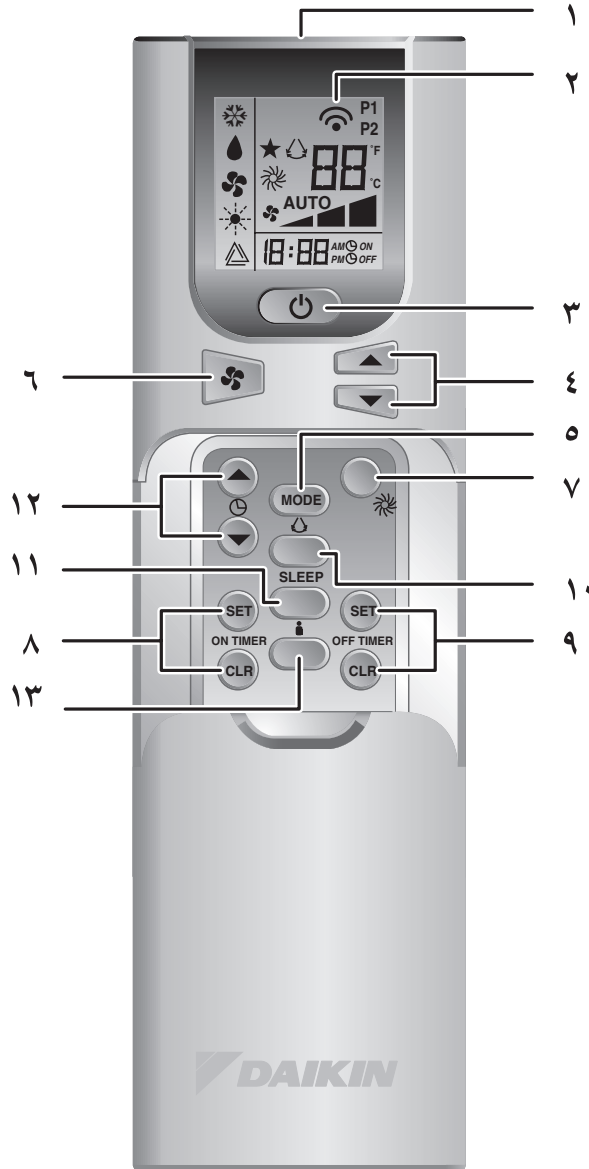



DAIKIN

كتيب التشغيل



كتيب التركيب
الوحدة اليدوية اللاسلكية
عربي