

**DAIKIN**

# ANVÄNDARMANUAL




Användarmanual  
Trådlöst handset

**Svenska**

OM-G15-1008(0)-DAIKIN  
Artikelnr.: R08019032554


# G15 Fjärrkontrollindikation

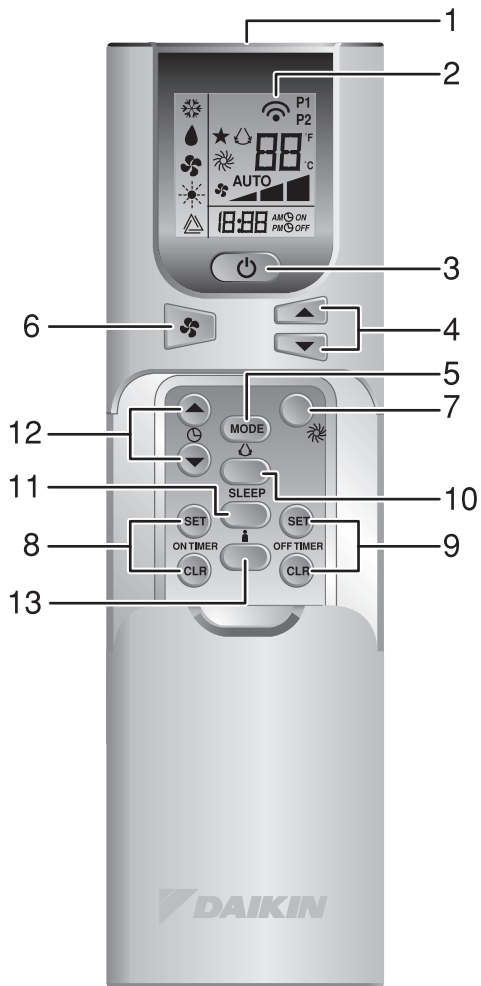

## HUR DU MONTERAR PÅ VÄGGEN



## SÄTTA I BATTERIER (AAA.R03)

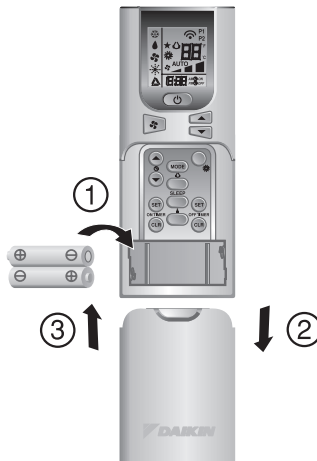

## Batteri

- 1) Typ: AAA.R03
- 2) Kvantitet: 2 delar

### Avfallshanteringskrav



De batterier som medföljer kontrollen är märkta med denna symbol.

Detta betyder att batterierna inte får blandas med osorterat hushållsavfall.

Om en kemisk symbol är tryckt nedanför symbolen betyder denna kemiska symbol att batteriet innehåller en tung metall ovanför en viss koncentration.

Möjliga kemiska symboler är:

- Pb: bly (>0,004%)

Avfallsbatterier måste behandlas vid en specialiserad behandlingsanläggning för återanvändning. Genom att säkra en korrekt avyttring hjälper du till att förhindra möjliga negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Var god kontakta din lokala myndighet för mer information.

## 1. Sändningskälla

- Källan där signalen kommer att sändas.

## 2. Signalsändningsindikation

- Blinkar för att bekräfta att den senaste inställningen har sänts till enheten.

## 3. Knappen "ON/OFF"

- Tryck en gång för att starta luftkonditionerarenheten.
- Tryck igen för att stoppa enheten.

## 4. Temperaturinställning

- För att ställa in den önskade rumstemperaturen, tryck på knappen ▲ eller ▼ för att öka eller sänka den inställda temperaturen.
- Temperaturinställningen sträcker sig från 16°C till 30°C (valfri inställning 20°C till 30°C).
- Tryck på båda knapparna samtidigt för att växla ▲ och ▼ från °C- till °F-inställning.

## 5. Driftläge

- Driftläge Tryck på knappen **MODE** för att välja typ av driftläge.
- För enhet med endast kylning är de tillgängliga lägena: **COOL** (❄), **DRY** (💧) och **FAN** (🌀).
- För värmepumpenhet är de tillgängliga lägena: **AUTO** (⚡), **COOL** (❄), **DRY** (💧), **FAN** (🌀) och **HEAT** (🔥).
- Läget **AUTO** (⚡) är inte tillgängligt för kylt vattensystem.

## 6. Fläkthastighetsval

- Tryck in knappen 🌀 kontinuerligt för att växla fläkthastigheten i följande ordning:

Låg → Med → Hög → Auto

- Sluta trycka när den önskade fläkthastigheten visas på displayskärmen.

## 7. Funktionen Turbo

- Tryck på 🌀 för snabb kylnings- eller värmningsdrift.
- Temperaturen kommer att ökas inuti om den är i läget **VÄRMNING**, och sänkas om den är i läget **KYLNING** eller **TORR**.  
Fläkthastigheten kommer att ökas om den inte är på maximal hastighet.
- Temperatur- och fläkthastigheten kommer att återgå till användarinställning om 🌀 trycks in igen eller efter 20 minuter.
- Tillgänglig under lägena **VÄRMNING**, **KYLNING** och **TORR** endast.
- Funktionen Turbo (🌀) är inte tillgänglig för kylt vattensystem.

## 8. Inställningen timer ON (på)

- Tryck på knappen **SET** för att aktivera funktionen timer på.
- Ställ in den önskade på-tiden genom att trycka in knappen **SET** kontinuerligt. Om timern är inställd på 7.30 f.m. sätts luftkonditioneraren på exakt 7.30 f.m.
- Tryck på knappen **CLR** för att avbryta inställningen timer på.

## 9. Inställningen timer OFF (av)


- Tryck på knappen **SET** för att aktivera funktionen timer av.
- Ställ in den önskade av-tiden genom att trycka in knappen **SET** kontinuerligt.
- Tryck på knappen **CLR** för att avbryta inställningen timer av.

## 10. Automatiskt luftlopp (frivilligt)

- Tryck på knappen **SWING** för att aktivera funktionen automatiskt luftlopp.
- För att rikta luften i en specifik riktning, tryck på knappen **SWING** och vänta tills spjället flyttats till den önskade riktningen och tryck på knappen en gång till.

## 11. Inställningen viloläge

- Tryck på knappen **SLEEP** för att aktivera funktionen viloläge.
- Detta är ett energisparalternativ. När enheten drivs i läget kylning ökas den inställda temperaturen med 0,5°C efter den första halvtimmen, ytterligare 0,5°C efter den andra halvtimmen och 1°C efter den följande 1:a timmen.
- När enheten drivs i läget värmning sänks den inställda temperaturen med 1°C efter den första halvtimmen, ytterligare 1°C efter den andra halvtimmen och 1°C efter den följande 1:a timmen.
- Denna funktion är tillgänglig i lägena **COOL**, **HEAT** och **AUTO**.

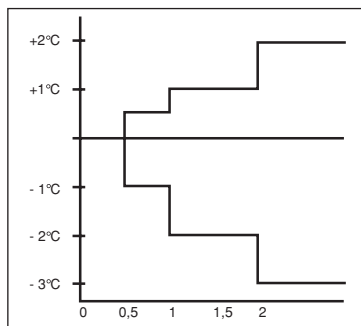

## 12. Klocktidinställning

- Tryck på knappen ▲ för att öka klocktiden.
- Tryck på knappen ▼ för att minska klocktiden.

## 13. Anpassa inställning

- Tryck på **▲** och håll inne i 3s, och P1 blinkar sedan. Tryck igen för att växla mellan P1 och P2.
- Ställ in önskad inställning, och lämna sedan handsetet i 4s utan att trycka på någon knapp och inställningen sparas i programmet.
- Tryck på **▲** en gång för att aktivera inställningen P1, och tryck igen för att växla mellan P1 och P2.
- Tryck på vilken knapp som helst för att inaktivera den anpassade inställningen.

## ANTECKNINGAR

**DAIKIN INDUSTRIES, LTD.**

Head office:

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,  
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,  
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan  
<http://www.daikin.com/global/>

**DAIKIN EUROPE NV.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium