

Schnellverweis
4PW72362-1-KBA

Bei der englischen Fassung der Anleitung handelt es sich um das Original. Bei den Anleitungen in anderen Sprachen handelt es sich um Übersetzungen des Originals.
Auf der CD finden Sie detailliertere Bedienungsanleitungen.
Installation: siehe Seite 2.

BETRIEB

1. Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

! Nehmen Sie auch die der Außen- und Inneneinheit beiliegende Bedienungsanleitung zur Hand.

Lesen Sie diesen Abschnitt "1. Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen" sorgfältig durch, bevor Sie die Klimaanlage installieren, und installieren Sie die Anlage unbedingt vorschriftsgemäß.

Eine Missachtung dieser Anweisungen kann zu Sachbeschädigung oder Körperverletzungen führen, die je nach den Umständen schwerwiegend sein können.

! WARNUNG
Spielen Sie **NICHT** mit dem Gerät oder seiner Fernbedienung. Versehentliche Betätigung durch ein Kind kann zu einer Beeinträchtigung der Körperfunktionen und Gesundheitsschäden führen.

! WARNUNG
Die Fernbedienung darf unter keinen Umständen zerlegt werden. Eine Berührung der Innenteile kann zu elektrischen Schlägen oder Bränden führen. Konsultieren Sie Ihren Daikin-Händler oder Vertragslieferanten bezüglich interner Inspektionen und Einstellungen.

! WARNUNG
Um elektrische Schläge zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen berühren.

! WARNUNG
■ Versuchen Sie **NICHT**, die Fernbedienung zu modifizieren oder zu reparieren. Dies kann zu elektrischen Schlägen oder Bränden führen. Wenden Sie sich an Ihren Daikin-Händler.
■ Versuchen Sie **NICHT**, die Fernbedienung selbst zu versetzen oder neu zu installieren. Unsachgemäße Installation kann zu elektrischen Schlägen oder Bränden führen. Wenden Sie sich an Ihren Daikin-Händler.
■ Verwenden Sie **KEINE** brennbaren Stoffe (z. B. Haarspray oder Insektizide) in der Nähe des Produkts. Reinigen Sie das Produkt nicht mit organischen Lösungsmitteln, wie z. B. Lackverdünner. Die Verwendung von organischen Lösungsmitteln kann Rissbildung im Produkt, elektrische Schläge oder Brände verursachen.

2. Eigenschaften und Funktionen

Mit der Fernbedienung BRC1E52B7, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, können Sie Ihre Anlage vollständig steuern.

1 ALLGEMEINE FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

Zu den grundlegenden Funktionen der Fernbedienung zählen:

- EIN/AUS,
- Wechsel der Betriebsart,
- Temperatureinstellung,
- Einstellung der Luftmenge,
- Einstellung der Luftstromrichtung.

2 FUNKTIONEN DER UHR

Die Uhr weist folgende Funktionen auf:

- 12/24-Stunden-Echtzeituhr,
- automatische Sommerzeit.

3 PROGRAMMUHRFUNKTION

Die folgenden Programmuhrfunktionen sind verfügbar:

- für jeden Tag der Woche können maximal 5 Aktionen programmiert werden,
- es können 3 voneinander unabhängige Zeitpläne programmiert werden,
- der Zeitplan kann jederzeit aktiviert/deaktiviert werden,
- verknüpft mit einer Kühl- und/oder Heiztemperatur oder einem AUS-Modus (mit oder ohne Rücksetztemperatur),
- "letzter Befehl" setzt vorherigen Befehl bis zum nächsten programmierten Befehl außer Kraft.

4 RÜCKSETZFUNKTION

Mit der Rücksetzfunktion wird die Raumtemperatur in einem bestimmten Bereich konstant gehalten, wenn die Bewohner längere Zeit weg sind und die Klimaanlage AUSGESCHALTET ist.


5 TASTEN-/FUNKTIONSSPERRE

Tasten und Funktionen können zum Einschränken der Benutzeraktionen gesperrt werden.

6 MÖGLICHKEIT DER DETAILANZEIGE

Möglichkeit der Anzeige der Außentemperatur oder Raumtemperatur.

3. Bezeichnung und Funktion der Schalter

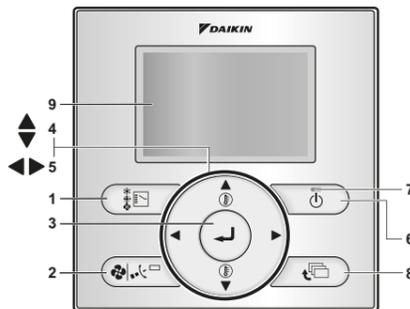

- 1 BETRIEBSMODUS-WAHLTASTE
Zum Auswählen des gewünschten Betriebsmodus.
- 2 TASTE ZUR EINSTELLUNG DER GEBLÄSEDREHZAHL/ LUFTSTROMRICHTUNG
Zum Einblenden des Bildschirms zur Einstellung der Gebläsedrehzahl/Luftstromrichtung.
- 3 MENÜ-/EINGABETASTE
Zum Einblenden des Hauptmenüs oder zum Auswählen einer bestimmten Einstellung.
- 4 AUFWÄRTS-/ABWÄRTSTASTE
Zum Erhöhen/Verringern der eingestellten Temperatur, zum Hervorheben des vorherigen/nächsten Elements darüber/darunter oder zum Ändern des ausgewählten Elements.
- 5 RECHTS/LINKS-TASTE
Zum Hervorheben des nächsten Elements auf der rechten/linken Seite.
- 6 EIN/AUS-TASTE
Zum Starten oder Stoppen des Systems.

Zum Einblenden des Bildschirms zur Einstellung der Gebläsedrehzahl/Luftstromrichtung.

Zum Einblenden des Hauptmenüs oder zum Auswählen einer bestimmten Einstellung.

Zum Erhöhen/Verringern der eingestellten Temperatur, zum Hervorheben des vorherigen/nächsten Elements darüber/darunter oder zum Ändern des ausgewählten Elements.

Zum Hervorheben des nächsten Elements auf der rechten/linken Seite.

Zum Starten oder Stoppen des Systems.

! INFORMATION
Dies ist die einzige Taste, die funktioniert, wenn die Bildschirmbeleuchtung nicht eingeschaltet ist.

7 BETRIEBSANZEIGE
Leuchtet im Betrieb oder blinkt, wenn eine Fehlfunktion auftritt.


8 ABBRUCHTASTE
Zum Einblenden des vorherigen Bildschirms.

9 LCD (mit Hintergrundbeleuchtung)
Beim Drücken einer Taste wird der Bildschirm etwa 30 Sekunden lang beleuchtet. Wenn 1 Inneneinheit mit 2 Fernbedienungen gesteuert wird, leuchtet die Hintergrundbeleuchtung der zuerst betätigten Fernbedienung auf.


4. Bezeichnung und Funktion der Symbole

Informationen zum Wechseln zwischen der Standardanzeige und der Detailanzeige finden Sie unter "15.2 Auswählen der Anzeige".

Standardanzeige

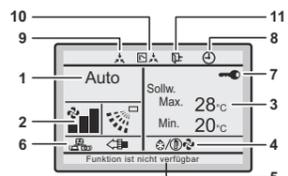

Detailanzeige

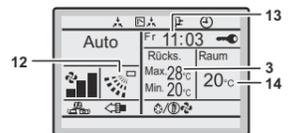

1 BETRIEBSMODUS
Anzeige des aktuellen Betriebsmodus (**Kühlen, Heizen, Lüftung, Lüften, Entfeuch.** oder **Auto**).

2 LÜFTERGESCHWINDIGKEIT
Anzeige der für die Klimaanlage eingestellten Lüftergeschwindigkeit. Wenn die Klimaanlage über keine Funktion zur Steuerung der Lüftergeschwindigkeit verfügt, wird die Lüftergeschwindigkeit nicht angezeigt.

3 SOLLWERT-/RÜCKSETZBETRIEB-TEMPERATURANZEIGE
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, gibt **Sollwert** die für die Klimaanlage eingestellten Temperaturen an.

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, gibt **Rücksetzen** die für den Rücksetzbetrieb eingestellten Temperaturen an.

4 ENTFROSTEN/WARMSTART
Zeigt an, dass der Enteisungs-/Warmstartmodus aktiv ist.

5 MELDUNG
Hier können Mitteilungen angezeigt werden.

6 BELÜFTUNG/REINIGUNG
■ Lüftermodussymbole zeigen den aktuellen Lüftungsmodus an (nur HRV) (**AUTOMATIK, WÄRMETAUSCH, BYPASS**).

■ Das Symbol für die Luftreinigungseinheit zeigt an, dass die Luftreinigungseinheit (Option) betriebsbereit ist.

7 ANZEIGE
Zeigt an, dass die Tastensperre aktiviert ist oder die Menütaste deaktiviert ist.

8 ANZEIGE
Zeigt an, dass der Wochen-Timer oder Ablauf-Timer aktiviert ist.

ANZEIGE
Zeigt an, dass die Uhr eingestellt werden muss. Die Wochen-Timerfunktion ist erst wirksam, wenn die Uhr eingestellt wurde.

9 SYMBOL EXTERNE STEUERUNG
Zeigt an, dass eine andere Steuerung mit höherer Priorität die Fernbedienung steuert oder deaktiviert.

10 SYMBOL FÜR UMSCHALTUNG UNTER ZENTRALER KONTROLLE
Zeigt an, dass die Umschaltung der Anlage der zentralen Steuerung unterliegt, die einer anderen Inneneinheit oder einem optionalen Kühlungs-/Heizungswahlschalter zugewiesen wurde, der mit der Außeneinheit (= Master-Fernbedienung) verbunden ist.

11 SYMBOL FÜR DIE RÜCKSETZFUNKTION
Blinkt, wenn das Gerät unter der Steuerung für den Absenkbetrieb eingeschaltet wird.

12 LUFTSTROMRICHTUNG
Wird angezeigt, wenn die Luftstromrichtungs- und Schwenkfunktion aktiviert sind.

13 UHRZEIT (12/24-Stunden-Echtzeituhr)
Wird angezeigt, wenn die Uhr eingestellt ist. Wenn die Uhr nicht eingestellt ist, wird "- : -" angezeigt.

14 DETAILIERTE AUSWAHL
Wird angezeigt, wenn die Elemente der detaillierten Anzeige ausgewählt sind.

5. Beschreibung der Betriebsarten

1 NUR LÜFTERBETRIEB
In diesem Modus zirkuliert die Luft ohne Heizung oder Kühlung.

2 ENTFEUCHTUNG
In diesem Modus wird die Luftfeuchtigkeit bei einer minimalen Temperaturabnahme verringert.

Die Temperatur und Lüftergeschwindigkeit werden automatisch gesteuert und können mit der Fernbedienung nicht eingestellt werden.
Die Entfeuchtung funktioniert erst ab einer bestimmten Mindestraumtemperatur.

3 AUTOMATISCHER BETRIEB
In diesem Modus wird entsprechend dem Sollwert automatisch zwischen Heizbetrieb und Kühlbetrieb gewechselt.

4 KÜHLBETRIEB
In diesem Modus wird die Kühlung entsprechend dem Sollwert oder Begrenzungsbetrieb aktiviert.

5 HEIZBETRIEB
In diesem Modus wird die Heizung entsprechend dem Sollwert oder Absenkbetrieb aktiviert.

6 BELÜFTUNG (nur HRV)
HRV-Betrieb durch Lüftermodus; weitere Einzelheiten dazu siehe HRV-Anleitung.

7 RÜCKSETZFUNKTION
Mit der RÜCKSETZFUNKTION wird die Raumtemperatur in einem bestimmten Bereich konstant gehalten, wenn die Bewohner weg sind und die Klimaanlage AUSGESCHALTET ist.

Zum Beispiel:
■ Wenn die Raumtemperatur unter 10°C fällt, wird die Heizung automatisch eingeschaltet. Sobald 12°C erreicht sind, wird der ursprüngliche Status wieder aktiviert.

■ Wenn die Raumtemperatur 35°C übersteigt, wird die Kühlung automatisch eingeschaltet. Sobald 33°C erreicht sind, wird der ursprüngliche Status wieder aktiviert.

Die Differenz kann im Menü zur Konfiguration des Rücksetzbetriebs eingestellt werden. Die Außer-Haus-Funktionstemperatur kann im ausgeschalteten Zustand im Hauptbildschirm oder im Timer eingestellt werden.

6. Allgemeine Bedienung

1 Drücken Sie **!** mehrmals, bis der gewünschte Betriebsmodus **Kühlen, Heizen, Lüftung, Lüften, Entfeuch.** oder **Auto** ausgewählt ist.


2 Drücken Sie **!**. Die Betriebsanzeige leuchtet und das System wird gestartet.

3 Verwenden Sie **▲** zum Einstellen der Temperatur.

! INFORMATION
Im Modus **Entfeuch.** oder **Lüftung** kann die Lüftergeschwindigkeit nicht eingestellt werden.

4 Drücken Sie **!**.


5 Verwenden Sie **◀ ▶** zum Auswählen der Einstellung für die Lüftergeschwindigkeit oder Luftstromrichtung.

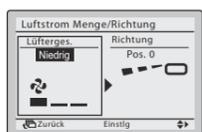

6 Wenn die Einstellung für die Lüftergeschwindigkeit ausgewählt ist, verwenden Sie **▲ ▼** zum Auswählen der gewünschten Lüftergeschwindigkeit: Niedrig, Mittel oder Hoch.

! INFORMATION
Im Modus **Entfeuch.** oder **Lüftung** kann die Lüftergeschwindigkeit nicht eingestellt werden.

 7 Wenn die Einstellung für die Luftstromrichtung ausgewählt ist, verwenden Sie **▲ ▼** zum Ändern der Einstellung auf **Swing, Pos. 0, Pos. 1, Pos. 2, Pos. 3** oder **Pos. 4**.




8 Drücken Sie **!** zum Einblenden des Grundbildschirms.

9 Drücken Sie **!**. Die Betriebsanzeige erlischt und der Betrieb des Systems wird angehalten.

Weitere Funktionen der Steuerung: TASTENSPERRE

1 Drücken Sie **!** 4 Sekunden lang, um die Tastensperre zu aktivieren. Das Tastensperresymbol wird angezeigt.

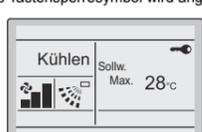

2 Um die Tastensperre aufzuheben, drücken Sie **!** 4 Sekunden lang. Das Tastensperresymbol wird ausgeblendet.

7. Beschreibung der Optionen im Hauptmenü

1 Luftstromrichtung⁽¹⁾ (nur, wenn das Gerät über die Funktion "Individueller Luftstrom" verfügt)

Sie können die Luftstromrichtung für jede der 4 Lamellen individuell einstellen.

2 Powerfull Heizen/Kühlen⁽¹⁾ (nur SkyAir)
Um die Raumtemperatur schnell auf einen angenehmen Wert zu bringen.

3 Belüftung
Zum Einstellen der Lüfterstufe und des Lüftermodus (nur HRV).

4 Energiespar-Einstellung
Damit können Sie die Einstellung der Temperatur auf einen bestimmten Bereich beschränken und den Stromverbrauch anzeigen.

■ Sollwertgrenzen
Der einstellbare Temperaturbereich kann eingeschränkt werden. Der Temperaturbereich kann auf der Basis des Modells und der Betriebsart eingeschränkt werden.

■ Energiesparen aktiv⁽¹⁾ (nur, wenn der Sensor installiert ist)
Damit können Sie das System so einrichten, dass die Solltemperatur der Klimaanlage automatisch geändert wird, wenn in einem bestimmten Zeitraum keine Personen erkannt werden. Wenn Personen erkannt werden, wird die normale Solltemperatur wieder aktiviert.

■ Energiesparen stop⁽¹⁾ (nur, wenn der Sensor installiert ist)
Damit können Sie das System so einrichten, dass die Klimaanlage automatisch ausgeschaltet wird, wenn in einem bestimmten Zeitraum keine Personen erkannt werden.

■ Auto.Temp.rücksetzen
Wird zum Zurücksetzen auf die voreingestellte Temperatur nach Ablauf eines bestimmten Zeitraums verwendet - auch bei Änderung der Solltemperatur.

■ Ablauf-Timer
Damit können Sie für den Betrieb des Systems einen maximalen Zeitraum von 30-180 Minuten festlegen. Das System wird nach Ablauf der ausgewählten Zeit (immer, wenn das System aktiviert wurde) automatisch ausgeschaltet.

■ Stromverbrauch⁽¹⁾
Es wird der Stromverbrauch bislang angezeigt. Damit kann der Kunde die weitere Entwicklung des Stromverbrauchs abschätzen. **Hinweis:** Die Funktionsverfügbarkeit ist vom Innengerätetyp abhängig.

Hinweis: Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn mehr als 1 Innengerät als Gruppe mit der Fernbedienung verbunden ist. **Hinweis:** Der angezeigte Stromverbrauch ist kein direkter Messwert (in kWh), sondern das Resultat einer Berechnung anhand der Betriebsdaten des Geräts. Einige Faktoren in dieser Berechnung sind Absolutwerte, aber andere Faktoren ergeben sich lediglich aus Interpolationen mit bestimmten Toleranzwerten. Deshalb kann der angezeigte Wert vom tatsächlichen Stromverbrauch abweichen.

5 Wochen-Timer
Zum Festlegen der Startzeit und der Zeit für die Abschaltung für einen beliebigen Tag der Woche. Sie können bis zu 5 Aktionen pro Tag festlegen. Beide Betriebsarten (normal und Rücksetzfunktion) können ausgewählt werden. Außerdem können die Ruhetageinstellungen und die Wochen-Timer-Nummer festgelegt werden.

6 Servicekontakt/Modellinfo
Dient der Anzeige von Servicekontakt und Modellinformation.

7 Erweiterte-Funktion

Zum Festlegen des LCD-Kontrasts. Sie können außerdem zwischen Standard- und Detailanzeige wechseln. Wenn die Detailanzeige ausgewählt ist, können die Detailanzeigeeinstellungen geändert werden.

8 Statusliste
Damit wird eine Liste der aktuellen Einstellungen für die verfügbaren Elemente angezeigt.

9 Uhrzeit & Kalender
Damit können Sie das Datum und die Uhrzeit festlegen. Die Uhrzeit kann im 12-Stunden-?oder 24-Stunden-Format angezeigt werden.

10 Sprache
Damit können Sie die angezeigte Sprache festlegen.

8. Luftstromrichtung⁽¹⁾
Ausführliche Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der CD.

9. Powerfull Heizen/Kühlen⁽¹⁾ (nur SkyAir)
1 Zeigen Sie das **Hauptmenü** an und gehen Sie zu Schritt (9) zum Einblenden des Grundbildschirms (siehe "20. Hauptmenü-Struktur" und "Anhang").

2 **Powerfull Heizen/Kühlen** wird auf dem Grundbildschirm angezeigt, wenn die Funktion Powerfull Heizen/Kühlen eingeschaltet ist.

! INFORMATION
Wiederholen Sie diese Schritte zum Ausschalten der Funktion **Powerfull Heizen/Kühlen**.

10. Belüftung-Einstellung
Nur bei einer HRV-Verbindung. Weitere Informationen finden Sie in den HRV-Anleitungen.

11. Energiespar-Einstellung
Ausführliche Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der CD.

12. Wochen-Timer
12.1 Aktivieren/Deaktivieren des Wochen-Timers

1 Blenden Sie den Bildschirm **Einstellung Aktiv./Deaktiv.** ein (12.1) (siehe "20. Hauptmenü-Struktur" und "Anhang").

2 Verwenden Sie **▲ ▼** zum Ändern der Einstellung auf **Aktiv** oder **Deaktiv**.

 


3 Drücken Sie **!** zum Einblenden des Bestätigungsbildschirms.

4 Verwenden Sie **◀ ▶** zum Auswählen von **Ja** und drücken Sie **!**.

12.2 Auswählen der Timer-Nummer
1 Blenden Sie den Bildschirm **Timerwahl** ein (11.2) (siehe "20. Hauptmenü-Struktur" und "Anhang").

2 Verwenden Sie **▲ ▼** zum Ändern der Einstellung auf **Timer 1, Timer 2** oder **Timer 3**.




3 Drücken Sie **!** zum Einblenden des Bestätigungsbildschirms.

4 Verwenden Sie **◀ ▶** zum Auswählen von **Ja** und drücken Sie **!**.

12.3 Verwenden der Ruhetag-Einstellung
Für die Tage, die als Ruhetag festgelegt wurden, wird der Wochen-Timer deaktiviert.

1 Blenden Sie den Bildschirm **Ruhetag-Einstellung** ein (12.3) (siehe "20. Hauptmenü-Struktur" und "Anhang").

 2 Verwenden Sie **◀ ▶**, um den gewünschten Tag zu wählen. Drücken Sie **▲ ▼** zum Anzeigen von **✓**, um den Ruhetag festzulegen.




3 Drücken Sie **!** zum Einblenden des Bestätigungsbildschirms.

4 Verwenden Sie **◀ ▶** zum Auswählen von **Ja** und drücken Sie **!**.

12.4 Ändern der Timer-Einstellungen des ausgewählten Wochen-Timers
Für die Tage, die als Ruhetag festgelegt wurden, wird der Wochen-Timer deaktiviert.

1 Blenden Sie den Bildschirm **Detailauswahl** ein (15.3) (siehe "20. Hauptmenü-Struktur" und "Anhang").

 2 Verwenden Sie **▲ ▼** zum Ändern der Einstellung auf **Keine, Außentemperatur, Raumtemperatur** oder **System**.



3 Drücken Sie **!** zum Bestätigen der Einstellung. Der Grundbildschirm wird angezeigt.

4 Verwenden Sie **◀ ▶** zum Auswählen von **Ja** und drücken Sie **!**.

15. Erweiterte-Funktion
15.1 Auswählen von Zugluftschutz

1 Blenden Sie den Bildschirm **Zugluftschutz** ein (15.1) (siehe "20. Hauptmenü-Struktur" und "Anhang").

2 Verwenden Sie **▲ ▼** zum Auswählen von **Aktiv** oder **Deaktiv**.

3 Drücken Sie **!** zum Einblenden des Bestätigungsbildschirms.

4 Verwenden Sie **◀ ▶** zum Auswählen von **Ja** und drücken Sie **!**.

15.2 Auswählen der Anzeige
1 Blenden Sie den Bildschirm **Anzeige** ein (15.2) (siehe "20. Hauptmenü-Struktur" und "Anhang").

2 Verwenden Sie **▲ ▼** zum Ändern der Einstellung auf **Standard** oder **Details**.



3 Drücken Sie **!** zum Bestätigen der Einstellung. Der Grundbildschirm wird angezeigt.

4 Verwenden Sie **◀ ▶** zum Auswählen von **Ja** und drücken Sie **!**.

15.3 Auswählen der Detailanzeige
1 Blenden Sie den Bildschirm **Detailauswahl** ein (15.3) (siehe "20. Hauptmenü-Struktur" und "Anhang").

2 Verwenden Sie **▲ ▼** zum Ändern der Einstellung auf **Keine, Außentemperatur, Raumtemperatur** oder **System**.



3 Drücken Sie **!** zum Bestätigen der Einstellung. Der Grundbildschirm wird angezeigt.

4 Verwenden Sie **◀ ▶** zum Auswählen von **Ja** und drücken Sie **!**.



4 Verwenden Sie **◀ ▶** zum Hervorheben der Aktion und **▲ ▼** zum Auswählen der gewünschten Funktion **Fkt.**.



! INFORMATION (Spalte Fkt.)
Es sind 3 Betriebsarten verfügbar:

1. Die Temperatur-Sollwerte können konfiguriert werden.
2. Die Sollwerte für die Außer-Haus-Funktionstemperatur können konfiguriert werden.
3. Die Temperatur-Sollwerte und die Sollwerte für die Außer-Haus-Funktionstemperatur werden deaktiviert.

5 Verwenden Sie **◀ ▶** zum Hervorheben der Temperatur und **▲ ▼** zum Auswählen des gewünschten Wertes.

! INFORMATION (Spalte Kühlen und Heizen)
_: Gibt an, dass der Temperatursollwert für Kühlen/Heizen und der Temperatursollwert für den Absenkbetrieb nicht angegeben sind. Der letzte aktive Sollwert wird verwendet.

- -: Gibt an, dass die Absenkbetriebfunktion für diesen Zeitraum deaktiviert ist, wenn die Aktion deaktiviert ist.

6 Um einen anderen Wochentag einzustellen, verwenden Sie **◀ ▶**, um den Tag hervorzuheben. Verwenden Sie **▲ ▼** zum Ändern des Tages.

7 Zum Kopieren aller Aktionen des zuvor festgelegten Tages drücken Sie **!**.

8 Wenn alle Wochen-Timer-Einstellungen vorgenommen wurden, drücken Sie **!** zum Einblenden des Bestätigungsbildschirms.

9 Verwenden Sie **◀ ▶** zum Auswählen von **Ja** und drücken Sie **!**.

13. Auto. Filterreinigung
Diese Funktion ist nur bei dem Modell verfügbar, dessen Bedienfeld über die automatische Reinigungsfunktion für den Filter verfügt. Die Einstellung muss bei ausgeschaltetem Betrieb festgelegt werden.

14. Servicekontakt/Modellinfo

1 Blenden Sie den Bildschirm **Servicekontakt/Modellinfo** ein (14) (siehe "20. Hauptmenü-Struktur" und "Anhang").

2 Die Telefonnummer der

- 3 Drücken Sie zum Bestätigen der Einstellung. Der Grundbildschirm wird angezeigt.

15.4 Anpassen des Kontrasts des LCD-Bildschirms

- 1 Blenden Sie den Bildschirm **Kontrast** ein (15.4) (siehe "20. Hauptmenü-Struktur" und "Anhang").
2 Verwenden Sie zum Ändern des Kontrasts.



- 3 Drücken Sie zum Bestätigen der Einstellung.

16. Statusliste

- 1 Blenden Sie den Bildschirm **Einstellungstatusliste** ein (16) (siehe "20. Hauptmenü-Struktur" und "Anhang").
2 Eine Liste mit dem aktuellen Einstellungsstatus wird angezeigt.
3 Drücken Sie , um wieder das **Hauptmenü** einzublenden.

17. Uhrzeit & Kalender

17.1 Einstellen von Datum & Zeit

- 1 Blenden Sie den Bildschirm **Datum & Zeit** ein (17.1) (siehe "20. Hauptmenü-Struktur" und "Anhang").
2 Verwenden Sie zum Auswählen und zum Festlegen von **Jahr, Monat, Tag** und Uhrzeit.



- 3 Drücken Sie zum Einblenden des Bestätigungsbildschirms.
4 Verwenden Sie zum Auswählen von **Ja** und drücken Sie .

17.2 Einstellen des Stunden-Formats (12/24 Stunden)


- 1 Blenden Sie den Bildschirm **Zeitanzeige** ein (17.2) (siehe "20. Hauptmenü-Struktur" und "Anhang").
2 Verwenden Sie zum Auswählen von **12 Stunden** oder **24 Stunden**.
3 Drücken Sie zum Einblenden des Bestätigungsbildschirms.
4 Verwenden Sie zum Auswählen von **Ja** und drücken Sie .

18. Sprache

- 1 Blenden Sie den Bildschirm **Sprache** ein (18) (siehe "20. Hauptmenü-Struktur" und "Anhang").
2 Verwenden Sie zum Auswählen der Sprache.
3 Drücken Sie zum Bestätigen der Einstellung. Der Grundbildschirm wird angezeigt.

19. Anzeige von Fehlercodes

- 1 Wenn ein Fehler auftritt, blinkt die Meldung **Störung: Menüaste drücken** oder **Warnung: Menüaste drücken** auf dem Grundbildschirm.

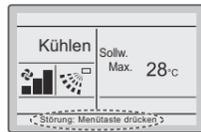

- 2 Drücken Sie . Der Fehlercode blinkt und die **Kontaktadresse** und Modellinformationen werden angezeigt.

20. Hauptmenü-Struktur

Siehe "Anhang".

INSTALLATION

Auf der CD finden Sie detailliertere Installationsanleitungen.

1. Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor der Installation. Sie beschreibt, wie das Gerät ordnungsgemäß konfiguriert und verwendet wird. Bewahren Sie diese Anleitung griffbereit auf, damit Sie auch später bei Bedarf darin nachschlagen können.

Dies ist eine Option, die in Kombination mit Daikin-Einheiten verwendet wird. In der Installations- und Bedienungsanleitung der Einheiten finden Sie Anweisungen zur Installation und zum Betrieb.

Lesen Sie diesen Abschnitt "1. Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen" sorgfältig vor dem Installieren der Fernbedienung.

Unsachgemäßes Installieren oder Anbringen des Gerätes oder von Zubehörteilen kann zu Stromschlag, Kurzschluss, Leckagen, Brand oder anderen Schäden an der Ausrüstung oder zu Körperverletzungen führen.

Sollten Sie Fragen zur Installation oder zum Betrieb haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Er berät und informiert Sie. Installieren Sie die Fernbedienung **NICHT** selbst. Unsachgemäße Installation kann zu elektrischen Schlägen oder Bränden führen. Wenden Sie sich an Ihren Daikin-Händler.

Die gesamte bauseitige Verkabelung und die Installation aller Komponenten müssen von einem Monteur durchgeführt werden und der gültigen Gesetzgebung entsprechen.

HINWEIS

- Wenn die Thermo-Funktion der Fernbedienung benutzt werden soll, wählen Sie den Installationsort nach folgenden Gesichtspunkten aus:
- am betreffenden Platz sollte die Durchschnittstemperatur des Raumes erfasst werden können,
 - das Gerät sollte nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein,
 - es sollte sich nicht in der Nähe einer Wärmequelle befinden,
 - das Gerät sollte nicht Luftzug von draußen ausgesetzt sein, z. B. in der Nähe einer sich oft öffnenden und schließenden Tür,
 - eine Stelle, an der das Display sauber bleibt,
 - es dürfen sich keine Objekte vor dem Gerät befinden,
 - die Temperatur muss zwischen -10°C und 50°C liegen,
 - die relative Luftfeuchtigkeit darf nicht über 95% steigen.

HINWEIS


- Installieren Sie die Fernbedienung **NICHT**:
- in der Nähe von Maschinen, die elektromagnetische Strahlung abgeben. Elektromagnetische Strahlung kann den Betrieb des Steuersystems stören und eine Funktionsstörung des Gerätes verursachen.
 - in feuchten Bereichen oder an Orten, wo das Gerät Wasser ausgesetzt sein kann. Wenn Wasser in die Fernbedienung eindringt, kann dies zu elektrischen Schlägen führen und die internen Elektronikbauteile können ausfallen.

Nach Abschluss der Installation sollten Sie:

- einen Probetrieb zur Prüfung auf Fehler durchführen,
- dem Kunden erklären, wie die Fernsteuerung bedient wird, und zwar mit dem Abschnitt Betrieb dieses Schnellverweises,
- den Kunden bitten, die CD und das Schnellverweisdokument zum späteren Nachschlagen aufzubewahren. Die CD enthält detaillierte Informationen zur Installation und zum Betrieb.

WARNUNG
Wenden Sie sich bezüglich eines Standortwechsels und einer Neuinstallation der Fernbedienung an Ihren Händler.

2. Inhalt des Kartons

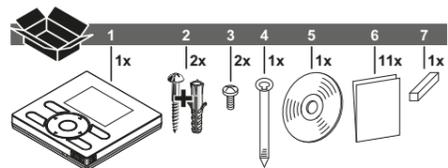

- 1 Fernbedienung
- 2 Holzschrauben+Dübel
- 3 Kleine Schrauben
- 4 Klemme
- 5 Anleitungs-CD
- 6 Schnellverweis
- 7 Kabelhalter


3. Das Oberteil der Fernbedienung entfernen

Stecken Sie einen Schlitzschraubendreher in die Schlitz (1) im unteren Teil der Fernbedienung (2 Stellen) und nehmen Sie dann das Oberteil der Fernbedienung ab.

HINWEIS

Die Leiterplatte befindet sich im oberen Teil der Fernbedienung. Achten Sie darauf, die Platine nicht mit dem Schlitzschraubendreher zu beschädigen.

4. Fernbedienung befestigen

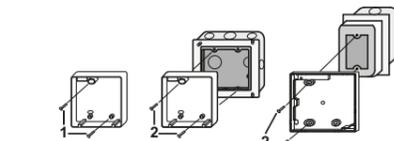

- 1 Befestigen Sie die Fernbedienung bei exponierter Montage mit den 2 mitgelieferten Holzschrauben (Ø3,5x32) und Dübeln.
- 2 Befestigen Sie die Fernbedienung bei Einbaumontage mit den 2 mitgelieferten kleinen Schrauben (M4x16).

Verwenden Sie für den bauseitig zu liefernden Schaltkasten das optionale Zubehörteil KJB111A oder KJB211A.





INFORMATION

Montieren Sie die Fernbedienung auf eine ebene Oberfläche. Achten Sie darauf, dass Sie die hintere Platte der Fernbedienung nicht durch zu festes Anziehen der Befestigungsschrauben verbiegen.

5. Die Inneneinheit verkabeln

4 Methoden:

- 1 von hinten,
- 2 von der linken Seite aus,
- 3 von oben,
- 4 von der Mitte des oberen Endes aus.

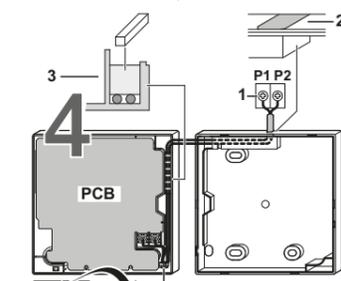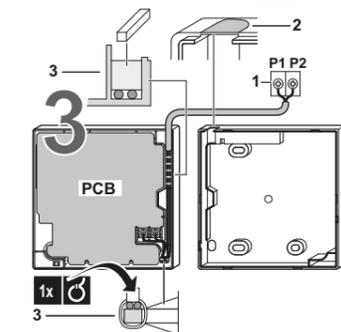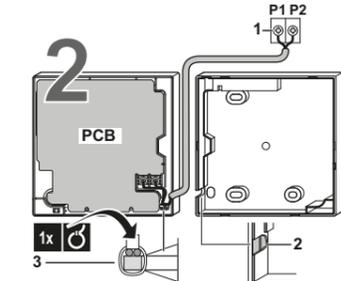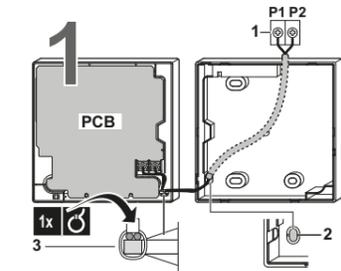

- 1 Inneneinheit
- 2 Schneiden Sie den Teil für die Durchführung der Kabel mit einer Kneifzange oder dergleichen aus.
- 3 Befestigen Sie die Kabel mit dem Kabelhalter und der Klemme am oberen Gehäuse.

Verbinden Sie die Anschlüsse an der Fernbedienung (P1, P2) und die Anschlüsse der Inneneinheit (P1, P2). (P1 und P2 haben keine Polarität.)

INFORMATION

Zur Vermeidung von störenden Interferenzen sollte die Verkabelung abseits von den Netzkabeln für die Stromversorgung verlaufen.

Spezifikationen der Verkabelung

Kabeltyp	Größe	Gesamtlänge
Kabel mit Vinylmantel	0,75-1,25 mm ²	≤500 m

INFORMATION

1. Den Teil abisolieren, der durch das Gehäuse der Fernbedienung geführt wird (L). Siehe Abbildung und Tabelle unten. Es ist wichtig, die doppelte Isolierung durch die Aussparung des Fernbedienungsgehäuses beizubehalten.
2. Eine Differenz von ±10 mm bei der Länge der 2 Drähte erleichtert das Verkabeln.

Kabelaustritt	L
Oben	±150 mm
Oben mittig	±200 mm

6. Den oberen Teil der Fernbedienung wieder anbringen

HINWEIS

Achten Sie beim Befestigen darauf, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden.

Richten Sie das obere Gehäuse auf die Zapfen des unteren Gehäuses (6 Stellen) aus, setzen Sie das obere Gehäuse ein und befestigen Sie es. Beginnen Sie beim Einpassen bei den Clips auf der Unterseite.

HINWEIS

1. Der Schaltkasten und das Kabel für den Anschluss sind nicht im Lieferumfang enthalten.
2. Berühren Sie die Platine nicht mit der Hand.

7. Einschalten

- 1 Schalten Sie den Strom ein.
- 2 **Verbindung wird geprüft. Bitte eine Weile warten.** wird angezeigt.
- 3 Nach ein paar Sekunden wird der Grundbildschirm angezeigt.

Beim Steuern 1 Inneneinheit oder 1 Gruppe von Inneneinheiten mit 2 Fernbedienungen

- 1 Schalten Sie den Strom für beide Fernbedienungen ein.
- 2 Bestimmen Sie die Hauptfernbedienung und die Nebenfernbedienung.
- 3 Wenn Fehlercode:U5 - **Verbindung wird geprüft. Bitte eine Weile warten.** auf beiden Fernbedienungen angezeigt wird, drücken Sie die Taste der Nebenfernbedienung und halten Sie sie 4 Sekunden lang gedrückt.
- 4 Auf der Nebenfernbedienung wird jetzt **Neben-Fernbedienung** angezeigt.

INFORMATION

Auf der Hauptfernbedienung wird weiterhin **Haupt-Fernbedienung** angezeigt.

Nach ein paar Sekunden wird der Grundbildschirm angezeigt. Auf der CD finden Sie detailliertere Installationsanweisungen in Bezug auf:

- Settingliste IG,
- Testbetriebsmethode (im Falle von SkyAir),
- Prüfverfahren des Fehlerspeichers,
- Verfahren zur Registrierung des Servicekontakts,
- Überprüfung der registrierten Details,
- Uhrzeit & Kalender (siehe auch "17. Uhrzeit & Kalender" siehe Seite 2),
- Sprache (siehe auch "18. Sprache" siehe Seite 2),
- Gesperrte Tasten,
- Funktion ist gesperrt.

WARTUNG

1. Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

Wischen Sie das LCD und andere Oberflächen der Fernbedienung mit einem trockenen Tuch ab, wenn sie verschmutzt werden.

Falls sich der Schmutz auf der Oberfläche nicht entfernen lässt, das Tuch mit neutralem, mit Wasser verdünntem Reinigungsmittel tränken, gut auswringen und dann die Oberfläche reinigen. Anschließend mit einem trockenen Tuch nachwischen.

WARNUNG
Verwenden Sie keine Lackverdünner, organische Lösungsmittel oder starke Säuren.

WARNUNG
Waschen Sie die Fernbedienung nicht. Dies könnte zu Leckströmen und elektrischen Schlägen oder Bränden führen.

WARNUNG
Für die Durchführung der Wartung müssen die Klimaanlage und der Leistungsschalter ausgeschaltet werden. Andernfalls kann es zu elektrischen Schlägen oder Verletzungen kommen.

2. Filteranzeige zurücksetzen

- 1 Wenn die Meldung **Filter reinigen, Filter & Element reinigen** oder **Element reinigen** unten auf dem Grundbildschirm eingeblendet wird, muss der Filter gereinigt werden.
- 2 Nachdem der Filter oder das Element gewaschen, gereinigt oder ersetzt wurde, drücken Sie zum Einblenden des **Hauptmenüs**.
- 3 Verwenden Sie zum Auswählen von **Filter zurücksetzen** und drücken Sie , um die Filteranzeige zurückzusetzen.

ANHANG

