



Tekst originalnog uputstva jena engleskom jeziku. Verzije na drugim jezicima su prevodi originalnog uputstva. Detaljnija uputstva za rukovanje potražite na cd disku. Ugradnja: pogledajte na strani 2.

RUKOVANJE

1. Opšte bezbednosne mere predostrožnosti

Takođe, pogledajte uputstvo za rukovanje priloženo uz spoljni unutrašnji uređaj.

Pažljivo pročitajte ove "1. Opšte bezbednosne mere predostrožnosti" pre ugradnje opreme za klimatizaciju i povedite računa da je pravilno ugradite.

Nepridržavanje ovih uputstava može za posledicu da ima oštećenje imovine i fizičku poredu koja može da bude ozbiljna u zavisnosti od okolnosti.

UPOZORENJE
Nemojte se igrati uređajem ili daljinskim upravljačem. U slučaju da dete slučajno rukuje uređajem, može da dođe do ugrožavanja telesnih funkcija i narušavanja zdravlja.

UPOZORENJE
Nikada nemojte rasklapati daljinski upravljač. Dodirivanje unutrašnjih delova može za posledicu da ima električne udare ili požar. Za unutrašnju kontrolu i podešavanja obratite se dileru Daikin proizvoda ili ovlašćeno izvođaču radova.

UPOZORENJE
Da biste izbegli električne udare, nemojte rukovati uređajem mokrim rukama.

UPOZORENJE
Nemojte modifikovati ili popravljati daljinski upravljač. To može za posledicu da ima električne udare ili požar. Obratite se prodavcu Daikin proizvoda.
Nemojte samo premeštati ili ponovo ugradivati daljinski upravljač. Nepravilna ugradnja može za posledicu da ima strujne udare ili požar. Obratite se prodavcu Daikin proizvoda.
Nemojte koristiti zapaljive materijale (npr. lak za kosu ili insekticid) i blizini proizvoda. Nemojte čistiti proizvod organskim rastvaračima poput razređivača boje. Korišćenje organskih rastvarača može da izazove pojavu naprslina na proizvodu, električne udare ili požar.

2. Svojstva i funkcije

BRC1E52B7 je savremeni daljinski upravljač koji nudi punu kontrolu nad instalacijom.

1 OSNOVNE FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Osnovne funkcije daljinskog upravljača su:

- UKLJUČIVANJE&ISKLJUČIVANJE,
- promena režima rada,
- podešavanje temperature,
- podešavanje količine vazduha,
- podešavanje smera toka vazduha.

2 FUNKCIJA SATA

Funkcije sata su:

- sat realnog remena u 12/24-časovnom sistemu,
- automatski prelazak na letnje računanje vremena.

3 FUNKCIJA RASPOREDA

Funkcije tajmera rasporeda su:

- za svaki dan u nedelji se može programirati najviše 5 akcija,
- mogu se programirati 3 nezavisna rasporeda,
- raspored se može omogućiti/onemogućiti u svakom trenutku,
- povezan sa temperaturom hlađenja i/ili temperaturom grejanja ili operacijom ISKLJUČIVANJA (sa ili bez temperature koja se održava),
- "poslednja komanda" potiskuje prethodnu komandu do sledeće komande po rasporedu.

4 ODRŽAVANJE TEMPERATURE

Funkcija održavanja temperature održava sobnu temperaturu u određenom opsegu kada su stanovnici duže vreme odsutni a klimatizacija je ISKLJUČENA.


5 FUNKCIJA ONEMOGUĆAVANJA TASTERA

Dugmad i/ili funkcije se mogu blokirati da bi se ograničilo postupanje korisnika.

6 MOGUĆNOST DETALJNOG PRIKAZA

Moguće je dodatno prikazati spoljnu ili sobnu temperaturu.

3. Nazivi i funkcije prekidača

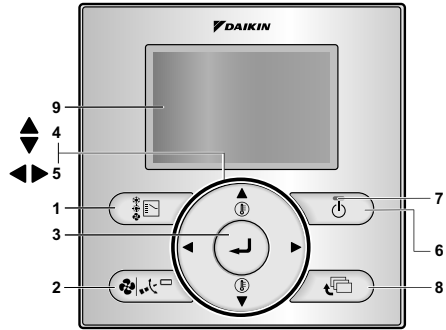

1 TATSTER ZA IZBOR REŽIMA RADA

Za izbore željenog režima rada.

2 TATSTER ZA PODEŠAVANJE BRZINE VENTILATORA/ SMERA TOKA VAZDUHA

Za ulazak u ekran podešavanja brzine ventilatora/smera toka vazduha.

3 TASTER MENI/UNOS

Za ulazak u glavni meni ili unos izabrane stavke podešavanja.

4 TASTER GORE/DOLE

Za povećanje/smanjenje podešene temperature, za označavanje sledeće stavke sa gornje/donje strane ili promenu izabrane stavke.

5 TASTER DESNO/LEVO

Za označavanje sledeće stavke sa desne/leve strane.

6 TASTER UKLJUČENO/ISKLJUČENO

Za pokretanje ili zaustavljanje sistema.

INFORMACIJA

Ovo je jedini taster koji funkcioniše kada pozadinsko osvetljenje nije upaljeno.

7 LAMPICA RADA

Svetli tiko m rada ili reperi ako dođe do kvara.

8 TATSTER ZA ODUSTAJANJE

Za vraćanje na prethodni ekran.


9 LCD ekran (sa pozadinskim osvetljenjem)

Kada se pritisne bilo koji taster za rukovanje, pozadinsko osvetljenje svetli oko 30 sekundi. Kada se 1 unutrašnji uređaj kontroliše pomoću 2 daljinska upravljača, biće upaljeno pozadinsko osvetljenje daljinskog upravljača kojim je pro rukovano.


4. Nazivi i funkcije ikona

Način prelaska između standardnog prikaza i detaljnog prikaza potražite u odeljku "15.2 Izbor režima prikaza".

Standardni prikaz

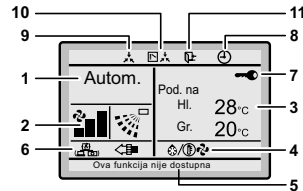

Detaljni prikaz

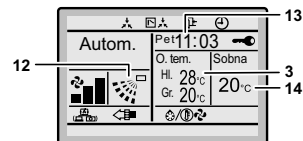

1 REŽIM RADA

Pokazuje trenutni režim rada (Hlađenje, Grejanje, Ventil., Ventilat., Sušenje ili Autom.).

2 BRZINA VENTILATORA

Pokazuje brzinu ventilatora koja je podešena za klimatizacioni uređaj. Ako klimatizacioni uređaj nema funkciju kontrole brzine ventilatora, brzina ventilatora se neće prikazivati.

3 PRIKAZ TEMPERATURE KOJA SE ODRŽAVA

Kada se uređaj uključuje, Podesi na pokazuje temperature koje su podešene za klimatizacioni uređaj.
Kada se uređaj isključuje, Održav. temper. pokazuje temperature koje su podešene za funkciju održavanja temperature.

4 ODMRZAVAJE/VRUČI START

Pokazuje da je aktivan režim odmrzavanja/vrućeg starta.

5 PORUKA

Moguće je prikazivanje poruka.

6 VENTILACIJA/PREČIŠĆAVANJE

Ikone režima ventilacije i prečišćavanja pokazuju trenutni režim ventilacije (samo HRV) (AUTOMATISKI, Rekup. top. energ., KRUŽNA).

Ikona prečišćavanja vazduha pokazuje da uređaj za prečišćavanje vazduha (opcionali) radi.

7 PRIKAZ

Pokazuje da je podešena blokada tastera ili da je dume menija onemogućeno.

8 PRIKAZ

Pokazuje da je omogućen tajmer rasporeda ili tajmer ISKLJUČIVANJA.

PRIKAZ

Pokazuje da treba podesiti sat. Funkcija tajmera rasporeda neće raditi ako sat nije podešen.

9 IKONA SPOLJNE KONTROLE

Pokazuje da vaš daljinski upravljač kontroliše ili onemogućava drugi daljinski upravljač većeg prioriteta.

10 IKONA PREBACIVANJA POD CENTRALIZOVANOM KONTROLOM

Pokazuje da je prebacivanje funkcija instalacije pod centralizovanom kontrolom dodeljeno drugom unutrašnjem uređaju ili opcionom biraču hlađenja/grejanja povezanom na spoljni uređaj (= glavni daljinski upravljač).

11 IKONA ODRŽAVANJA TEMPERATURE

Treperi kada se uređaj uključuje pod kontrolom održavanja temperature.

12 SMER TOKA VAZDUHA

Prikazuje se kada su podešeni smer toka vazduha i njihanje.

13 SAT (sat realnog vremena u 12/24-časovnom sistemu)

Prikazuje se kada je sat podešen. Ako sat nije podešen, prikazuje se -:-.

14 IZBOR DETALJNOG PRIKAZA

Prikazuje se kada su izabrane stavke detaljnog prikaza.

5. Opis režima rada

1 SAMO VENTILATOR

U ovom režimu vazduh samo kruži bez grejanja ili hlađenja.

2 SUŠENJE

U ovom režimu se smanjuje vlažnost vazduha uz minimalno smanjenje temperature. Temperatura i brzina ventilatora se kontrolišu automatski i ne mogu se kontrolisati daljinskim upravljačem. Operacija sušenja neće funkcionisati ako je sobna temperature preniska.

3 AUTOMATSKI RAD

U ovom režimu kontrolni uređaj će automatski prebacivati između grejanja i hlađenja u skladu sa podešenom vrednošću.

4 HLAĐENJE

U ovom režimu hlađenje će se aktivirati po potrebi u skladu sa podešenom vrednošću.

5 GREJANJE

U ovom režimu grejanje će se aktivirati po potrebi u skladu sa podešenom vrednošću ili održavanjem temperature.

6 VENTILACIJA (samo HRV)

Režim ventilacije pokreće HRV; više pojedinosti potražite u uputstvu za HRV.

7 ODRŽAVANJE TEMPERATURE

ODRŽAVANJE TEMPERATURE je funkcija koja omogućava održavanje sobne temperature u određenom opsegu kada su stanovnici dsutni a klimatizacija je ISKLJUČENA.

Na primer:

- ako sobna temperatura opadne ispod 10°C, automatski počinje grejanje; čim bude dostignuto 12°C, kontrolni uređaj se vraća u početno stanje;
- ako sobna temperatura poraste preko 35°C, automatski počinje hlađenje; čim bude dostignuto 33°C, kontrolni uređaj se vraća u početno stanje.

Diferencijal se može podesiti u meniju za konfigurisanje funkcije održavanja temperature. Temperatura koja se održava može da se podesi prilikom isključivanja uređaja na osnovnom ekranu ili u rasporedu.

6. Osnovni način rukovanja



- a Režim rada
- b Temperatura:
 - Kada se uređaj uključuje, Podesi na pokazuje temperature koje su podešene za klimatizacioni uređaj.
 - Kada se uređaj isključuje, Održav. temper. pokazuje temperature koje su podešene za funkciju održavanja temperature.
- c Brzina ventilatora/smer toka vazduha

1 Pritisnite nekoliko puta dok ne bude izabran željeni režim rada Hlađenje, Grejanje, Ventil., Ventilat., Sušenje ili Autom..

2 Pritisnite Lampica rada će se upaliti i sistem će početi da radi.

3 Upotrebite da podesite temperaturu.

INFORMACIJA

U režimu Sušenje ili Ventil. nije moguće podešavati brzinu ventilatora.

4 Pritisnite .

5 Upotrebite da izaberete postavku brzine ventilatora ili smera toka vazduha.

 


6 Kada je brzina ventilatora izabrana, upotrebite da odaberete željenu brzinu između postavki Mala, Srednja ili Velika.

INFORMACIJA

U režimu Sušenje ili Ventil. nije moguće podešavati brzinu ventilatora.

7 Kada je smer toka vazduha izabran, upotrebite da promenite postavku u Nihanje, Pol. 0, Pol. 1, Pol. 2, Pol. 3 i Pol. 4.



8 Pritisnite da biste prikazali osnovni ekran.

9 Pritisnite Lampica rada će se ugasisi i sistem prestaje da radi.

Dodatne funkcije kontrolnog uređaja: BLOKIRANJE TASTERA

1 Pritisnite na 4 sekunde da biste omogućili režim blokiranja tastera. Prikazuje se ikona tastera.



2 Da biste otkazali režim blokiranja tastera, pritisnite na 4 sekunde. Ikona blokade nestaje.

7. Opis stavki glavnog menija

1 SMER TOKA VAZDUHA (samo ako je instalirana pojedinačna funkcija toka vazduha)

Za podešavanje smera toka vazduha pojedinačno za svake 4 klape.

2 BRZI START (samo SkyAir)

Za brzo podešavanje sobne temperature na ugodnu temperaturu.

3 VENTILACIJA

Za podešavanje brzine ventilacije i režima ventilacije (samo HRV).

4 OPCIJE UŠTEDE ENERGIJE

Ovo vam omogućava da ograničite opseg podešavanja temperature i prikazete potrošnju struje.

■ **Opseg pod. vred.**
Opseg podešavanja temperature može da se ograniči. Opseg temperature se može ograničiti na osnovu modela i režima rada.

■ **Senzor (mala)** (Samo ako je senzor ugrađen)
Ovo vam omogućava da obavite podešavanje koje automatski menja ciljnu temperaturu klimatizacije kada u utvrđeno vreme nisu prisutni ljudi. Ako bude otkriveno prisustvo ljudi, podešenost će se vratiti na uobičajenu podešenu temperaturu.

■ **Senzor (Stop)** (Samo ako je senzor ugrađen)
Ovo vam omogućava podešenost koja automatski zaustavlja rad klimatizacije ako tokom utvrđenog perioda nije otkriveno prisustvo ljudi.

■ **Aut. res. pod. vred.**
Koristi se za povratka na unapred podešenu temperaturu posle isteka određenog vremenskog perioda, čak i ako se podešena temperatura pomeni.

■ **Tajmer ISKLJUČIVANJA**
Ovo vam omogućava da podesite svaki period rada sistema u opsegu od 30-180 minuta. Sistem se automatski isključuje posle izabranog remena (svaki puta kada se sistem aktivira).

■ **Potrošnja baterija**
Prikazuje se pokazatelj potrošnje električne energije do tog trenutka. Ovo korisniku omogućava da proceni tendenciju u potrošnji električne energije.
Napomena: Dostupnost funkcija zavisi od tipa unutrašnjeg uređaja.
Napomena: Ako je na daljinski upravljač grupno povezano više od 1 unutrašnjeg uređaja, ova funkcija nije dostupna.
Napomena: Prikazana potrošnja električne energije nije rezultat merenja kWh već rezultat proračuna na osnovu podataka o radu uređaja. Neki faktori u ovom proračunu su apsolutne vrednosti, ali drugi faktori proističu iz interpolacija sa tolerancijom. To objašnjava zašto rezultat može da odstupa od stvarne potrošnje električne energije.

3 Pritisnite da biste prikazali ekran za potvrdu.

4 Upotrebite d biste izabrali Da i pritisnite .

12.4 Promena postavki rasporeda određenog broja rasporeda
U dane koji su definisani kao praznici tajmer rasporeda će biti onemogućen.

1 Prikazite ekran Postavke (12.4) (Pogledajte odeljak "20. Struktura Glavnog menija" i "Dodatak").

2 Upotrebite da odaberete željeni dan(1).

3 Upotrebite da označite Vreme početka rada i tda podesite željeno Vreme početka rada (2).

3 Pritisnite da potvrdite podešavanje. Prikazuje se osnovni ekran.

3 Pritisnite da potvrdite podešavanje. Prikazuje se osnovni ekran.

9 SAT I KALENDAR

Ovo vam omogućava da podesite datum i vreme. Vreme se može prikazati u 12-časovnom ili u 24-časovnom formatu.

10 JEZIK

Ovo vam omogućava da podesite jezik prikaza.

8. Smer toka vazduha

Detaljne informacije potražite u Uputstvu za rukovanje na CD disku.

9. Brzi start (samo SkyAir)

1 Prikazite Glavni meni i pređite na postupak (9) da biste prikazali osnovni ekran (Pogledajte odeljak "20. Struktura Glavnog menija" i "Dodatak").

2 Na osnovnom ekranu će se pojaviti Brzi start kada se UKLJUČI funkcija Brzi start.

INFORMACIJA

Da biste isključili funkciju Brzi start, ponovite ovaj postupak.

10. Podešavanje Ventilacije

Samo u slučaju da je povezan HRV. Više informacija potražite u uputstvu za HRV.

11. Opcije uštede energije


Detaljne informacije potražite u Uputstvu za rukovanje na CD disku.

12. Raspored

12.1 Omogućavanje/onemogućavanje rasporeda

1 Prikazite ekran Omoguć/onemoguć podešavanje (12.1) (Pogledajte odeljak "20. Struktura Glavnog menija" i "Dodatak").

2 Upotrebite da postavku izmenite u Omoguć ili Onemoguć.

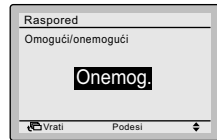

3 Pritisnite da biste prikazali ekran za potvrdu.

4 Upotrebite d biste izabrali Da i pritisnite .

12.2 Izbor broja rasporeda

1 Prikazite ekran Niz rasporeda (11.2) (Pogledajte odeljak "20. Struktura Glavnog menija" i "Dodatak").

2 Upotrebite da biste postavku izmenili u Raspored br. 1, Raspored br. 2 ili Raspored br. 3.



3 Pritisnite da biste prikazali ekran za potvrdu.


4 Upotrebite d biste izabrali Da i pritisnite .

12.3 Korišćenje praznika

U dane koji su definisani kao praznici tajmer rasporeda će biti onemogućen.

1 Prikazite ekran Praznici (12.3) (Pogledajte odeljak "20. Struktura Glavnog menija" i "Dodatak").

2 Upotrebite da izaberete željeni dan. Pritisnite da biste prikazali i podesili praznik.

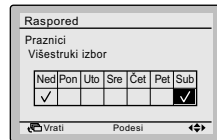

3 Pritisnite da biste prikazali ekran za potvrdu.


4 Upotrebite d biste izabrali Da i pritisnite .

12.4 Promena postavki rasporeda određenog broja rasporeda
U dane koji su definisani kao praznici tajmer rasporeda će biti onemogućen.

1 Prikazite ekran Postavke (12.4) (Pogledajte odeljak "20. Struktura Glavnog menija" i "Dodatak").

2 Upotrebite da odaberete željeni dan(1).

3 Upotrebite da označite Vreme početka rada i tda podesite željeno Vreme početka rada (2).

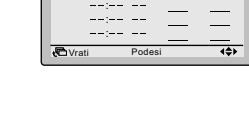

15.4 Podešavanje kontrasta na LCD ekranu

- 1 Prikazite ekran za podešavanje **Podešavanje kontrasta** (15.4) (Pogledajte odeljak "20. Struktura Glavnog menija" i "Dodatak").
- 2 Upotrebite **▲▼** da promenite kontrast.



- 3 Pritisnite **↵** da potvrdite podešavanje.


16. Aktuelne postavke

- 1 Prikazite ekran **Lista statusa podešavanja** (16) (Pogledajte odeljak "20. Struktura Glavnog menija" i "Dodatak").
- 2 Prikazuje se lista aktuelnih statusa podešavanja.
- 3 Pritisnite **↵** da biste se vratili u **Glavni meni**.

17. Sat i kalendar

17.1 Podešavanje datuma i vremena

- 1 Prikazite ekran podešavanja **Datum i vreme** (17.1) (Pogledajte odeljak "20. Struktura Glavnog menija" i "Dodatak").
- 2 Upotrebite **◀▶** da odaberete i **▲▼** da podesite **Godinu, Mesec, Dan** i vreme.

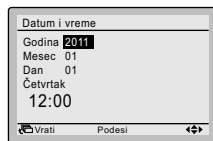

- 3 Pritisnite **↵** da biste prikazali ekran za potvrdu.
- 4 Upotrebite **◀▶** da biste izabrali **Da** i pritisnite **↵**.

17.2 Podešavanje formata časova (12/24 časa)

- 1 Prikazite ekran podešavanja **12 H/24 H sat** (17.2) (Pogledajte odeljak "20. Struktura Glavnog menija" i "Dodatak").
- 2 Upotrebite **▲▼** da odaberete **12 H** ili **24 H**.
- 3 Pritisnite **↵** da biste prikazali ekran za potvrdu.
- 4 Upotrebite **◀▶** da biste izabrali **Da** i pritisnite **↵**.

18. Jezik

- 1 Prikazite ekran **Jezik** (18) (Pogledajte odeljak "20. Struktura Glavnog menija" i "Dodatak").
- 2 Upotrebite **▲▼** da odaberete jezik.
- 3 Pritisnite **↵** da potvrdite podešavanje. Prikazuje se osnovni ekran.

19. Prikazivanje šifre greške

- 1 Ako dođe do greške, na ekranu će treperiti **Greška: pritisnite taster Meni** ili **Upozor.: pritisni. taster Meni**.



- 2 Pritisnite **↵**. Treperiće šifra greške i prikazaće se **Podaci za kontakt** i informacije o modelu.

20. Struktura Glavnog menija

Pogledajte odeljak "Dodatak".

UGRADNJA

Detaljnija uputstva za ugradnju potražite na cd disku.

1. Opšte bezbednosne mere predostrožnosti

- Pažljivo pročitajte ova uputstva pr ugradnje. U njima ćete pronaći kako da pravilno ugradite, konfigurirate i koristite uređaj. Čuvajte ovo uputstvo na zgodnom mestu za podsećanje u budućnosti.
- Ovo je opcija za korišćenje u kombinaciji sa Daikin uređajima. Uputstva za ugradnju i rukovanje potražite u priručnicima za ugradnju i rukovanje tih uređaja.

Pažljivo pročitajte ove "1. Opšte bezbednosne mere predostrožnosti" pre ugradnje daljinskog upravljača. Nepravilna ugradnja ili priključivanje opreme ili dodatne opreme može da dovede do strujnog udara, kratkog spoja, požara i drugih oštećenja opreme i fizičkih povreda.

Ako iste sigurni u vezi sa postupcima ugradnje ili korišćenjem, uvek se obratite svom prodavcu za savet i informacije. Nemojte sami ugrađivati daljinski upravljač. Nepravilna ugradnja može za posledicu da ima strujne udare ili požar. Obratite se prodavcu Daikin proizvoda.

Svo povezivanje kablova na terenu i ugradnju komponenti mora da obavi instalater uz poštovanje lokalnih propisa.

OBAVEŠTENJE

- Kada se koristi termo funkcija daljinskog upravljača, odaberite mesto za ugradnju imajući u vidu da to treba da bude mesto:
 - gde je moguće detektovati prosečnu sobnu temperaturu,
 - nije izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti,
 - nije u blizini izvora toplote,
 - nije pod uticajem spoljnog vazduha ili strujanja vazduha usled otvaranja/zatvaranja vrata,
 - gde ekran ostaje čist,
 - gde prednja strana ostaje čista,
 - gde je temperatura između -10°C i 50°C.
 - gde je relativna vlažnost najviše 95%.

OBAVEŠTENJE

- Nemojte ugrađivati daljinski upravljač:
 - U blizini mašina koje emituju elektromagnetno zračenje. Elektromagnetno zračenje može da poremeti rad kontrolnog sistema i dovede do lošeg rada uređaja.
 - U vlažnim područjima ili na mestima gde mož da bude izložen vodi. Ako voda uđe u daljinski upravljač, može da izazove električne udare i otkazivanje unutrašnje elektronike.


Po završetku ugradnje:

- obavite probni rad da biste proverili da li ima grešaka,
- objasnite kupcu kako da rukuje daljinskim upravljačem koristeći odeljak Rukovanje Kratkog uputstva,
- zamolite kupca da sačuva cd i kratko uputstvo za podešavanje u budućnosti. Na cd disku se nalaze detaljne informacije o ugradnji i rukovanju.

UPOZORENJE

U vezi sa premeštanjem i ponovnom ugradnjom daljinskog upravljača obratite se lokalnom prodavcu.

2. Sadržaj pakovanja

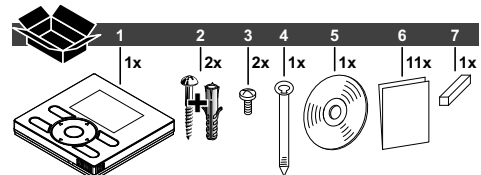

- 1 Daljinski upravljač
- 2 Vijci za drvo i čepovi za zid
- 3 Mali vijci
- 4 Spona
- 5 CD sa uputstvom
- 6 Kratko uputstvo
- 7 Držač kabla


3. Uklonite gornji deo daljinskog upravljača

- Uvucite odvijač vijaka sa pljosnatim vrhom u prorez e (1) u donjem delu daljinskog upravljača (2 mesta) i uklonite gornji deo daljinskog upravljača.

OBAVEŠTENJE

PCB se montira u gornjem delu daljinskog upravljača. Vodite računa da ne oštetite tablu odvijačem vijaka sa pljosnatim vrhom.

4. Pričvrstite daljinski upravljač

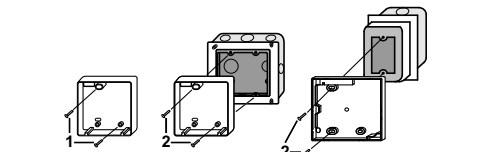

- 1 kod montaže u isturenom položaju, pričvrstite ga pomoću 2 priložena vijka za drvo (Ø3,5x32) i čepova.
- 2 kod montaže u ravni sa površinom na koju se montira, pričvrstite ga pomoću 2 priložena mašinska vijka (M4x16).

Kad postojeće kutije za upravljanje na terenu, koristite opcionu pribor KJB111A ili KJB211A.





INFORMACIJA

Postavite ga na ravnu površinu. Vodite računa da ne iskrivite oblik zadnje ploče daljinskog upravljača preteranim pritezanje vijaka za montažu.

5. Povežite unutrašnji uređaj

4 načina:

- 1 otpozadi,
- 2 sleva,
- 3 odozgo,
- 4 odozgo u sredini.

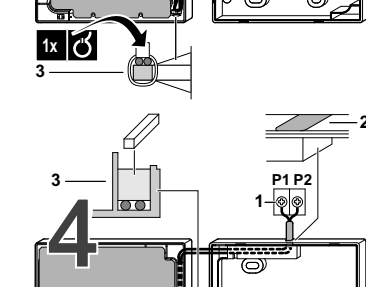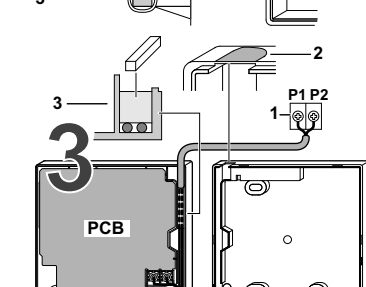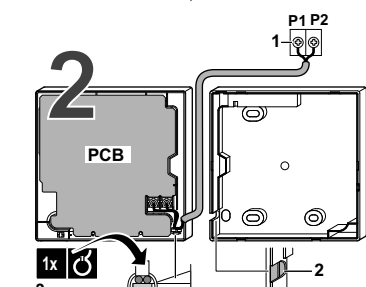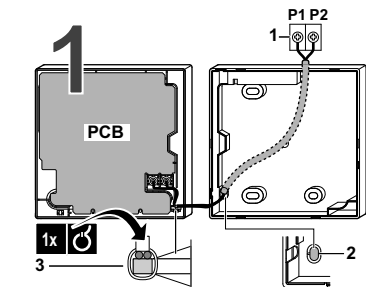

Povežite terminale na daljinskom upravljaču (P1, P2) i terminale na unutrašnjem uređaju (P1, P2). (P1 i P2 nemaju polaritet.)

INFORMACIJA

Prilikom povezivanja kablova, provucite kablove dalje od kablova za napajanje električnom energijom da biste izbegli električne smetnje (spoljne smetnje).

Tip kabla	Veličina	Ukupna dužina
Kabl ili provodnik obložen vinilom	0,75–1,25 mm ²	≤500 m

INFORMACIJA

1. Skinite oblogu na delu koji treba da prođe kroz unutrašnjost kućišta daljinskog upravljača. Pogledajte donju sliku i tabelu. Važno je zadržati dvostruku izolaciju na delu koji prolazi kroz prorez na kućištu daljinskog upravljača.
2. Za lako povezivanje kablova bolje je zadržati razliku od ±10 mm između dužina 2 žice.

Izlaz za kabl	L
Gornji izlaz	±150 mm
Gornji izlaz u sredini	±200 mm

6. Ponovo postavite gornji deo daljinskog upravljača

OBAVEŠTENJE

Vodite računa da prilikom postavljanja ne priključite kabl.

Poravnajte gornji deo kućišta sa jezičcima na donjem delu kućišta (6 tačkaka), ubacite i postavite gornji deo kućišta. Počnite uklopavanje od spona na dnu.

OBAVEŠTENJE

1. Kutija za upravljanje i kablovi nisu priloženi.
2. Nemojte direktno dodirivati PCB rukama.

7. Uključite napajanje

- 1 Uključite napajanje.
- 2 Provera veze. Sačekajte, se prikazuje na ekranu.
- 3 Posle nekoliko sekundi se prikazuje osnovni ekran.

Ako se 1 unutrašnji uređaj ili 1 gupa unutrašnjih uređaja kontrolišu pomoću 2 daljinska upravljača

- 1 Uključite napajanje oba daljinska upravljača.
- 2 Odredite koji je sporedni a koji glavni daljinski upravljač.
- 3 Kada se na oba daljinska upravljača prikaže **Šifra greške:U5** – Provera veze. Sačekajte, pritisnite i zadržite taster **↵** na daljinskom upravljaču 4 sekunde.
- 4 Na sporednom daljinskom upravljaču se sada prikazuje **Sporedni DU**.

INFORMACIJA

Na glavnom daljinskom upravljaču se i dalje prikazuje **Glavni DU**.

5 Posle nekoliko sekundi se prikazuje osnovni ekran.

Na cd disku potražite detaljnije informacije o:

- Postavkama polja,
- Načinu probnog rada (u slučaju SkyAit).
- Postupku pregledanja Istorije grešaka,
- Načinu registracije Kontakta za održavanje,
- Potvrđivanju pojedinosti registracije,
- Satu i kalnedaru (takođe pogledajte "17. Sat i kalendar" na strani 2).
- Jeziku (takođe pogledajte "18. Jezik" na strani 2),
- Onemogućavanju tastera,
- Onemogućavanju funkcija.

ODRŽAVANJE

1. Opšte bezbednosne mere predostrožnosti

Kada se LCD ekran i drugi površinski delovi daljinskog upravljača zaprljaju, obrišite ih suvom krpom.

Ako se nečistoća na taj način ne može ukloniti sa površina, natopite krp neutralnim deterđentom razblaženim vodom, dobro iscedite krp i očistite površinu. Zatim obrišite površinu suvom krpom.

UPOZORENJE

Nemojte koristiti razređivač boje, organski rastvarač ili jaku kiselinu.

UPOZORENJE

Nemojte prati daljinski upravljač. To može da dovede do curenja struje i izazove strujne udare ili požar.

UPOZORENJE

Prilikom čišćenja obavezno zaustavite rad klimatizacionog uređaja i isključite prekidač napajanja. Ukoliko to ne uradite, može da dođe do strujnih udara ili povreda.

2. Resetovanje znaka filtera

- 1 Kada se u dnu osnovnog ekrana pojavi jedna od sledećih poruka (**Vreme za čišćenje filtera**, **Vreme za čišć. filt. i elemen.** ili **Vreme za čišćenje elementa**), filter treba očistiti.
- 2 Pošto operete, očistite ili zamenite filter ili element, pritisnite **↵** da biste ušli u **Glavni meni**.
- 3 Upotrebite **▲▼** da izaberete **Indikator resetovanja filtera** i pritisnite **↵** da biste resetovali znak filtera.

DODATAK

