




**APARAT DAIKIN DE AER CONDIȚIONARE A
AERULUI PENTRU ÎNCĂPERI
MANUAL DE UTILIZARE
OPȚIONAL: TELECOMANDĂ ULTRA SUBȚIRE**

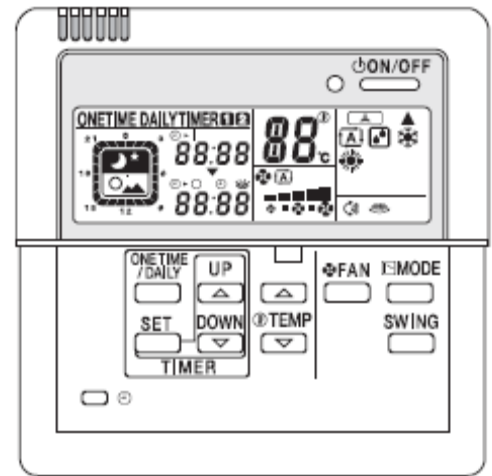

BRC944A2B



Utilizați inteligent, economisiți energie

A SE CITI ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Instrucțiuni de siguranță.....2
- Denumirile și funcțiile componentelor..8
- Pregătirea înainte de utilizare.....9

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Utilizarea în modul Automat -
Dezumidificare - Răcire – Încălzire...11
- Reglarea direcției jetului de aer.....13
- Utilizarea temporizatorului
Temporizatorul singular.....16
Temporizatorul zilnic.....20

ÎNTREȚINERE

- Curățarea.....24

- Vă mulțumim că ați cumpărat aparatul Daikin de condiționarea a aerului în încăperi.
- Acest manual cuprinde atenționări și instrucțiuni pentru o utilizare economică a aparatului dvs. de aer condiționat.

Pentru o utilizare corectă a aparatului de aer condiționat, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și să-l păstrați la îndemână pentru consultare ulterioară.

- Cuponul de garanție trebuie păstrat într-un loc sigur, după ce v-ați asigurat că data și locul cumpărării etc. au fost completate.

Instrucțiuni de siguranță

- Citiți cu atenție următoarele atenționări și avertismente înainte de utilizarea aparatului și utilizați-l corespunzător.
- Acest manual împarte instrucțiunile de siguranță pentru utilizator în două categorii, așa cum se arată mai jos. Respectați toate aceste avertismente, deoarece sunt esențiale pentru siguranța dvs.








AVERTISMENT: Nerespectarea unui avertisment poate avea consecințe grave precum decesul sau vătămarea gravă.







ATENȚIE: Nerespectarea unei atenționări poate cauza vătămări semnificative sau pagube materiale, iar în anumite situații poate avea consecințe grave.




- Următoarele simboluri de siguranță sunt utilizate în cadrul acestui manual:

 Interzis	 Respectați instrucțiunile	 A se lega la pământ
 A nu se atinge cu mâinile ude	 A nu intra în contact cu apa	



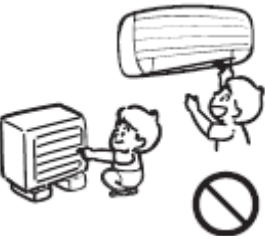













AVERTISMENTE

<p>Nu utilizați aparatul dacă acesta prezintă un cablu deteriorat sau înnodat.</p>  <p>Interzis</p> <p>Amplasarea unui obiect greu pe cablu, încălzirea sau tragerea acestuia poate cauza ruperea care la</p>	<p>Nu vă expuneți la aerul rece (cald) pentru mult timp, nu răciți (încălziți) excesiv încăperea.</p>  <p>Interzis</p> <p>Acest lucru vă va afecta condiția fizică</p>	<p>Nu introduceți degetul, un bețișor sau alte obiecte în zonele de intrare sau ieșire a aerului.</p>  <p>Interzis</p> <p>Deoarece ventilatorul se rotește cu mare</p>	<p>Nu încercați să reparați, să mutați, să modificați sau să reinstalați aparatul de aer condiționat de unul singur.</p>  <p>Interzis</p> <p>Manipularea incorectă</p>
---	--	---	--

<p>rândul său poate provoca electrocutare sau aprindere.</p>	<p>și vă va cauza probleme de sănătate.</p>	<p>viteză, riscați să vă răniți.</p>	<p>poate provoca electrocutare, aprindere etc. Pentru reparații sau reinstalare, adresați-vă distribuitorului dvs. local.</p>
<p>Dacă observați ceva neobișnuit ca de exemplu un miros de ars, încetați imediat utilizarea și închideți întrerupătorul.</p>  <p>Continuarea utilizării în cazul apariției unei defecțiuni poate cauza probleme ca de exemplu electrocutare, aprindere etc. Dacă observați ceva neobișnuit, adresați-vă distribuitorului dvs. local.</p>	<p>Dacă aparatul de aer condiționat nu răcește sau nu încălzește în mod corespunzător, este posibil să existe scurgeri de agent frigorific. În acest caz, adresați-vă distribuitorului dvs. local.</p> <p>Consultați un specialist înainte de a încerca să efectuați orice reparații care ar putea să fie necesare în asociere cu adăugarea de agent frigorific.</p> <p>Agentul frigorific utilizat de aparatul de aer condiționat este securizat. Deși nu ar trebui să aibă loc scurgeri, dacă se întâmplă totuși să observați scurgeri de agent frigorific în încăpere, asigurați-vă că acesta nu intră în contact cu focul provenit spre exemplu de la aeroterme, radiatoare cu kerosen sau reșouri pe gaz, deoarece acest lucru poate cauza generarea de substanțe nocive.</p>		
<p>Pentru a evita incendiile, exploziile sau rănirile, nu utilizați aparatul atunci când se constată prezența de gaze nocive, ca de exemplu gaze inflamabile sau corozive, în proximitatea aparatului.</p> 	<p>Nu introduceți degetele, bețișoare sau alte obiecte în zona componentelor mobile de la nivelul panoului frontal sau al panoului de aerisire.</p> 		

 **ATENȚIE**

<p>După o utilizare îndelungată, verificați suportul și șuruburile aparatului pentru a constata dacă nu au fost deteriorate.</p>  <p style="text-align: center;">Interzis</p> <p>Aparatul poate să cadă și să cauzeze răniți dacă elementele deteriorate nu sunt reparate.</p>	<p>Nu stați în picioare sau așezat pe unitatea exterioară. Nu așezați nici un obiect pe aparat. Nu înlăturați grilajul de protecție al ventilatorului.</p>  <p style="text-align: center;">Interzis</p> <p>Obiectul sau persoana așezată pe aparat poate cădea și suferi răniți.</p>	<p>Nu poziționați sub unitatea interioară sau exterioară niciun obiect care trebuie ferit de umezeală.</p>  <p style="text-align: center;">Interzis</p> <p>Unitatea interioară: Umiditatea din aer poate forma condens și poate picura în anumite condiții.</p> <p>Unitatea exterioară: În timpul fazei de răcire, se poate forma condens care poate picura de la nivelul țevilor aparatului.</p>	<p>Nu spălați aparatul cu apă.</p>  <p style="text-align: center;">Interzis</p> <p>A nu se expune contactului cu apa</p> <p>Aceasta poate provoca electrocutare.</p>
<p>Nu amplasați aparate generatoare de flăcări în locuri expuse fluxului de aer de la aparat sau sub unitatea interioară a aparatului.</p>  <p style="text-align: center;">Interzis</p>	<p>Nu lăsați copii mici, plante sau animale sub fluxul direct de aer.</p>  <p style="text-align: center;">Interzis</p> <p>Acest lucru poate avea efecte adverse asupra plantelor sau</p>	<p>Nu poziționați vase cu apă pe aparat.</p>  <p style="text-align: center;">Interzis</p> <p>A nu se expune contactului cu apa</p> <p>Apa poate pătrunde în aparat și poate deteriora izolațiile electrice, provocând</p>	<p>Nu lăsați pulverizatoare și alte recipiente asemănătoare la distanțe mai mici sau egale cu 1 m de la ieșirea de aer.</p>  <p style="text-align: center;">Interzis</p>

<p>Acest lucru poate determina arderea incompletă sau deformarea aparatului sub acțiunea căldurii.</p>	<p>animalelor.</p>	<p>electrocutare.</p>	<p>Astfel de recipiente pot exploda sub acțiunea aerului cald emis de unitatea interioară sau exterioară a aparatului.</p>
<p>Nu blocați intrările sau ieșirile de aer.</p>  <p>Interzis</p> <p>Blocarea fluxului de aer poate reduce performanțele aparatului sau poate cauza defecțiuni.</p>	<p>Nu utilizați aparatul de aer condiționat în scopuri de conservare.</p>  <p>Interzis</p> <p>A nu se utiliza pentru conservarea instrumentelor de precizie, a alimentelor, plantelor, animalelor, operelor de artă etc.</p> <p>Acest lucru poate cauza reducerea performanțelor sau a calității obiectelor și poate reduce durata de viață a plantelor și animalelor.</p>	<p>Nu manipulați aparatul de aer condiționat cu mâinile ude.</p>  <p>A nu se expune contactului cu apa</p> <p>Acest lucru poate determina electrocutare.</p>	<p>Aerisiți periodic încăperea.</p>  <p>Este necesară atenție sporită mai ales atunci când se utilizează aparate generatoare de foc în aceeași încăpere. Aerisirea insuficientă poate cauza rarefierea oxigenului din încăpere.</p>
<p>Înainte de curățare, opriți întotdeauna aparatul și închideți întrerupătorul.</p> 	<p>Nu atingeți intrările de aer sau suportul de aluminiu al unității exterioare.</p> 	<p>Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi utilizat de către copii sau persoane cu dizabilități nesupravegheați.</p>	<p>Nu poziționați obiecte în contact direct cu aparatul și nu lăsați să se acumuleze frunze sau alte materiale în jurul aparatului.</p> <p>Frunzișul este un bun</p>

<p>Deoarece aparatul prezintă un ventilator care se rotește cu mare viteză, curățarea în timp ce aparatul este în funcțiune poate cauza răniri.</p>	<p>Interzis Riscați să vă răniți.</p>	<p>Supravegheați întotdeauna copiii pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu aparatul.</p>	<p>adăpost pentru viețuitoare mici care pot să intre în interiorul aparatului. Odată intrate înăuntru, astfel de viețuitoare pot să provoace defecțiuni și emisii de fum sau foc atunci când intră în contact cu piesele electrice ale aparatului.</p>
---	---	--	--

Instalarea



AVERTISMENTE

Instalarea aparatului de aer condiționat se va face doar de către personal specializat.

Adresați-vă punctului de service sau unui tehnician calificat.



Manipularea incorectă poate cauza scurgeri de apă, electrocutare sau aprindere. Pentru instalare, adresați-vă punctului de service al centrului de vânzare de unde ați achiziționat aparatul sau consultați un tehnician calificat.

În funcție de mediul în care este amplasat aparatul, poate fi necesară instalarea unui întrerupător de împământare.



Lipsa întrerupătorului de împământare poate cauza electrocutare sau aprindere.



ATENȚIE

Aparatul de aer condiționat trebuie legat la pământ.

Împământarea incompletă poate provoca electrocutare sau aprindere.

Nu conectați cablul de împământare la o țeavă de gaz, de apă, la un stâlp de iluminat sau la o linie telefonică subterană.



Nu instalați aparatul de aer condiționat în locuri unde pot exista scurgeri de gaze inflamabile.



Interzis

Dacă se acumulează gaze inflamabile în apropierea aparatului, acestea pot să se aprindă.

Nu conectați aparatul de aer condiționat la o sursă de curent diferită decât cea specificată.

Acest lucru poate provoca defecțiuni sau aprindere.




Poziționați furtunul de scurgere astfel încât scurgerea să se poată face liber.

Scurgerea incompletă poate cauza udarea pereților, a mobilierului etc.



Denumirea și funcțiile componentelor

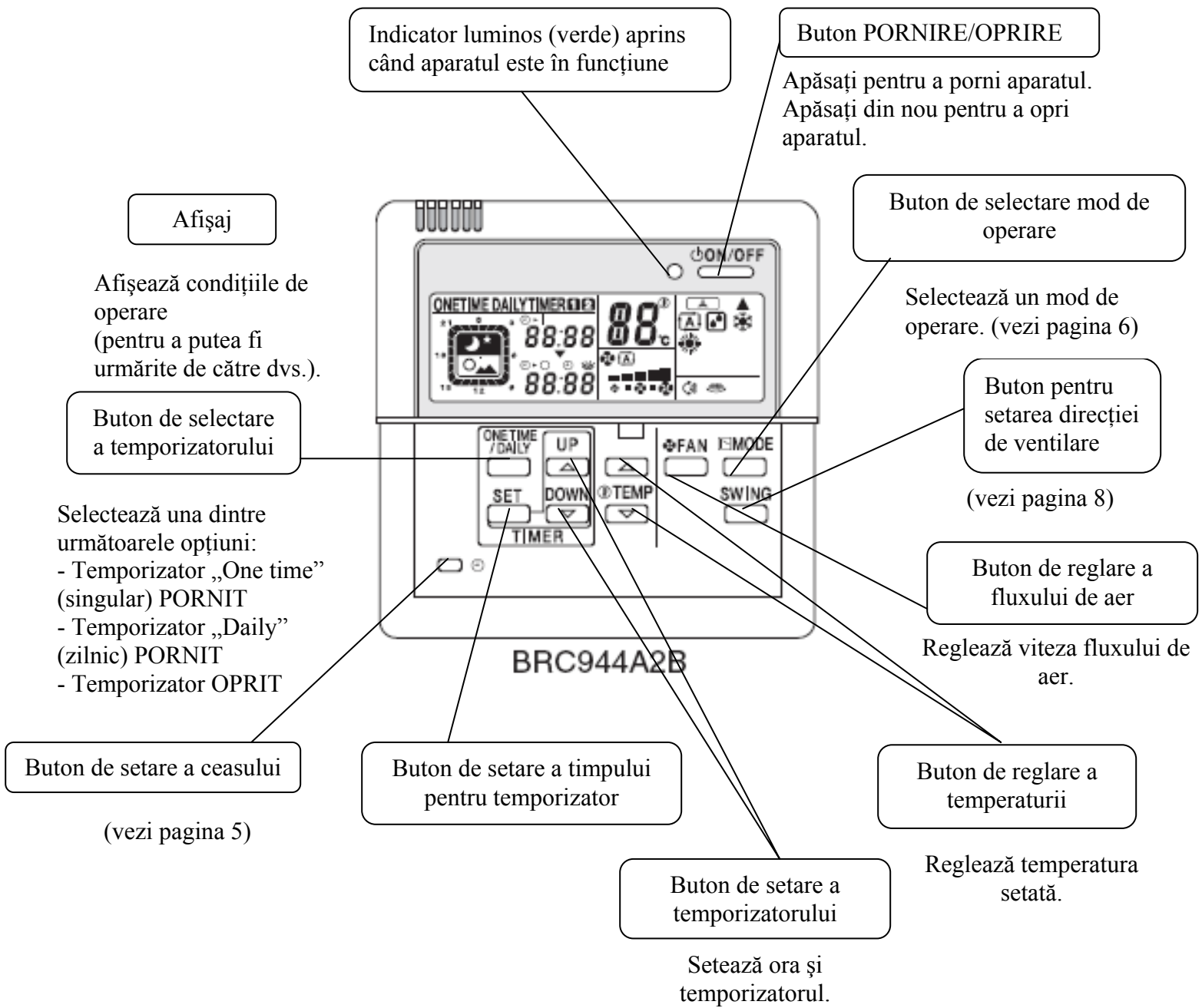

Pregătirea înainte de utilizare

- Verificarea alimentării cu energie electrică

Dacă nu apare nimic pe afișajul telecomenzii, deschideți întrerupătorul circuitului.


- Setarea ceasului

1. Apăsați  .




Ceasul va începe să lumineze intermitent. Va apărea ora **0:00**.



2. Apăsați  pentru a regla ceasul.


- Țineți butonul apăsat pentru a regla ceasul mai repede.

3. Apăsați  .

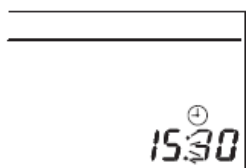

Ora setată va lumina intermitent (aceasta indică faptul că procedura de setare a ceasului a fost finalizată).

- Ceasul are o precizie de ± 30 de secunde pe lună.

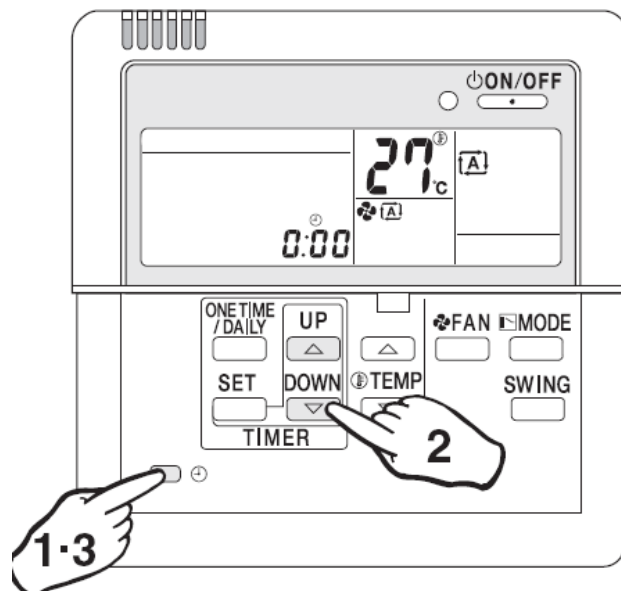

Observații

Pentru a utiliza aparatul în mod eficient:

- Evitați răcirea sau încălzirea excesivă. Setarea unei temperaturi ambientale moderate vă va ajuta să economisiți energie electrică.
- Temperaturi recomandate: Pentru răcire.....26 - 28°C
Pentru încălzire..... 20 - 22°C

- Utilizați jaluzele sau perdele la ferestre. Acestea vor spori efectul de răcire/încălzire prin blocarea razelor solare directe și a rafalelor de vânt.
- Dacă filtrul de aer este înfundat, veți irosi energie electrică. De aceea, este recomandabil să curățați filtrul lunar (sau la fiecare două săptămâni dacă este necesar).

Vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

- Chiar și atunci când aparatul de aer condiționat este oprit, are loc un consum de energie electrică.
- Atunci când aparatul nu este folosit timp îndelungat, ca de exemplu pe perioada anotimpurilor când acesta nu este necesar, opriți întrerupătorul.

Condiții de operare

- Dacă aparatul este utilizat în condiții diferite față de cele specificate mai jos, este posibil ca sistemul de siguranță să oprească automat aparatul.

De asemenea, este posibil să se formeze condens pe unitatea interioară, determinând picurarea de la nivelul aparatului. (Răcire/Dezumidificare)


Răcire	Temperatura externă	-10 □ 46°C
	Temperatura camerei	18 □ 32°C
	Umiditatea camerei	sub 80%
Dezumidificare	Temperatura externă	-10 □ 46°C
	Temperatura camerei	18 □ 32°C
	Umiditatea camerei	sub 80%
Încălzire	Temperatura externă	- 15 □ 20°C
	Temperatura camerei	sub 27°C


- Condițiile limită de operare diferă de la un model la altul.

Utilizarea în modul Automat - Dezumidificare - Răcire - Încălzire

Selectați modul de operare dorit.

Odată setat modul de operare, aparatul poate fi pornit în acest mod de fiecare dată.

1. Apăsați  pentru a selecta modul de operare dorit.
- De fiecare dată când apăsați acest buton, modul de operare se va schimba după cum urmează:

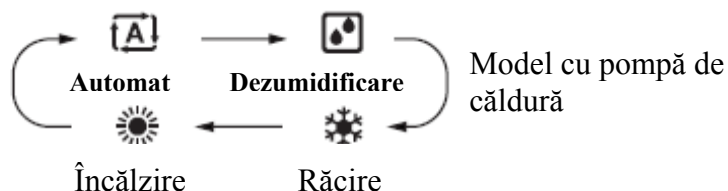


- Acest aparat nu include Modul VENTILATOR.

2. Apăsați .

Indicatorul luminos se aprinde indicând că aparatul este în funcțiune.

Indicator luminos (verde) aprins când aparatul este în funcțiune

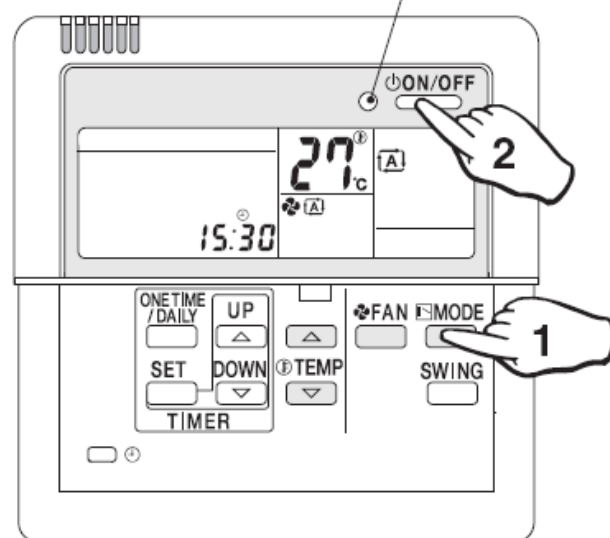

Utilizarea în modul Automat

În modul Automat, temperatura setată și modul de operare (dezumidificare, răcire sau încălzire) sunt selectate automat în funcție de temperatura încăperii și temperatura exterioară în momentul pornirii aparatului.

Utilizarea în modul Dezumidificare










- În acest mod este absorbită umezeala din aer.



Observație

- În timpul utilizării în modul Dezumidificare, puteți simți o emisie de aer cald sau rece. În acest caz, reglați direcția fluxului de aer cu ajutorul lamelelor verticale de direcționare a fluxului de aer. (cu excepția modelului cu conductă)

▪ Reglarea temperaturii și a vitezei fluxului de aer:

Mod de operare	Automat	Răcire	Încălzire	Dezumidificare
Setare de reglat				
   (Temperatură)	Temperatura este reglabilă. Temperatură recomandată: Răcire: 26 - 28°C Încălzire: 20 - 22°C			Temperatura nu poate fi reglată.
  (Viteză de ventilație)	Sunt disponibile cinci viteze de ventilație de la "  " la "  " plus "  ". 			Viteza de ventilație nu poate fi reglată.

- Atunci când aparatul este utilizat în modul Răcire sau Încălzire la o viteză joasă de ventilație, este posibil ca efectul de răcire sau încălzire să nu fie suficient de puternic.

▪ Reglarea direcției fluxului de aer:

(vezi pagina 8)

Utilizarea funcției de încălzire

- Deoarece aparatul realizează funcția de încălzire prin preluarea aerului cald din exterior și introducerea acestuia în încăperea, capacitatea de încălzire a acestuia scade odată cu scăderea


temperaturii externe. Dacă încăperea nu este încălzită suficient, se recomandă utilizarea concomitentă a altor aparate de încălzire.


- Deoarece aparatul de aer condiționat încălzește întreaga încăpere prin circularea aerului cald, este nevoie de mai mult timp pentru încălzirea întregii încăperi.
- Dacă unitatea exterioară a aparatului îngheață în timpul funcționării, capacitatea de încălzire este redusă. În acest caz, aparatul va activa funcția de dezghețare.
- În timpul operației de dezghețare, unitatea interioară nu va sufla aer cald.

Reglarea direcției fluxului de aer


Reglați direcția fluxului de aer pentru a obține maximul de confort.

Pentru a regla direcția fluxului de aer:

1. Apăsați  în timp ce aparatul este în funcțiune.
 - De fiecare dată când butonul este apăsat, lamelele de direcționare a fluxului de aer își modifică mișcarea.

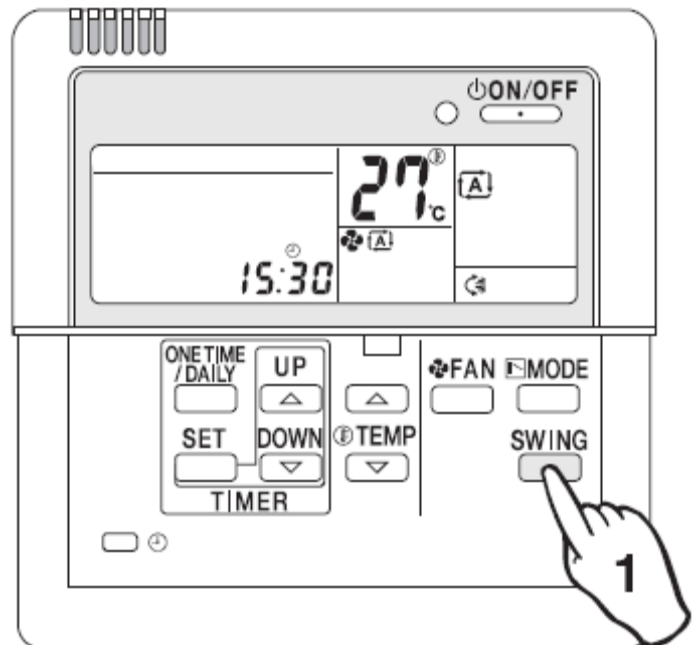

▪ **Modele de perete (fără funcție de direcționare a fluxului de aer în plan orizontal)**

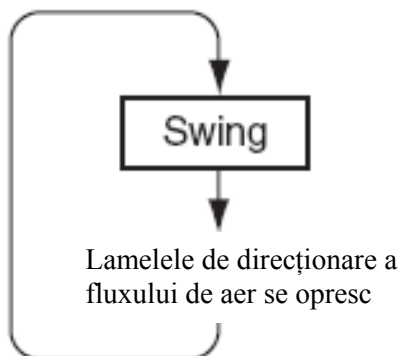

Lamelele orizontale de direcționare a fluxului de aer se mișcă în sus și în jos.

Lamelele se opresc doar la apăsarea butonului.

Reglarea în plan orizontal a direcției fluxului de aer


- Intervalul automat de mișcare a lamelelor orizontale de direcționare a aerului variază în funcție de modul de operare.



Observații

- Atunci când reglați direcția fluxului de aer în plan orizontal, poziționați lamelele orizontale de direcționare a fluxului de aer înclinate în jos pentru modul de încălzire și aproape perfect orizontale pentru modul de răcire și dehumidificare.
- În cazul aparatelor de aer condiționat cu funcție de direcționare a fluxului de aer în plan orizontal și vertical trebuie să reglați direcțiile fluxului de aer cu ajutorul telecomenzii. Nu forțați lamelele încercând să le poziționați manual: acest lucru poate duce la defectarea aparatului.

▪ **Modele de perete (cu funcție de direcționare a jetului de aer în plan orizontal)**

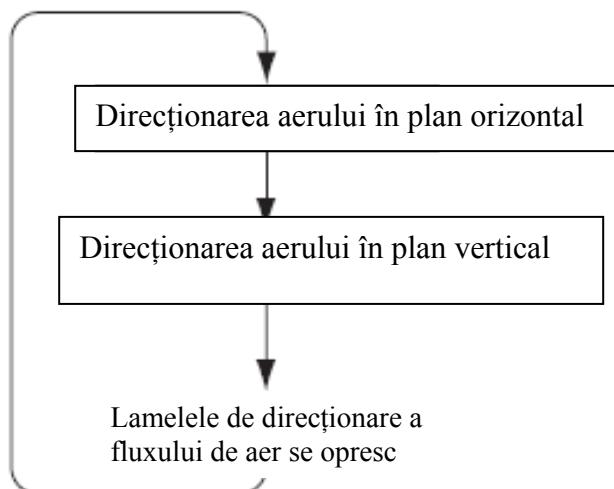

Lamelele orizontale de direcționare a jetului de aer se mișcă în sus și în jos.

Lamelele de direcționare a jetului de aer în plan orizontal se opresc doar la apăsarea butonului. Ca urmare, lamelele verticale încep să se miște de la dreapta spre stânga.

Lamelele de direcționare a jetului de aer în plan vertical se opresc doar la apăsarea butonului.

- Lamelele orizontale și cele verticale nu pot să se miște concomitent.

▪ **Modelul cu fir (fără funcție de direcționare a jetului de aer)**

Această funcție nu este disponibilă.



Observație

- Modul de utilizare și afișajul telecomenzii sunt diferite în funcție de tipul de unitate interioară instalată.


A se citi de asemenea secțiunea „Reglarea direcției jetului de aer” din cadrul Manualului de utilizare ale aparatelor de condiționare a aerului în încăperi.



Utilizarea temporizatorului

Această funcție are rolul de a opri automat aparatul atunci când adormiți și de a-l porni atunci când vă treziți.

Pentru comoditate maximă, utilizați temporizatorul zilnic în timpul săptămânii și temporizatorul singular în week-end.

▪ Pentru a selecta temporizatorul singular:


1. Apăsați butonul  pentru a selecta temporizatorul singular („One time”).
- La fiecare apăsare a butonului, tipul de temporizator se modifică după cum urmează:

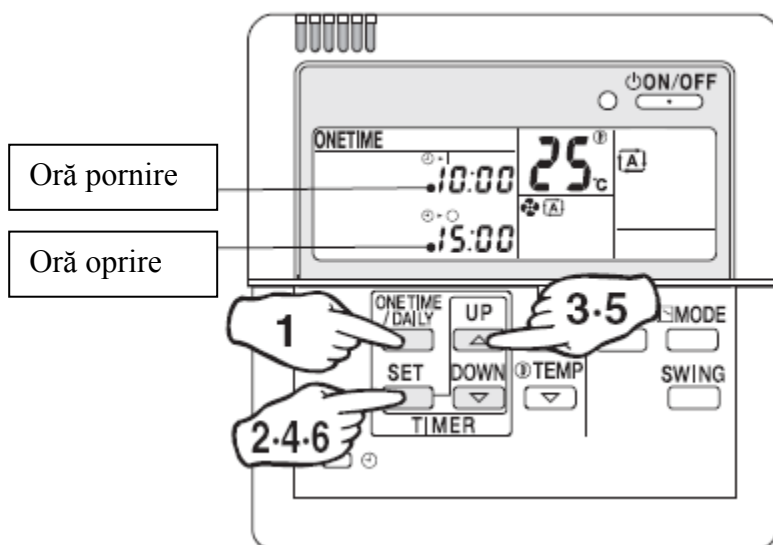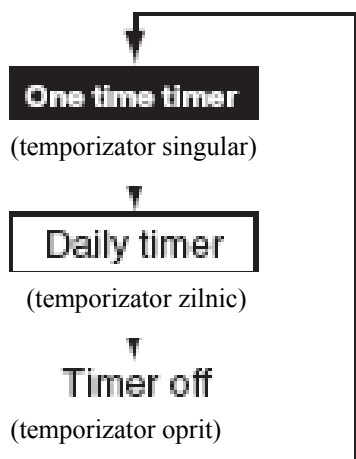


Ledul temporizatorului se aprinde.

Afișarea setărilor temporizatorului

▪ Pentru a anula setările temporizatorului:

1. Apăsați butonul  pentru ca setările temporizatorului să dispară de pe afișaj.

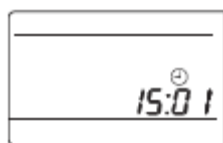



Temporizatorul singular (ONE TIME) sau zilnic (DAILY) dispăre de pe afișaj, iar ledul temporizatorului se stinge.



Observație

- Chiar și după ce temporizatorul a fost oprit, setările sale rămân memorate.
- Dacă de exemplu temporizatorul este activat și porniți aparatul manual înainte de ora de pornire, după care îl opriți tot înainte de ora de pornire, aparatul va porni din nou automat la ora setată prin temporizator.

Precauții la setarea temporizatorului

- Înainte de a începe să utilizați temporizatorul, asigurați-vă că ceasul aparatului arată ora exactă. În caz contrar, reglați mai întâi ceasul. (vezi pagina 5)
- Atunci când se reglează setările temporale, apare semnul  pentru a facilita dezactivarea temporizatorului.
- Dacă trece un minut fără modificarea setărilor temporizatorului, vechile setări vor fi reintroduse iar temporizatorul va rămâne în așteptare. În acest caz, apăsați butonul  (setarea timpului) și introduceți setările dorite pentru temporizator.


Utilizarea temporizatorului




- Atunci când temporizatorul este programat pentru pornirea aparatului, acesta va porni cu o oră (cel mult) mai devreme, astfel încât temperatura setată cu ajutorul telecomenzii să fie atinsă la ora dorită.
- Atunci când este programat temporizatorul singular, ceasul indicând ora exactă va dispărea de pe afișaj.


▪ Temporizatorul singular

După ce temporizatorul a fost activat și dezactivat, acesta se oprește.


Temporizatorul poate fi utilizat și numai pentru pornirea aparatului sau numai pentru oprirea acestuia.



1. Apăsați butonul  pentru a selecta temporizatorul singular.

Pe afișaj va apărea   

2. Apăsați butonul .

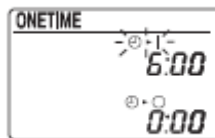
Pe afișaj va lumina intermitent imaginea




3. Apăsați butonul   pentru a introduce ora de pornire a aparatului.



 
Dacă nu doriți să utilizați funcția de pornire automată, lăsați setarea





De fiecare dată când apăsați pe buton, ora va înainta sau va merge înapoi cu 10 minute. Țineți butonul apăsat dacă doriți să reglați ora mai repede.

4. Apăsați butonul .

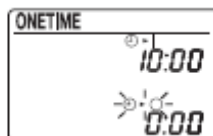Pe afișaj va apărea




5. Apăsați butonul   pentru a introduce ora de oprire a aparatului.



Dacă nu doriți să utilizați funcția de oprire automată, lăsați setarea




6. Apăsați butonul .

(Temporizatorul singular a fost programat).



Nu este posibil să setați atât ora de pornire cât și ora de oprire ca --:--.

Ce apare pe afișaj atunci când temporizatorul singular este programat?

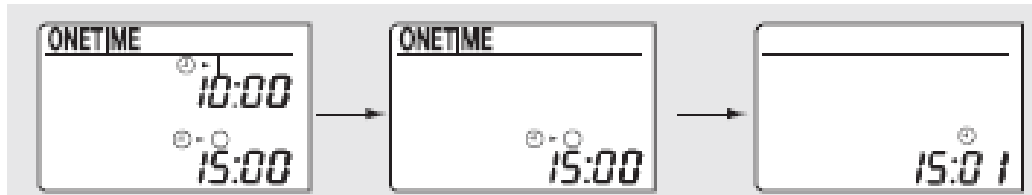

Temporizatorul singular a fost programat. Sunt afișate orele setate.

Temporizatorul de pornire este activat, iar sistemul este pornit manual. Ora setată pentru pornire dispăre.

Temporizatorul de oprire este activat, iar sistemul este oprit manual. Ora setată pentru oprire dispăre.




Observații



- În următoarele cazuri, trebuie să resetați ceasul (setările temporale sunt memorate):
 - A fost acționat întrerupătorul circuitului.
 - S-a produs o pană de curent.

Utilizarea temporizatorului

- Pentru a selecta temporizatorul zilnic:


1. Apăsați butonul  pentru a selecta temporizatorul zilnic („daily”).


- La fiecare apăsare a butonului, tipul de temporizator se modifică după cum urmează:

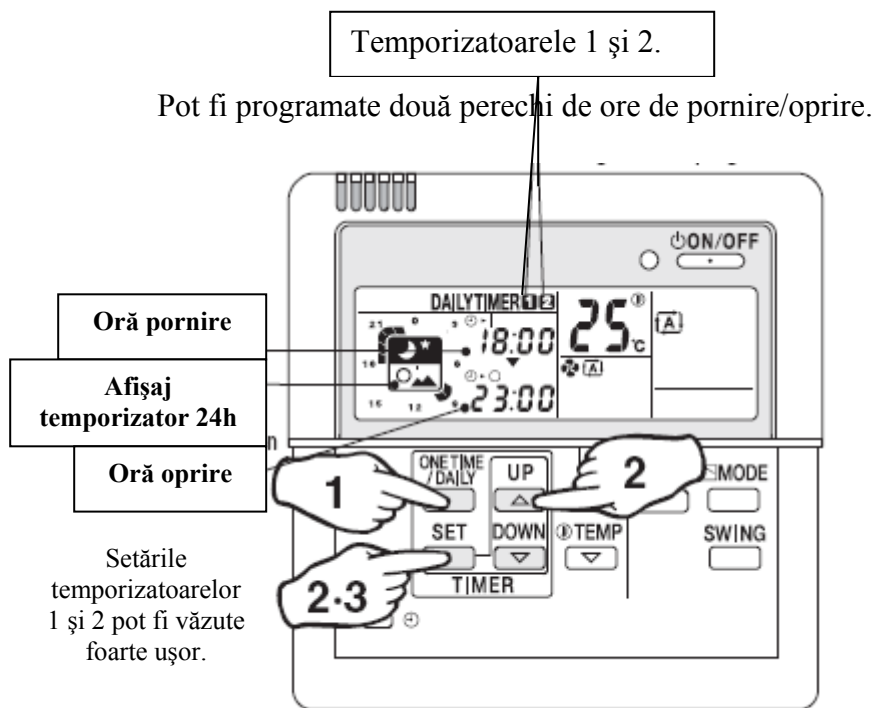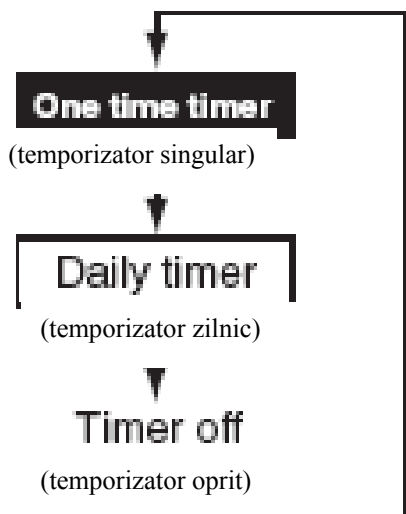

Afișarea setărilor temporizatorului

- Pentru a anula setările temporizatorului:

1. Apăsați butonul  pentru ca setările temporizatorului să dispară de pe afișaj.

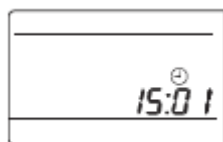

Temporizatorul singular (ONE TIME) sau zilnic (DAILY) dispăre de pe afișaj, iar ledul temporizatorului se stinge.

Ce apare pe afișaj atunci când temporizatorul zilnic este programat?



Temporizatoarele 1 și 2 sunt programate.

Numai temporizatorul 1 este programat.




Observație

- În acest caz, sistemul este pornit și oprit repetat până când temporizatorul zilnic este dezactivat. Înainte de a pleca de acasă pentru o perioadă mai lungă de timp, dezactivați temporizatorul zilnic.

▪ Temporizatorul zilnic

Odată ce temporizatorul a fost programat, aparatul va porni și se va opri automat în fiecare zi la orele stabilite. Pot fi programate două perechi de setări temporale pentru pornire/oprire.

(exemplu: 8:00 - 10:00 și 18:00 - 23:00)




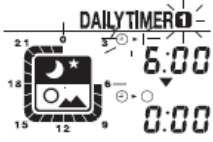
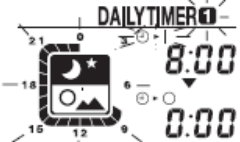
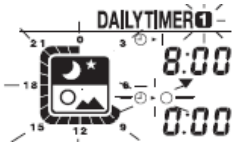

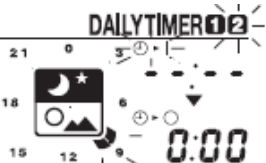
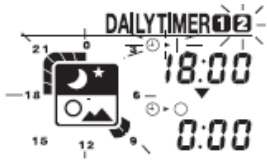
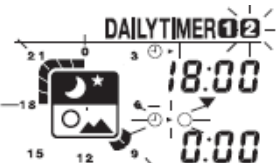
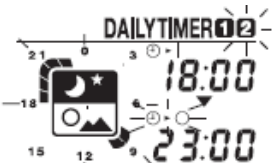
1. Apăsați butonul  pentru a selecta temporizatorul zilnic.

Pe afișaj va apărea simbolul temporizatorului zilnic



2. Introduceți ora de pornire și ora de oprire. Urmați următorii pași de la 1 la 8.

(Exemplu de programare: 8:00 - 10:00 și 18:00 - 23:00)


Setări		Procedură	Apăsați butonul 	Apăsați butonul   pentru a regla ora temporizatorului	
Temporizator 1	Introducerea orei de pornire Dacă nu utilizați temporizatorul 1, salvați această setare ca ⊕ ▶ - - : - -	1.		2.	
	Introducerea orei de oprire	3.		4.	
Temporizator 2	Introducerea orei de pornire Dacă nu utilizați temporizatorul 2, salvați această setare ca ⊕ ▶ - - : - -	5.		6.	
	Introducerea orei de oprire	7.		8.	

3. Apăsați butonul . (Temporizatorul zilnic a fost programat.)




Observație

- Dacă apare următorul simbol pe afișaj, temporizatorul trebuie reprogramat:

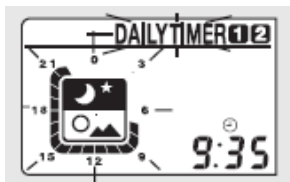

Afișajul temporizatorului 24h luminează intermitent.

Aceasta înseamnă că Temporizatoarele 1 și 2 sunt programate cu setări identice. Trebuie introduse noi setări temporale.

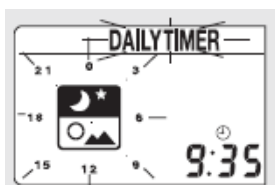

Afișajul temporizatorului 24h luminează intermitent.

Aceasta înseamnă că temporizatorul nu a fost încă programat.

Curățarea



 
- Ștergeți aparatul de condiționare a aerului cu o cârpă moale și uscată.

Nu utilizați apă mai caldă de 40°C, lichide volatile cum ar fi benzina sau motorina și nici praful de curățat fin sau instrumente abrazive cum ar fi peria de curățat.

Dacă aparatul nu este folosit pentru mult timp:

- ❶ Într-o zi însorită, lăsați aparatul să meargă timp de o jumătate de zi pe modul VENTILATOR pentru a se usca pe dinăuntru.

Modul VENTILATOR

1. Apăsați butonul  și selectați modul Răcire.
2. Apăsați butonul  pentru a regla temperatura setată la 32°C.
3. Apăsați butonul  .
 - Viteza fluxului de aer rămâne constantă, nefiind reglabilă.
 - Porniți aparatul când temperatura camerei este sub 28°C.

- ❷ La final, închideți întrerupătorul de circuit aferent aparatului de aer condiționat de cameră.

- ❸ Curățați filtrul de aer și apoi montați-l la loc.

NOTIȚE

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Sediu social:

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japonia

Sediul din Tokyo:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075, Japonia

http://www.daikin.com/global_ac/

DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgia

- **Furnizați următoarele informații atunci când solicitați o reparație:**

- Modelul aparatului de aer condiționat.
- Seria produsului și data instalării
- Descrierea detaliată a defecțiunii
- Numele dvs., adresa și numărul de telefon.

- **Servicii periodice de întreținere**

După utilizarea aparatului pentru mai mulți ani, performanțele acestuia vor scădea din cauza acumulării de praf în interior. De aceea, în afară de întreținerea zilnică efectuată de către dvs., este recomandabil să încheiați cu societatea noastră un contract de servicii periodice de întreținere, contra cost.

Vă rugăm să vă adresați distribuitorului local pentru detalii cu privire la aceste servicii.

- **Nelămuriri**

Vă rugăm să vă adresați distribuitorului local pentru asistență post-vânzare.

3P202922-1A M06B323A(0704) AK

