


DAIKIN





DRIFTSHÅNDBOK

Trådløs fjernkontroll




BRC7F530W
BRC7F530S
BRC7EB530W

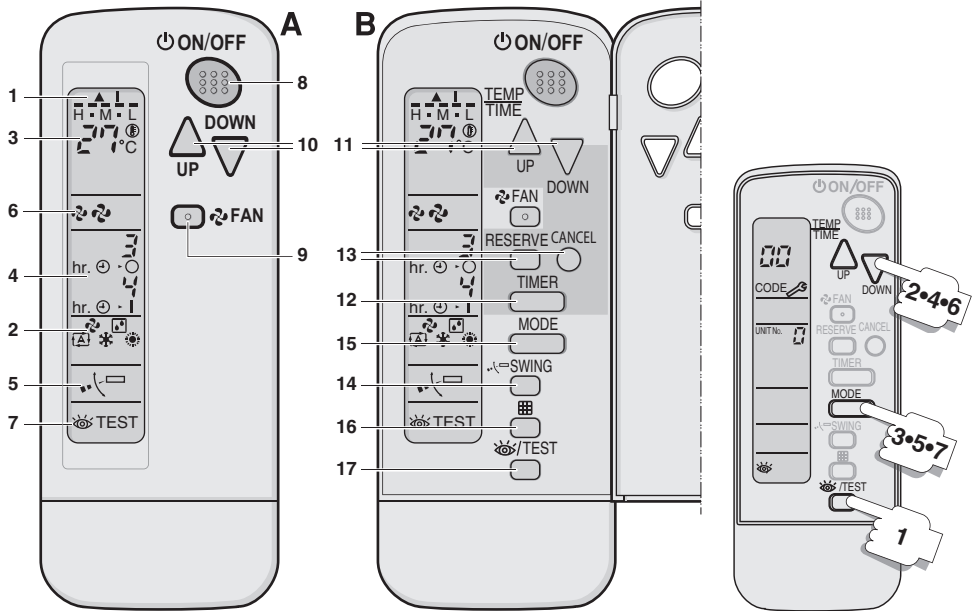

1 2

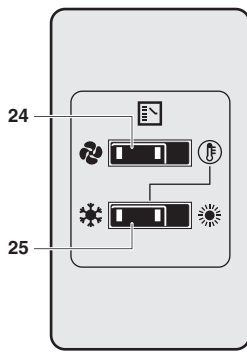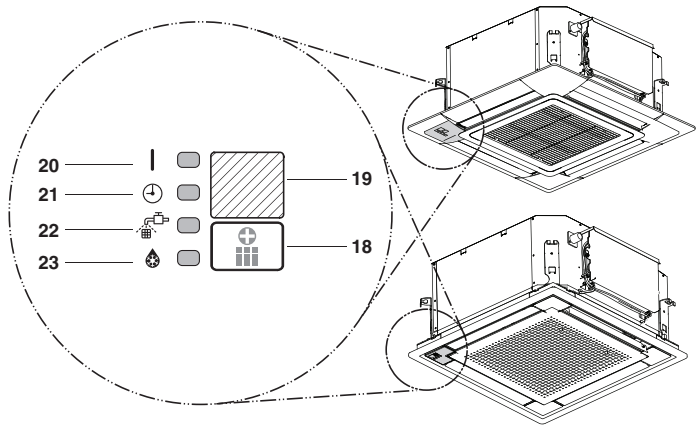

3 4

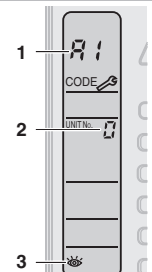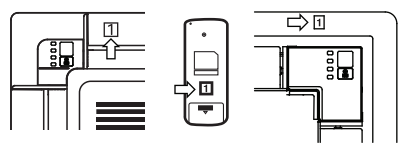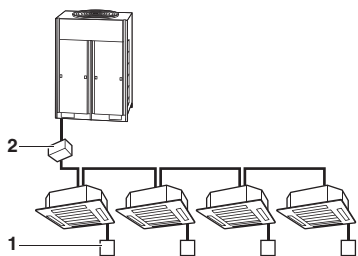

5 6 7

Innhold

	Side
Sikkerhetshensyn	1
Navn på og funksjoner for bruksområdet	2
Håndtering av trådløs fjernkontroll.....	3
Forholdsregler ved håndtering av fjernkontroll	3
Installeringssted	3
Sette fjernkontrollen i fjernkontrollholderen	3
Slik setter du i batteriene.....	3
Når det er på tide å skifte batterier	3
Ved sentralisert styringssystem	3
Driftsområde	4
Driftsprosedyre	4
Drift med kjøling, oppvarming, automatikk, vifte og tørkeprogram	4
Justering	5
Programmere tidsdrift.....	6
Slik stiller du inn masterfjernkontrollen (gjelder bare VRV-system)	6
Slik tilordner du masterfjernkontrollen	7
Nødbryter	7
Forholdsregler for gruppekontrollsystem eller system med to fjernkontroller	7
Slik diagnostiserer du problemer	7
Nødstopp	7
Foruten nødstopp	8
Ikke funksjonsfeil i luftkondisjoneringsanlegget.....	8
Krav ved avhending.....	9



Takk for at du kjøpte denne fjernkontrollen fra Daikin. Les denne driftshåndboken nøye før du tar luftkondisjoneringsanlegget i bruk. Den vil fortelle deg om riktig bruk av anlegget, og hjelpe deg dersom det skulle oppstå problemer. Når du har lest håndboken, bør den oppbevares for fremtidig referanse.

Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene. Andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

Sikkerhetshensyn

Vi anbefaler at du leser denne bruksanvisningen nøye før bruk for å dra full nytte av hvordan luftkondisjoneringsanlegget fungerer, samt for å unngå funksjonsfeil som følge av feilaktig håndtering.

Forholdsreglene som beskrives her, er klassifisert som ADVARSEL og FARE. De inneholder begge viktig informasjon om sikkerhet. Sørg for å følge alle forholdsreglene uten unntak.

**ADVARSEL**

Hvis du ikke følger disse anvisningene nøye, kan det forårsake personskade eller tap av menneskeliv.

FARE

Hvis du ikke følger disse anvisningene nøye, kan det forårsake skade på eiendom eller personskade, som kan være alvorlig avhengig av omstendighetene.

Informasjon merket med **NB** inneholder anvisninger som skal sikre riktig bruk av utstyret.

Når du har lest håndboken, skal den oppbevares på et praktisk sted slik at du kan ta den frem ved behov. Hvis utstyret overleveres til en ny bruker, skal også håndboken følge med.

**ADVARSEL**

- Vær oppmerksom på at hvis du over tid utsettes direkte for kald eller varm luft fra luftkondisjoneringsanlegget, eller hvis du utsettes for luft som er for kald eller for varm, kan dette være skadelig for den fysiske helsen.
- Når luftkondisjoneringsanlegget ikke fungerer som det skal (avgir brent lukt e.l.), skal du slå av strømmen til anlegget og kontakte nærmeste forhandler. Fortsett drift under slike omstendigheter kan medføre feil, elektrisk støt eller fare for brann.
- Ikke forsøk å installere eller reparere luftkondisjoneringsanlegget selv. Feilaktig utførelse kan medføre vannlekkasje, elektrisk støt eller fare for brann. Kontakt nærmeste forhandler eller fagkyndig personell for installasjon og vedlikehold.
- Be forhandleren om å utføre vedlikehold eller reparasjoner ved behov. Feilaktig servicearbeid eller reparasjoner kan medføre vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.
- Stikk ikke inn gjenstander som stenger, fingrer eller liknende, i luftinntaket eller luftutløpet. Det kan føre til personskade som følge av kontakt med luftkondisjoneringsanleggets hurtiggående vifteblader.
- Ta kontakt med nærmeste forhandler hvis du skal flytte eller installere luftkondisjoneringsanlegget på nytt. Feilaktig installering kan medføre lekkasje, elektrisk støt eller fare for brann.

**FARE**

- Luftkondisjoneringsanlegget må ikke brukes til andre formål enn det som er tilsiktet. Luftkondisjoneringsanlegget må ikke brukes til å avkjøle presisjonsinstrumenter, mat, planter, dyr eller kunstverk, fordi dette kan forringe ytelsen, kvaliteten og/eller levetiden til disse gjenstandene.
- Rommet må luftes tilstrekkelig dersom det brukes utstyr som brenner sammen med luftkondisjoneringsanlegget for å unngå oksygenmangel.
- Planter eller dyr må ikke utsettes direkte for luftstrømmen fra anlegget, fordi den kan ha en ugunstig innvirkning.
- Betjen ikke anlegget med våte hender. Dette er for å unngå elektrisk støt.
- Plasser ikke brennere eller varmeapparater på steder som er utsatt for luftstrømmen fra anlegget, fordi dette kan svekke forbreningen fra brenneren eller varmeapparatet.

- Plasser ikke brennbare sprayflasker eller bruk sprayflasker i nærheten av anlegget, fordi dette kan medføre brann.

Navn på og funksjoner for bruksområdet

Se **figur 1**, (høyre tegning viser fjernkontrollen med åpent frontdeksel).

- 1 VISER "▲" (SIGNALOVERFØRING)
Denne lyser når det overføres et signal.
- 2 VISER "☁" "☁" "☁" "☁" "☁" (DRIFTSMODUS)
Dette symbolet viser gjeldende DRIFTSMODUS.
- 3 VISER "77.7°C" (INNSTILT TEMPERATUR)
Dette symbolet viser den innstilte temperaturen.
- 4 VISER "hr. Ⓞ · 0 hr. Ⓞ · 1" (PROGRAMMERT TID)
Dette symbolet viser PROGRAMMERT TID for systemets start eller stopp.
- 5 VISER "↺" (SVINGEKLAFF)
Se "JUSTERE LUFTSTRØMRETNING" på side 5.
- 6 VISER "🌀" "🌀" (VIFTEHASTIGHET)
Symbolet viser innstilt viftehastighet.
- 7 VISER "TEST" (INSPEKSJON/PRØVEKJØRING)
Når du trykker på knappen INSPEKSJON/PRØVEKJØRING, vil symbolet vise hvilken systemmodus anlegget opererer i.
- 8 PÅ/AV-KNAPP
Anlegget starter når du trykker på knappen. Trykker du på knappen en gang til, stanses anlegget.
- 9 KNAPP FOR VIFTEHASTIGHETSSTYRING
Trykk på denne knappen for å velge viftehastighet, HØY eller LAV, etter eget ønske.
- 10 KNAPP FOR TEMPERATURINNSTILLING
Bruk denne knappen til INNSTILLING AV TEMPERATUR (brukes med lukket frontdeksel på fjernkontrollen).
- 11 KNAPP FOR PROGRAMMERINGSTID
Bruk denne knappen til å programmere "START"- og/eller "STOPP"-tidspunktet. (Brukes med åpent frontdeksel på fjernkontrollen.)
- 12 START/STOPP-KNAPP FOR TIDSURMODUS
Se "START/STOPP FOR TIDSURMODUS" på side 6.
- 13 KNAPP FOR TIDSURUTSETTING-/ANNULERING
Se "PROGRAMMERINGSTID" på side 6.
- 14 JUSTERINGSKNAPP FOR LUFTSTRØMRETNING
Se "JUSTERE LUFTSTRØMRETNING" på side 5.
- 15 VELGEKNAPP FOR DRIFTSMODUS
Trykk på denne knappen for å velge DRIFTSMODUS.
- 16 TILBAKESTILLINGSKNAPP FOR FILTERVARSEL
Se avsnittet om VEDLIKEHOLD i driftshåndboken som følger med innendørsanlegget.

- 17 KNAPP FOR INSPEKSJON/PRØVEKJØRING
Denne knappen skal bare brukes av kvalifisert servicepersonell for vedlikehold.


Se **figur 3**, (mottaker på dekorasjonspanel)

- 18 NØDBRYTER
Denne bryteren tas i bruk hvis fjernkontrollen ikke fungerer.
- 19 MOTTAKER
Denne mottar signalene fra fjernkontrollen.
- 20 DRIFTSINDIKATORLAMPE (rød)
Denne lampen lyser når luftkondisjoneringsanlegget kjører. Den blinker når det oppstår problemer i anlegget.
- 21 TIDSURINDIKATORLAMPE (grønn)
Denne lampen lyser når tidsuret er innstilt.
- 22 INDIKATORLAMPE FOR NÅR LUFTFILTER MÅ RENGJØRES (rød)
Lysen når det er på tide å rengjøre luftfilteret.
- 23 AVISINGSLAMPE (oransje)
Lysen når avisningen er startet.

Se **figur 4** (omkoblingsbryter for kjøling/oppvarming)

I et VRV-system kan den trådløse fjernkontrollen brukes sammen med en omkoblingsbryter for kjøling/oppvarming.


- 24 VELGEBRYTER FOR VIFTE/LUFTKONDISJONERING
Still inn bryteren på "🌀" (VIFTE) for VIFTE og "🌀" (LUFTKONDISJONERING) for OPPVARMING eller KJØLING.
- 25 OMKOBINGSBRYTER FOR KJØLING/OPPVARMING
Still inn bryteren på "🌀" (KJØLING) for KJØLING og "☀" (OPPVARMING) for OPPVARMING.

- NB**  ■ For forklaringens skyld viser **figur 1** alle indikasjonene på skjermen, i motsetning til under virkelige driftssituasjoner.
- Hvis det er lys i indikatorlampen for når luftfilteret må rengjøres, rengjør du luftfilteret som forklart i driftshåndboken som følger med innendørsanlegget. Når luftfilteret er rengjort og satt tilbake på plass, trykker du på tilbakestillingsknappen for filtervarsel på fjernkontrollen. Indikatorlampen for når luftfilteret må rengjøres, på mottakeren slukkes.
 - Avisingslampen blinker når strømmen slås på. Dette er ikke en funksjonsfeil.

Håndtering av trådløs fjernkontroll

Forholdsregler ved håndtering av fjernkontroll

- Rett senderdelen på fjernkontrollen mot mottakerdelen på luftkondisjoneringsanlegget.
- Hvis noe blokkerer mellom senderen på fjernkontrollen og mottakeren på innendørsanlegget, f.eks. gardiner, vil den ikke fungere.

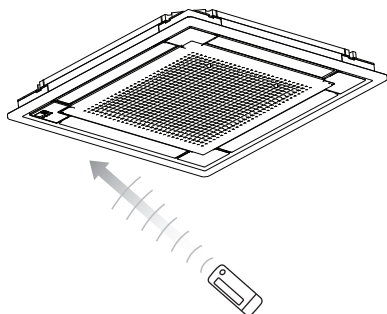


- Rekkevidden er omtrent 7 m.
- 2 korte pip fra mottakeren angir at overføringen fungerte.
- Den må ikke mistes i gulvet eller bli våt. Den kan bli skadet.
- Trykk aldri på knappen på fjernkontrollen med en hard og spiss gjenstand. Fjernkontrollen kan bli skadet.

Installeringssted

- Det er mulig at signaler ikke kan mottas i rom med elektroniske lysstoffrør. Forhør deg med selgeren før du kjøper nye lysstoffrør.
- Hvis fjernkontrollen virket for et annet elektrisk apparat, flytter du apparatet eller kontakter forhandleren.

Sette fjernkontrollen i fjernkontrollholderen


Monter fjernkontrollholderen på en vegg eller stolpe med medfølgende skruer. Kontroller at fjernkontrollen overfører.

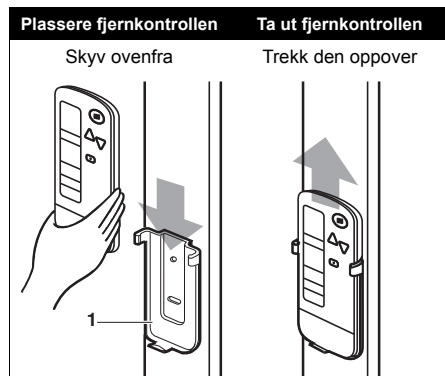


1 Fjernkontrollholder

Slik setter du i batteriene

 - 1 Ta av dekselet bak på fjernkontrollen i pilens retning.



 - 2 Sett inn batteriene. Bruk to alkaliske batterier av typen AAA.LR03. Plasser batteriene riktig i henhold til (+) og (-). Lukk dekselet.



Når det er på tide å skifte batterier

Ved normal bruk varer batteriene omtrent i ett år. De bør imidlertid skiftes så snart innendørsanlegget ikke reagerer eller reagerer sent på kommandoer, eller hvis skjermen blir mørk.



NB Skift begge batteriene samtidig, og bruk ikke en kombinasjon av nye og gamle batterier.

Dersom fjernkontrollen ikke brukes over en lengre tidsperiode, skal alle batteriene tas ut for å forhindre væskelekkasje fra batteriet.

Ved sentralisert styringssystem

Hvis innendørsanlegget er under sentralisert styring, er det nødvendig å endre innstillingen for fjernkontrollen. Kontakt i så fall forhandleren.

Driftsområde

- Se driftshåndboken som følger med innendørsanlegget eller utendørsanlegget.
- Dersom temperaturen eller fuktigheten innendørs ligger utenfor driftsforholdene som er angitt håndboken for innendørsanlegget eller for utendørsanlegget, kan følgende inntreffe:
 - Sikkerhetsanordninger trer i funksjon.
 - Luftkondisjoneringsanlegget går ikke.
 - Det drypper vann fra innendørsanlegget.
- Temperaturinnstillingsområdet for fjernkontrollen er 16°C til 32°C.

Driftsprosedyre

- Skru på bryteren for hovedstrømtilførselen 6 timer før driftstart for å beskytte anlegget.
- Hvis hovedstrømtilførselen blir slått av mens anlegget går, vil anlegget starte automatisk når strømmen slås på igjen.

Drift med kjøling, oppvarming, automatikk, vifte og tørkeprogram

Brukes i følgende rekkefølge:



 


AUTOMATISK DRIFT kan bare velges av varmpumpesystem eller VRV-system for varmegjenvinning.

For systemer uten fjernkontrollbryter for omkobling mellom kjøling/oppvarming

1 DRIFTSMODUSVELGER

Se figur 1.

Trykk flere ganger på knappen DRIFTSMODUSVELGER, og velg den DRIFTSMODUS du vil ha blant følgende:

- KJØLEDRIFT 
- VARMEDRIFT 
- AUTOMATISK DRIFT 
 - I denne driftsmodusen blir vekslingen mellom KJØLING og OPPVARMING foretatt automatisk.
- VIFTEDRIFT 
- TØRKEPROGRAM 
 - Dette programmet har som funksjon å redusere luftfuktigheten i rommet med minimal temperatursenkning.
 - Innstillingsverdien er lufttemperaturen ved driftsstart med tørkeprogram.
 - En mikroprosessor bestemmer automatisk TEMPERATUR og VIFTEHASTIGHET.
 - Dette systemet trer ikke i drift dersom temperaturen i rommet er lavere enn 16°C.

2 PÅ/AV

Trykk på PÅ/AV-knappen. DRIFTSLAMPEN lyser eller slukker, og anlegget starter eller stanser DRIFTEN.



Slå ikke AV strømmen umiddelbart etter at anlegget stanser. Vent i minst 5 minutter.


Det lekker vann eller det er noe annet galt med anlegget.


For systemer med fjernkontrollbryter for omkobling mellom kjøling/oppvarming

1 DRIFTSMODUSVELGER

Se figur 4.

Velg DRIFTSMODUS med FJERNKONTROLLBRYTER FOR OMKOBLING MELLOM KJØLING/OPPVARMING som følger:

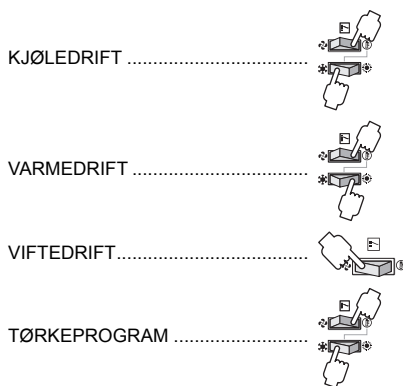

Trykk flere ganger på knappen for DRIFTSMODUSVELGER, og velg "  ".

Se "For systemer uten fjernkontrollbryter for omkobling mellom kjøling/oppvarming" på side 4 for ytterligere detaljer om tørkeprogram.

(Slik drift er bare tilgjengelig under tørkeprogrammet.)

2 PÅ/AV

Trykk på PÅ/AV-knappen. DRIFTSLAMPEN lyser eller slukker, og anlegget starter eller stanser DRIFTEN.



Slå ikke AV strømmen umiddelbart etter at anlegget stanser. Vent i minst 5 minutter.

Det lekker vann eller det er noe annet galt med anlegget.

Forklaring til drift med oppvarming Avising

- Etter hvert som rimlaget på konvektoren til utendørsanlegget øker, reduseres varmeeffekten og systemet går over i modusen AVISING.
- Viftdriften stanser, og lampen for AVISING begynner å lyse på innendørsanlegget.
Etter 6 til 8 minutter (maks. 10 minutter) i AVISING, går systemet tilbake til VARMEDRIFT.

Oppvarmingskapasitet og utetemperatur

- Oppvarmingskapasiteten reduseres etter hvert som utemperaturen synker. Bruk eventuelt et annet varmeapparat samtidig som dette luftkondisjoneringsanlegget hvis det blir kaldt.
- Varmluft sirkuleres for å varme opp rommet. Det vil ta noe tid fra luftkondisjoneringsanlegget først startes og til hele rommet er oppvarmet. Den innvendige viften roterer automatisk på lav hastighet inntil luftkondisjoneringsanlegget oppnår en bestemt temperatur på innsiden. Når det er slik, må du bare vente.
- Hvis varmluften samler seg oppunder taket og det forblir kaldt langs gulvet, anbefales bruk av en sirkulasjonsvifte. Kontakt forhandleren for nærmere informasjon.

Justering

For programmering av TEMPERATUR, VIFTEHASTIGHET og LUFTSTRØMRETNING, følg fremgangsmåten som vises nedenfor.



TEMPERATURINNSTILLING

Trykk på knappen for TEMPERATURINNSTILLING, og programmer innstillingen av temperaturen.



UP

Hver gang man trykker på knappen, vil innstillingstemperaturen økes med 1°C.



DOWN

Hver gang man trykker på knappen, vil innstillingstemperaturen reduseres med 1°C.

Ved automatisk drift



UP

Hver gang du trykker på denne knappen, skifter innstillingstemperaturen til siden "H".



DOWN

Hver gang du trykker på denne knappen, skifter innstillingstemperaturen til siden "L".

	°C				
	H	•	M	•	L
Innstillingstemperatur	25	23	22	21	19

• Innstillingen er umulig for viftdrift

- Innstillingstemperaturområdet for fjernkontrollen er 16°C til 32°C.



VIFTEHASTIGHETSSTYRING

Trykk på knappen for VIFTEHASTIGHETSSTYRING.


- Du kan velge høy, middels eller lav viftehastighet.
- Noen ganger styrer mikroprosessoren viftehastigheten for å beskytte anlegget.



JUSTERE LUFTSTRØMRETNING

Grensene for klaffens bevegelser kan endres. Kontakt forhandleren for nærmere opplysninger.

- Opp- og nedjustering

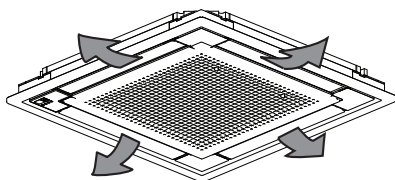

Trykk på justeringsknappen for LUFTSTRØMRETNING for å velge luftretning som vist nedenfor.

Skjermbildet vises, og luftstrømretningen endres kontinuerlig. (Automatisk svingeinnstilling.)



Trykk på justeringsknappen for LUFTSTRØMRETNING for å velge den luftretningen du vil ha.

Skjermbildet forsvinner, og luftstrømretningen er fast. (Fast innstilling av luftstrømretning.)

- Svingeklaffens bevegelse
Under følgende forhold styrer mikroprosessoren luftstrømretningen slik at den kan variere i forhold til det som vises.

Driftsmodus	Oppvarming
Driftsforhold	<ul style="list-style-type: none">■ Når driften startes.■ Når romtemperaturen er høyere enn den innstilte temperaturen.■ Under avisning. (Klaffene vender horisontalt for å unngå å blåse kald luft direkte på personene i rommet.)



- Hvis du bruker kjøling eller programmert tørking mens klaffene vender nedover, kan luftstrømretningen plutselig endres. Det er ikke noe galt med utstyret. Dette skjer for å hindre at det drypper dugg som er dannet på deler i luftutløpet.
- Driftsmodus omfatter automatisk drift.

Programmere tidsurdrift

Brukes i følgende rekkefølge.

- Tidsuret stilles inn på følgende to måter:
 - Programmere stopptiden (⊕ - ○).
Systemet stopper etter at den innstilte tiden er gått.
 - Programmere starttiden (⊕ ▶ |).
Systemet starter etter at den innstilte tiden er gått.
- Tidsuret kan programmeres for maksimalt 72 timer.
- Start- og stopptiden kan programmeres samtidig.

1 START/STOPP FOR TIDSURMODUS


Trykk på knappen START/STOPP FOR TIDSURMODUS gjentatte ganger, og velg modus på skjermen.

Skjermen blinker.


- For innstilling av tidsurstopp ⊕ ▶ ○
- For innstilling av tidsurstart ⊕ ▶ |

2 PROGRAMMERINGSTID

Trykk på knappen PROGRAMMERINGSTID, og still inn tidspunktet for å stoppe og starte systemet.

 Hver gang man trykker på knappen, går tiden frem med 1 time.

UP

 Hver gang man trykker på knappen, går tiden tilbake med 1 time.

DOWN

3 TIDSURUTSETTING

Trykk på knappen for TIDSURUTSETTING.

- Innstillingsprosedyren for tidsuret avsluttes.
- Symbolet skifter fra blinkende lys til konstant lys.


4 TIDSURANNULERING


Trykk på CANCEL for å annullere programmeringen.

Symbolet forsvinner.

For eksempel.

Når tidsuret er programmert til å stanse systemet etter 3 timer og starte systemet etter 4 timer, vil systemet stanse etter 3 timer og deretter starte igjen 1 time senere.

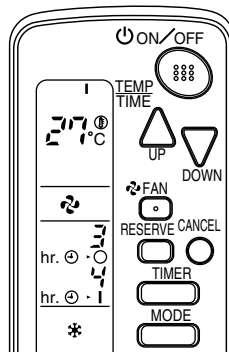

NB  Når tidsuret er programmert, vises den gjenværende tiden på skjermen.

Slik stiller du inn masterfjernkontrollen (gjelder bare VRV-system)

(Se figur 5)

Når systemet installeres som vist nedenfor, må du angi masterfjernkontrollen.

- For varmpumpeanlegg
Når ett utendørsanlegg er tilkoblet flere innendørsanlegg.
 - For varmegjenvinningsystem
Når ett BS-anlegg er tilkoblet flere innendørsanlegg.
- 1 Én av disse fjernkontrollene må angis som masterfjernkontroll.
 - 2 BS-anlegg (bare for varmegjenvinningsystem)
- Det er bare masterfjernkontrollen som kan velge OPPVARMING, KJØLING eller AUTOMATISK DRIFTSMODUS (gjelder kun varmegjenvinnings-system).
 - Når innendørsanlegget med masterfjernkontrollen er innstilt på "KJØLING", kan du veksle mellom driftsmodiene "VIFTE", "TØRKE" og "KJØLING".
 - Når innendørsanlegget med masterfjernkontrollen er innstilt på "OPPVARMING", kan du veksle mellom driftsmodiene "VIFTE" og "OPPVARMING".
 - Når innendørsanlegget med masterfjernkontrollen er innstilt på "VIFTE", kan du ikke skifte driftsmodus.
 - Forsøker du å velge andre innstillinger enn dem som er angitt ovenfor, avgis et "pip" som advarsel.
 - Du kan ikke stille inn innendørsanlegget på AUTOMATISK, med unntak av for VRV-system for varmegjenvinning.

Slik tilordner du masterfjernkontrollen

Brukes i følgende rekkefølge.

1



Fortsett å trykke på knappen for DRIFTSMODUSVELGER i 4 sekunder.

Skjermbildene som viser "⌚" for alle innendørs slaveanlegg som er koblet til samme utendørsanlegg eller BS-anlegg, blinker.

2



Trykk på knappen for DRIFTSMODUSVELGER for innendørsanlegget du vil tilordne masterfjernkontroll for. Tilordningen er fullført. Dette innendørsanlegget er tilordnet masterfjernkontrollen, og skjermbildet med "⌚" forsvinner.

Vil du endre innstillingene, gjentar du trinnene 1 og 2.

Nødbryter

Når fjernkontrollen ikke fungerer som følge av dårlige eller manglende batterier, bruker du bryteren som er plassert ved siden av utløpsristen på innendørsanlegget.

Når fjernkontrollen ikke fungerer, men indikatoren for svalt batteri ikke lyser, kontakter du forhandleren.


1 **START**

Trykk på nødbryteren.

- Anlegget kjører i foregående driftsmodus.
- Systemet drives med foregående innstilt luftstrømretning.

2 **STOPP**

Trykk på nødbryteren igjen.

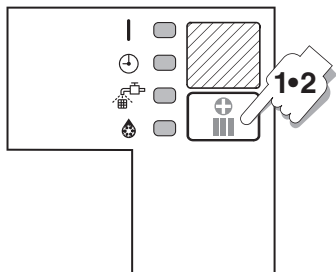

Forholdsregler for gruppekontrollsystem eller system med to fjernkontroller

Dette anlegget har to andre styringssystemer i tillegg til individuelt styresystem (én fjernkontroll styrer ett innendørsanlegg). Bekreft følgende dersom anlegget er av følgende kontrollsystemtype:

- **Gruppekontrollsystem**
En fjernkontroll styrer inntil 16 innendørsanlegg. Alle innendørsanlegg har samme innstilling.
- **Kontrollsystem med to fjernkontroller**
To fjernkontroller styrer ett innendørsanlegg. (Ved gruppekontrollsystem gjelder én gruppe med innendørsanlegg.)
Anlegget følger individuell drift.



- Kan ikke ha et kontrollsystem med to fjernkontroller bestående av bare trådløse fjernkontroller. (Det blir et kontrollsystem med to fjernkontroller som har én tilkoblet og én trådløs fjernkontroll.)
 - På et kontrollsystem med to fjernkontroller kan ikke den trådløse fjernkontrollen styre tidsdrift.
 - Det er bare driftsindikatorlampen blant 3 andre lamper på skjermen til innendørsanlegget som fungerer.
- Kontakt forhandleren hvis du endrer kombinasjonen eller innstillingen av gruppekontroll og kontrollsystem med to fjernkontroller.

Slik diagnostiserer du problemer

Nødstop

(Se figur 2)

Når luftkondisjoneringsanlegget får nødstop, begynner driftslampen på innendørsanlegget å blinke.

Gjør følgende for å lese av funksjonsfeilkoden som vises på skjermen. Ta kontakt med forhandleren for å gi beskjed om denne koden. Det vil bidra til å lokalisere årsaken til problemet og føre til raskere reparasjon.

1



Trykk på knappen for INSPEKSJON/PRØVE-KJØRING for å velge inspeksjonsmodusen "⌚". "⌚" vises blinkende på skjermen. "ANLEGG" tennes.

2



Trykk på knappen for PROGRAMMERINGSTID, og endre anleggsnummeret.

Trykk for å endre anleggsnummeret inntil du hører pip fra innendørsanlegget, og gjør følgende i henhold til antallet pip:

Antall pip

- 3 korte pip..... utfør alle trinnene fra 3 til 6
- 1 kort pip..... utfør trinnene 3 og 6
- 1 langt pip..... normal status

3

Trykk på knappen for DRIFTSMODUSVELGER.
"U" til venstre for funksjonsfeilkoden blinker.

4

Trykk på knappen for PROGRAMMERINGSTID, og endre funksjonsfeilkoden.
Trykk inntil innendørsanlegget piper to ganger.

5

Trykk på knappen for DRIFTSMODUSVELGER.
"U" til høyre for funksjonsfeilkoden blinker.

6

Trykk på knappen for PROGRAMMERINGSTID, og endre funksjonsfeilkoden.
Trykk inntil innendørsanlegget avgir et langt pip.
Funksjonsfeilkoden er festsatt når innendørsanlegget avgir et langt pip.

7 Tilbakestilling av skjermen.

Trykk på knappen for DRIFTSMODUSVELGER for å tilbakestille skjermen til det normale.

Foruten nødstop

1 Anlegget går ikke i det hele tatt.

- Kontroller om mottakeren er utsatt for sollys eller sterkt lys. Hold mottakeren unna lys.
- Kontroller at det er satt i batterier i fjernkontrollen. Sett inn batteriene.
- Kontroller at nummeret på innendørsanlegget og den trådløse fjernkontrollen er det samme. Se figur 6.
Betjen innendørsanlegget med den fjernkontrollen som har samme nummer.
Signaler som sendes fra en fjernkontroll med et annet nummer, godtas ikke. (Hvis nummeret ikke er angitt, regnes det som "1".)

2 Systemet går, men kjølingen eller oppvarmingen er utilstrekkelig.

- Hvis innstilt temperatur ikke er riktig.
- Hvis VIFTEHASTIGHET er innstilt på LAV HASTIGHET.
- Hvis luftstrømvinkelen ikke er riktig.

Kontakt forhandleren i følgende tilfelle.



Dersom du synes det lukter brent, slår du AV strømmen omgående og kontakter forhandleren. Dersom utstyret brukes når det ikke fungerer helt som det skal, kan dette medføre skade på utstyret, elektrisk støt og/eller brann.

Problem

Driftslampen på innendørsanlegget blinker, og anlegget fungerer ikke i det hele tatt. Se figur 7.

- 1 Funksjonsfeilkode
- 2 Anleggsnummer med problem
- 3 INSPEKSJON-symbol

Tiltak

Kontroller funksjonsfeilkoden (*R I-UF*) på fjernkontrollen.
Gi beskjed til forhandleren om modellnavnet og hva funksjonsfeilkoden angir.

Ikke funksjonsfeil i luftkondisjoneringsanlegget

De følgende symptomene indikerer ikke funksjonsfeil i luftkondisjoneringsanlegget:

Symptom 1: Systemet fungerer ikke

Eksempel	Årsak
Systemet starter ikke umiddelbart etter at det er blitt trykket på PÅ/AV-knappen.	Hvis DRIFTSLAMPEN lyser, er systemet i normal tilstand. Det starter ikke umiddelbart på grunn av en sikkerhetsanordning som sørger for at systemet ikke overbelastes. Etter 3 minutter vil systemet slå seg på igjen automatisk.
Systemet starter ikke umiddelbart når knappen for TEMPERATUR-INNSTILLING er tilbake i sin tidligere stilling etter at det er blitt trykket på knappen.	Det starter ikke umiddelbart på grunn av en sikkerhetsanordning som sørger for at systemet ikke overbelastes. Etter 3 minutter vil systemet slå seg på igjen automatisk.
Hvis et pip i mottakeren raskt gjentas 3 ganger (det høres bare to ganger når driften fungerer som normalt).	Styring innstilles for tilleggskontrollen for sentralisert styring.
Hvis avisingslampen på innendørsanleggets skjerm tennes når oppvarming startes.	Denne indikasjonen skal advare mot at det blåses kald luft fra anlegget. Det er ikke noe galt med utstyret.
Utendørsanlegget stanser.	Dette skyldes at romtemperaturen har nådd innstilt temperatur. Innendørsanlegget går over til viftdrift.

Symptom 2: Anlegget stanser innimellom

Eksempel	Årsak
Fjernkontrollen viser "U4" og "U5", og anlegget stanser. Anlegget starter på nytt etter flere minutter.	På grunn av elektrisk støv fra annet enn luft-kondisjoneringsanlegget, brytes kommunikasjonen mellom anleggene og anlegget stanser. Når støyen er borte, starter anlegget på nytt automatisk.

Symptom 3: Det er ikke mulig å koble om mellom oppvarmings- og avkjølingsmodi

Eksempel	Årsak
Innendørsanlegget avgir en "piih"-lyd.	Ønsket innendørsanlegget blir samtidig styrt av en sentralisert fjernkontroll, som ikke tillater at du endrer driftsmodi via den trådløse fjernkontrollen.

Symptom 4: Innstilt luftgjennomstrømning kan ikke oppnås

Eksempel	Årsak
Selv om du trykker på justeringsknappen for luftgjennomstrømning, endres ikke luftgjennomstrømningen.	Når romtemperaturen når innstilt temperatur for innendørsanlegget, stanser utendørsanlegget og luftgjennomstrømningen til innendørsanlegget reduseres til et minimum. Dette skjer for å unngå at den kalde luften kommer i kontakt med personene i rommet.

Symptom 5: Luftutløpsretningen er ikke som innstilt

Eksempel	Årsak
Det som vises på fjernkontrollen, avviker fra den faktiske luftutløpsretningen. Luftstrømringspendel er ikke tilgjengelig.	Dette skyldes av den styres av en mikroprosessor. Se " JUSTERE LUFTSTRØMRING " på side 5.

Symptom 6: Bare deler av indikasjonen vises

Eksempel	Årsak
Selv om anlegget betjenes, vises bare driftsindikasjonen. Eller selv om indikasjonen vises, forsvinner alle andre indikasjoner enn for drift rett etterpå.	Tilhørende innendørsanlegg gjelder multisystem, og fjernkontrollen er innstilt på multisystemet.

Symptom 7: Ingen indikasjon vises eller alle indikasjonene vises

Eksempel	Årsak
Når du trykker på en knapp på fjernkontrollen.	Batteriet er tomt.

Symptom 8: Utilstrekkelig kjøling

Eksempel	Årsak
Anlegget er innstilt på tørkeprogram.	Tørkeprogrammet er en driftsmodus der romtemperaturen forsøkes å holdes så konstant som mulig. Se " Drift med kjøling, oppvarming, automatikk, vifte og tørkeprogram " på side 4.

Krav ved avhending



De batterier som medfølger fjernkontrollen är markerade med denna symbol.

Detta betyder att batterierna inte ska blandas med osorterat hushållsavfall.

Om en kemisk symbol är tryckt under symbolen betyder denna kemiska symbol att batteriet innehåller en tungmetall över en viss koncentration. Möjliga kemiska symboler är:

■ Pb: bly (>0,004%)

Uttjänta batterier måste behandlas vid en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.

Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av uttjänta batterier bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2013 Daikin

4P343091-1A 2013.03